

Incara™ Disq 80

voor individuele kantoren en samenwerkingsruimten




In te bouwen in meubilair, dikte 1-40 mm, boordiameter Ø79 mm. RJ 45-contactdoos: doorvoercontactdoos
Contactdozen vlak (Mosaic Link) 2P+A voldoen aan de norm NF C 61-314
USB-laders voldoen aan de norm IEC 62368-1

Ref.	Productnaam	Specificaties
654703F 654701F 654702F	Contactdoos vlak 2P+A + USB-lader Type-A + Type-C 15 W + contactdoos RJ 45₆ FTP	Contactdozen 2P+A: 16 A 250 V~ 50/60 Hz USB-laders: voeding 110/240 V~ 50/60 Hz Contactdozen speciaal ontworpen voor doorgangsruidten (30.000 handelingen), uitgerust met kinderbeveiliging Met snoer van 0,5 m en GST18i3 Wieland-stekker Afwerking kleur: ● RVS (metaal) ○ Wit ● Zwart
654703 654701 654702	Contactdoos vlak 2P+A + USB-lader Type-A + Type-C 15 W + contactdoos RJ 45 cat.₆ FTP met deksel	Contactdozen 2P+A: 16 A 250 V~ 50/60 Hz USB-laders: voeding 110/240 V~ 50/60 Hz Contactdozen speciaal ontworpen voor doorgangsruidten (30.000 handelingen), uitgerust met kinderbeveiliging Scharnierend deksel voor bescherming van de contactdoos en een verzorgde esthetiek Met snoer van 0,5 m en GST18i3 Wieland-stekker ● RVS (metalen deksel) Met snoer van 2 m en stekker 2P+A ● RVS (metalen deksel)
654708F 654705F 654707F	Contactdoos vlak 2P+A Surface + USB-lader Type-A + Type-C 15 W + kabeldoorvoer	Contactdozen 2P+A: 16 A 250 VA 50/60 Hz USB-laders: voeding 110/220 VA 50/60 Hz Contactdozen speciaal ontworpen voor doorgangsruidten (30.000 handelingen), uitgerust met kinderbeveiliging Met snoer van 0,5 m en GST18i3 Wieland-stekker Afwerking kleur: ● RVS (metaal) ○ Wit ● Zwart
654708 654705 654707	Wieland-toebehoren	Wieland GST18i3-combisnoer / stekker 2P+A Lengte 2 m Lengte 3 m Beschermende behuizing Voor Wieland GST18i3-connectoren
654986 654987		
654799		

Incara™ Disq 80

voor individuele kantoren en samenwerkingsruimten

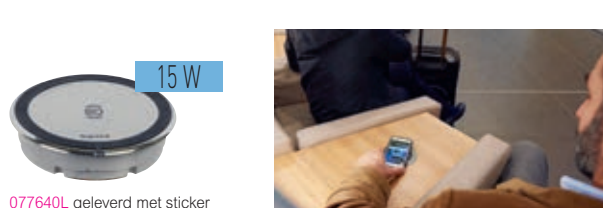

Draadloze inductielader voor het draadloos snelladen van een smartphone voorzien van een Qi-inductieontvanger
Verbruik in stand-by < 0,07 W
Energie-efficiëntie > 85%
Voldoet aan de norm WPC Qi (Wireless Power Consortium)
Voldoet aan de norm EN 62479 (EMC-emissie)
Voldoet aan de ICNIRP-specificaties (bescherming van de gezondheid)
Verstoort de andere draadloze transmissies niet (ZigBee, TNT, GSM 4G)

Ref.	Productnaam	Specificaties
077640L	Kant-en-klare draadloze inductieladers	Speciaal aangepast voor montage in meubels en werkbladen in doorgangsruidten, burelen of keukens... IP 44 - IK 08 - Klasse II TBTS Uitgerust met een inductieantenne van 8 cm ² voor het snel opladen van de smartphone Boordiameter van 80 mm met behulp van een klokzaag ref. 088508, diameter na plaatsing 85 mm, extra plat met dikte < 1,5 mm Vergrendeling van de lader onder het meubel met vlindermoer Qi-WPC-gecertificeerd Aluminium kleur
077645L	Volledige kit met 1 meubellader Ø80 (stekker)	1 inductielader 15 W met 1 voeding 25 W Voeding uitgerust met een snoer van 2,5 m Eurostekker 2P (bestaat met stekker US, BS, AU, CH, neem contact met ons op) Geleverd met accessoires: - RJ 45-snoer lengte 2,5 m - Zelfklevende basis en kabelbanden voor vastmaken van kabels - Sticker Ø85-110 voor een betere herkenning in openbare ruimten
077646L	Volledige kit met 4 meubelladers Ø80 (kabel)	4 inductieladers 15 W met 1 voeding 100 W Voeding 2 x 2,5 mm ² voor kabelaanluiting Voor meerdere voedingen op eenzelfde lijn Geleverd met 4 RJ 45-snoeren van 1 m en kleine toebehoren Plug & Play ster- of seriebekabeling van de laders
077642L 077643L 077641L	Volledige kit met 4 meubelladers Ø80 (stekker)	4 inductieladers 15 W met 1 voeding 100 W Voeding uitgerust met een snoer van 2,5 m Eurostekker 2P (bestaat met stekker US, BS, AU, CH, neem contact met ons op) Geleverd met 4 RJ 45-snoeren van 1 m en kleine toebehoren Plug & Play ster- of seriebekabeling van de laders
077638L 077639L	Samen te stellen meubelladers	Draadloze inductieladers 15 W IP44 IK08 Enkelvoudige plaatsing met voeding ref. 077638L Meervoudige plaatsing met voeding(en) ref. 077639L Kunnen op aanvraag bedrukt worden met een logo ○ Wit ● Zwart ● Alu
077638L 077639L	Mobiele voedingen voor draadloze laders	Voeding 25 W met 2P-stekker en RJ 45-snoer Voeding 100 W 2 x 2,5 mm ² aftakbaar Geleverd met 4 RJ 45-snoeren van 1 m Plug & Play ster- of seriebekabeling van de laders