
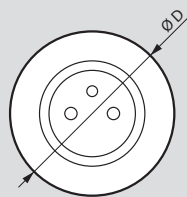


Incara™ Disq 60

technische kenmerken



Afmetingen (mm)

Incara™ Disq 60 zonder deksel
ref. 654720/20F/21/21F/22
22F/30/30F/31/31F/32/32F

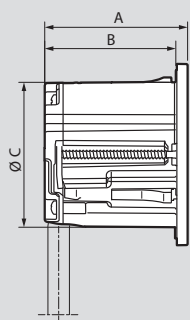

A	B	C	D
54,5	50	59	74


Incara™ Disq 60 met deksel
ref. 654723/23F/33/33F

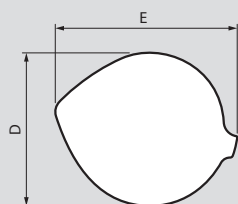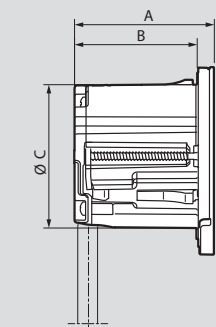


A	B	C	D	E
57	50	59	77	91

Plaatsing

Installatie in een meubel type bureau

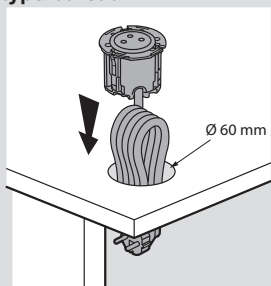


Boormaten

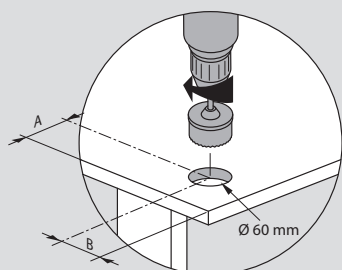


	A > 95	B > 95
	A > 125	B > 95

Installatie op metalen meubel type locker

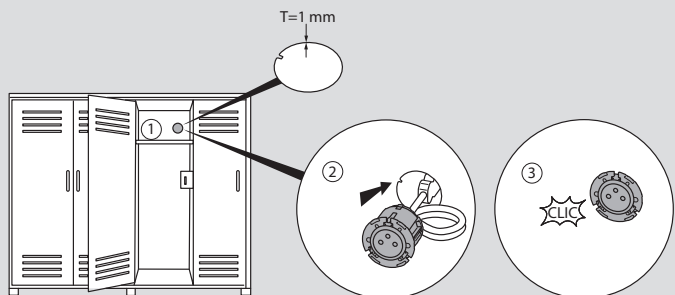

Installatie op een zitmeubel

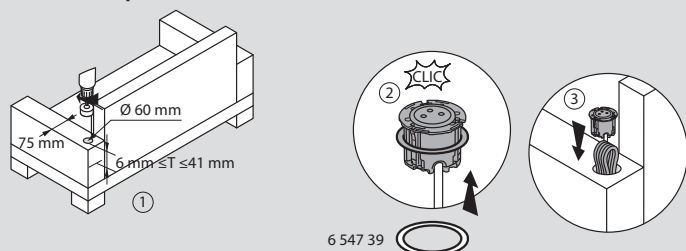


6 547 39


Incara™ Disq 80

technische kenmerken

Afmetingen (mm)

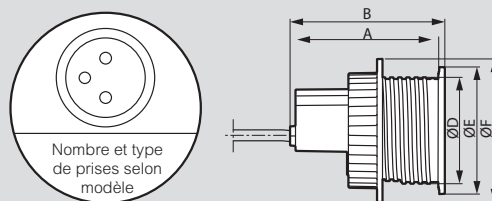


Referenties	A	B	C	D	E	F
654701/02/03/01F/02F/03F	109	113	-	78	93	105
654705/07/08/05F/07F/08F			115			

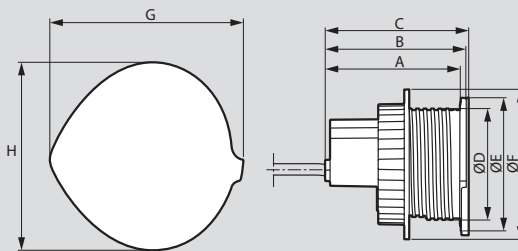

Referentie	A	B	C	D	E	F	G	H	
654704/04F	109	113	116	78	93	105	105	114	96

Plaatsing



Installatie in een bureau

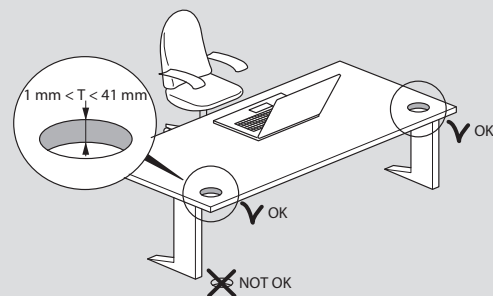

Boormaten

Incara™ Disq 80 zonder deksel
Refs 654701/01F/02/02F/03/03F/
05/05F/07/07F/08/08F

Incara™ Disq 80 met deksel
Refs 654704/04F

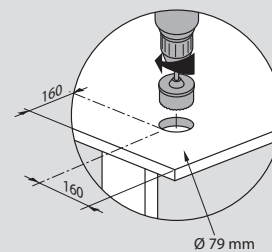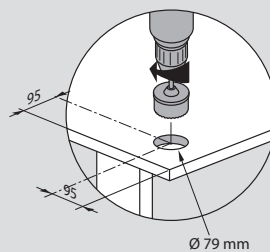

Inwerking

