

Incara™ Multilink voor individuele bureaus en vergaderruimten



654770


654772

654860

654864

In te bouwen in meubilair (horizontaal verzonken, extern klemmenblok) of in een droge wand (verticaal verzonken, klemmenblok in de behuizing)
Max. vermogen: 3680 W bij 230 V~
Contactdozen vlak 2P+A: 16 A 250 V~ 50/60 Hz, uitgerust met inderbeveiliging, voldoen aan de norm NF C 61-314
USB-laders: voeding 110-240 V~ 50/60 Hz, voldoen aan de norm IEC 62368-1
RJ 45- en HDMI-contactdozen: zijdelingse aansluitingen

Incara™ Flip up voor vergaderruimten

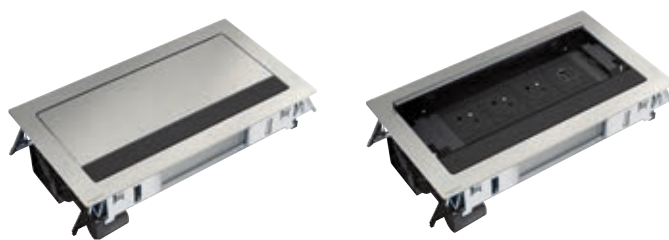

654850 deksel gesloten en deksel open

In te bouwen in meubilair, compatibel met tafeldikte 15-40 mm
Klaar voor gebruik
Max. vermogen: 3680 W bij 230 V~
Contactdozen vlak 2P+A: 16 A 250 V~ 50/60 Hz, uitgerust met kinderbeveiliging, voldoen aan de norm NF C 61-314
USB-laders: voeding 110-240 V~ 50/60 Hz, voldoen aan de norm IEC 62368-1
Zijdelingse RJ 45- en HDMI-contactdozen
Snelle bevestiging met intrekbare klauwen

Ref.	Incara™ Multilink voor inbouw in meubilair
654776 654770 654773	Geëxtrudeerd aluminium. Uitgerust met Mosaic-functies Met snoer lengte 2 m en stekker 2P+A Compatibel met bureaudikte 10-40 mm 4 modules Samenstelling: 1 contactdoos vlak 2P+A + 1 USB-lader Type-A + Type-C - 15 W ● Zwart metaal ○ Wit ● Zwart
654792	6 modules met Power Delivery-lader 30 W Samenstelling: 2 contactdozen vlak 2P+A + 1 USB-lader Type-C 30 W Power Delivery ● Zwart metaal
654777 654771 654774	6 modules Samenstelling: 2 contactdozen vlak 2P+A + 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W ● Zwart metaal ○ Wit ● Zwart
654778 654772 654775	8 modules Samenstelling: 2 contactdozen vlak 2P+A + 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W + 1 contactdoos RJ45 Cat. ₆ FTP + 1 HDMI-contactdoos ● Zwart metaal ○ Wit ● Zwart

Ref.	Incara™ Multilink voor inbouw in een wand
654860	Compatibele wanddikte: 10-25 mm 8 modules Samenstelling: 3 contactdozen vlak 2P+A + 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W ○ Wit
654861	12 modules Samenstelling: 3 contactdozen vlak 2P+A + 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W + 3 contactdozen RJ45 Cat. ₆ FTP + 1 module ○ Wit
654864	16 modules 2 verticale rijen van 8 modules Samenstelling: + 3 contactdozen vlak 2P+A + 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W + 4 contactdozen RJ45 Cat. ₆ FTP + 2 modules ○ Wit

Ref.	Meervoudige contactdoos Incara™ Flip up voor verzonken montage
654850	Met snoer lengte 2 m en stekker 2P+A Kabeldoorvoerluik in zwart metaal 8 modules voor sterkstroom Samenstelling: - 3 contactdozen vlak 2P+A - 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W ● RVS (metaal)
654851	8 modules voor sterk- en zwakstroom Samenstelling: - 2 contactdozen vlak 2P+A - 1 contactdoos RJ45 Cat. ₆ FTP 1 module - 1 zijdelingse HDMI-contactdoos - 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W ● RVS (metaal)
654852	12 modules voor sterkstroom Samenstelling: - 5 contactdozen vlak 2P+A - 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W ● RVS (metaal)
654853	12 modules voor sterk- en zwakstroom Samenstelling: - 3 contactdozen vlak 2P+A - 3 zijdelingse contactdozen RJ45 Cat. ₆ FTP 1 module - 1 zijdelingse HDMI-contactdoos - 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W ● RVS (metaal)

Andere configuraties op aanvraag:
HDMI-haspel, RJ 45-haspel, enz.

Andere configuraties, contactdoosnormen en afwerkingen op aanvraag of via de pCon-software

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten