


Incara™ Multilink

technische kenmerken


Afmetingen (mm)

Incara Multilink voor inbouw in meubilair
ref. 654770/71/72/73/74/75/76/77/78/92

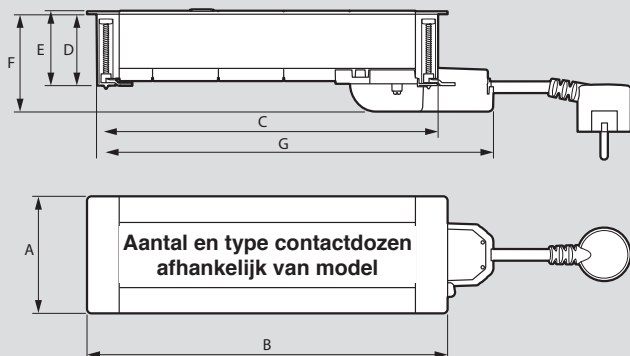


Referenties	A	B	C	D	E	F	G
654770/73/76	80	134,3	121,3	48,8	51,2	66,6	159,1
654771/74/77/92	80	201,5	188,5	48,8	51,2	66,6	188,5
654772/75/78	80	246,5	233,5	48,8	51,2	66,6	271,3

Incara Multilink voor verzonken montage in een wand 654860/61

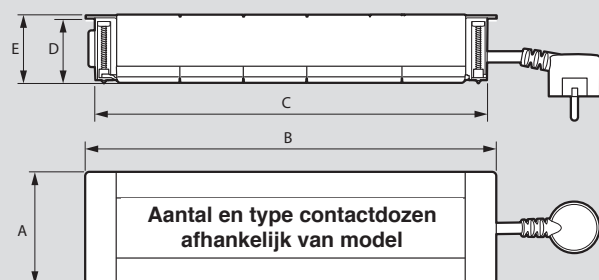


Referenties	A	B	C	D	E
654860	80	291,5	278,5	50,7	53,2
654861	80	404	391	50,7	53,2

Incara Multilink voor verzonken montage in een wand ref. 654864

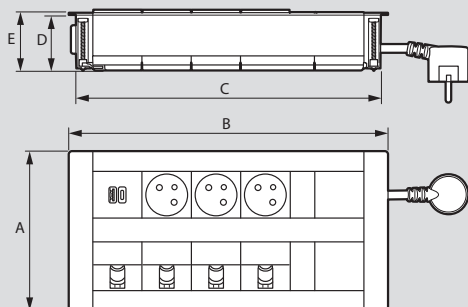


Referenties	A	B	C	D	E
654864	145	291,5	278,5	50,7	53,2

Installatie en bevestiging in meubilair

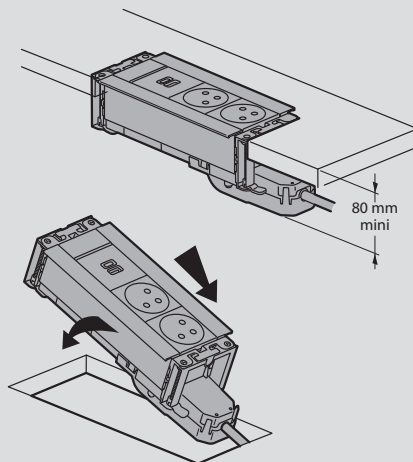


Boormaten voor installatie in meubilair

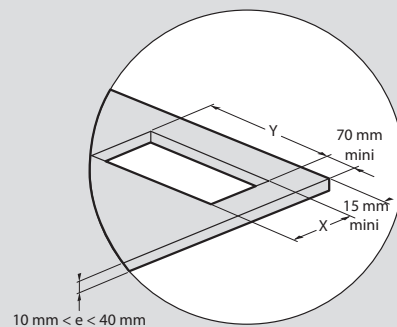

Referenties	X ± 1 mm	Y ± 1 mm
654770/73/76	67	125
654771/74/77	67	193
654772/75/78	67	238
654792	67	215

Opmerking: Andere boormaten: zie het technische gegevensblad dat online beschikbaar is

Boormaten voor installatie in de muur

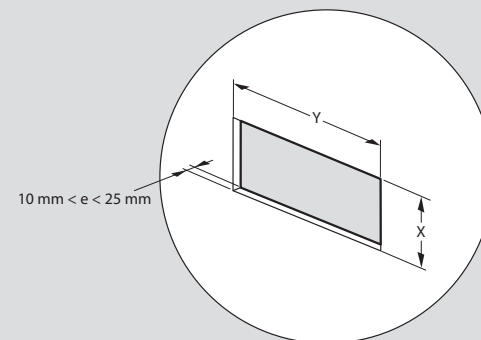

Referenties	X ± 1 mm	Y ± 1 mm
654860	67	283
654861	67	396
654864	132	283

Opmerking: Andere boormaten: zie het technische gegevensblad dat online beschikbaar is