


Incara™ Top Access

voor individuele bureaus en vergaderruimten

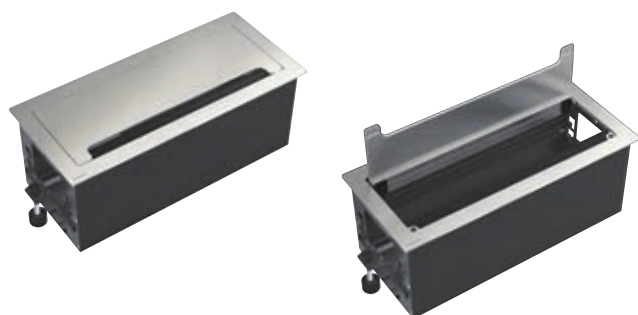

654870 deksel gesloten en deksel open

In te bouwen in meubilair, compatibel met tafeldikte 10-40 mm
 Uitgevoerd in metaal
 Voor de eenvoudige opberging van een voedingsblok, een meervoudige contactdoos of overtollige kabel in de werkruimte
 Voorzien van een specifiek bevestigingssysteem voor Legrand-voedingsblokken

Ref.	Incara™ Top Access
654870	Maat 295 mm
654871	Afwerking kleur deksel:
654872	● RVS (metaal)
	○ Wit
	● Zwart
654873	Maat 385 mm
654874	Afwerking kleur deksel:
654875	● RVS (metaal)
	○ Wit
	● Zwart

Incara™ Tower 60 en 120

voor vergaderzalen en keukenruimtes



654970

654980

654981

In te bouwen in meubilair (vergadertafels)
 Max. vermogen: 3680 W bij 230 V~
 Contactdozen 2P+A: 16 A 250 V~ 50/60 Hz, uitgerust met kinderbeveiliging, voldoen aan de norm NF C 61-314
 USB-laders: voeding 220-250 V~, voldoen aan de norm IEC 62368-1

Ref.	Incara™ Tower 60
	Boordiameter Ø 60 mm Metalen afwerking Handmatig openen Met snoer lengte 2 m en stekker 2P+A Compatibele tafeldikte: 6-50 mm
654972	Sterkstroom Samenstelling: - 4 contactdozen 2P+A
654970	Samenstelling: - 3 contactdozen 2P+A - 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W
654971	Sterk- en zwakstroom Samenstelling: - 3 contactdozen 2P+A - 2 contactdozen RJ 45 cat. 6 FTP - 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W
654973	Samenstelling: - 4 contactdozen 2P+A - 2 contactdozen RJ 45 cat. 6 FTP
	Incara™ Tower 120
	Boordiameter Ø 121 mm Afwerking zwart / metaal Automatisch openen Functies verdeeld over de 4 zijden Ideaal voor ronde tafels Met snoer lengte 2 m en stekker 2P+A Compatibele tafeldikte: 6-80 mm
654980	Sterkstroom Samenstelling: - 4 contactdozen 2P+A - 2 USB-laders Type-A + Type-C 15 W
654981	Sterkstroom, met draadloze inductielader Samenstelling: - 4 contactdozen 2P+A - 2 USB-laders Type-A + Type-C 15 W - 1 draadloze inductielader (glasmateriaal, met verklikkerlampje voor de status van de lader)