

Uitgeruste voedingsblokken snellkoppeling



073451



073455

Aluminium blokken (52 x 52 mm)
Bekabeld en geleverd met mannelijke connectoren met snelaansluiting ingebouwd in het einddeksel
Aansluiting van de sterkstroomkringen op connectoren met behulp van de vrouwelijke connectoren
Contactdozen 2P+A onder 45° schuin geplaatste contactdozen - 16 A - 250 V~, uitgerust met kinderbeveiliging
Maximumvermogen: 3680 W bij 230 V~ per kring
Bevestiging mogelijk met bevestigingstoeberehen
Volgens de norm NF C 61-314

Uitgeruste voedingsblokken met aansluitsnoer en snellkoppeling



073436




073445

Aluminium blokken (52 x 52 mm)
Contactdozen 2P+A onder 45° schuin geplaatste contactdozen - 16 A - 250 V~, uitgerust met kinderbeveiliging
Maximumvermogen: 3680 W bij 230 V~ per kring
Bekabeld en uitgerust met een snoer van 5 m H07 RNF 3G 2,5 mm² voorzien van een mannelijke connector met snellkoppeling (1 snoer per stroomtype)
Bevestiging mogelijk met bevestigingstoeberehen
Volgens de norm NF C 61-314

Ref. Met contactdozen voor sterkstroom

073451	Met contactdozen 2P+A 4 contactdozen 2P+A
073455	Uitgerust met: - 3 contactdozen 2P+A - 3 contactdozen 2P+A met polarisatie

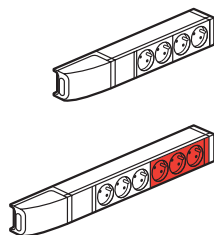


Bevestigingstoeberehen

073470	Standaard bevestigingsset
073471	Lateraal bevestigingsset
073472	Magneetbevestiging

Ref. Met contactdozen voor sterkstroom

073436	Met contactdozen 2P+A 4 contactdozen 2P+A
073445	Met contactdozen 2P+A en differentieelautomaat Met beschermingskap om ongewenste uitschakeling te vermijden Uitgerust met: - 4 contactdozen 2P+A - 1 differentieelautomaat Fase+N 16 A 30 mA

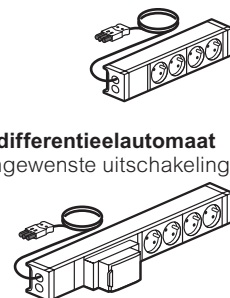

Bevestigingstoeberehen

073470	Standaard bevestigingsset
073471	Lateraal bevestigingsset
073472	Magneetbevestiging

Andere configuraties op maat,
Gelieve ons te contacteren

Vloerdozen met snellkoppeling
blz. 1051