


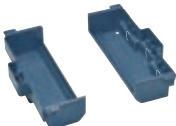





IK-4 vloerdoos met tapijtrand - voor verhoogde (technische) vloeren

keuzetabel

Montage- wijze schakel- materiaal	Capaciteit	Inbouwframe	Dekselset met tapijtrand, dikte < 8mm		Afdekplaat (optioneel)		Afschermkappen
			 Kunststof (RAL7031 grijs) 088002	 Metaal met RVS afwerking 088005	 088047		 088027
 Hmin: 80 mm	12 (3 x 4) modules	088020	Kunststof	088000	RVS	088015	-
			Metaal	RVS	088003	RVS	
	18 (3 x 6) modules	088021	Kunststof	088001	RVS	088016	-
			Metaal	RVS	088004	RVS	
	24 (3 x 8) modules	088022	Kunststof	088002	RVS	088017	-
			Metaal	RVS	088005	RVS	
 Hmin: 83 mm	8 (2 x 4) modules	088023	Kunststof	088000	RVS	088015	088026
			Metaal	RVS	088003	RVS	
	12 (2 x 6) modules	088024	Kunststof	088001	RVS	088016	088027
			Metaal	RVS	088004	RVS	
	16 (2 x 8) modules	088025	Kunststof	088002	RVS	088017	088028
			Metaal	RVS	088005	RVS	
 Hmin: 65 mm	8/12 modules	088039	Kunststof	088000	RVS	088015	-
			Metaal	RVS	088003	RVS	
	12/18 modules	088040	Kunststof	088001	RVS	088016	-
			Metaal	RVS	088004	RVS	
	16/24 modules	088041	Kunststof	088002	RVS	088017	-
			Metaal	RVS	088005	RVS	

Montage principe

