

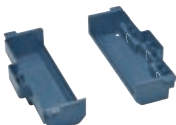

 







 




# IK-4 vloerdoos met markeerrand - voor verhoogde (technische) vloeren

## keuzetabel

Montage- wijze schakel- materiaal	Capaciteit	Inbouwframe	Dekselset met markeerrand, dikte < 15mm		Afdekplaat (optioneel)		Afschermkappen
			 Dekselset metaal 088105 + inbouwframe 088141		 088047		 088027
<b>Horizontaal</b> (instelbaar)   Hmin: 92 mm <sup>(1)</sup>	12 (3 x 4) modules	088120	RVS	088103	RVS	088145	-
	18 (3 x 6) modules	088121	RVS	088104	RVS	088146	-
	24 (3 x 8) modules	088122	RVS	088105	RVS	088147	-
<b>Verticaal</b>   Hmin: 92 mm <sup>(1)</sup>	8 (2 x 4) modules	088123	RVS	088103	RVS	088145	088026
	12 (2 x 6) modules	088124	RVS	088104	RVS	088146	088027
	16 (2 x 8) modules	088125	RVS	088105	RVS	088147	088028
<b>Inspectiedoos</b>   Hmin: 80 mm <sup>(1)</sup>	8/12 modules	088139	RVS	088103	RVS	088145	-
	12/18 modules	088140	RVS	088104	RVS	088146	-
	16/24 modules	088141	RVS	088105	RVS	088147	-
<b>Montage principe</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">                       Vloerdoos IK-4 horizontale plaatsing                 </div> <div style="text-align: center;">                     =                 </div> <div style="text-align: center;">                       Inbouwframe                 </div> <div style="text-align: center;">                     +                 </div> <div style="text-align: center;">                       Dekselset metaal                 </div> <div style="text-align: center;">                     +                 </div> <div style="text-align: center;">                       Mosaic schakelmateriaal                 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">                       Vloerdoos IK-4 verticale plaatsing                 </div> <div style="text-align: center;">                     =                 </div> <div style="text-align: center;">                       Inbouwframe                 </div> <div style="text-align: center;">                     +                 </div> <div style="text-align: center;">                       Dekselset metaal                 </div> <div style="text-align: center;">                     +                 </div> <div style="text-align: center;">                       Afschermkappen                 </div> <div style="text-align: center;">                     +                 </div> <div style="text-align: center;">                       Mosaic schakelmateriaal                 </div> </div>							

(1) Minimale inbouwhoogte is inclusief vloerafwerking