
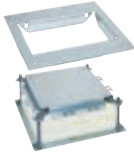





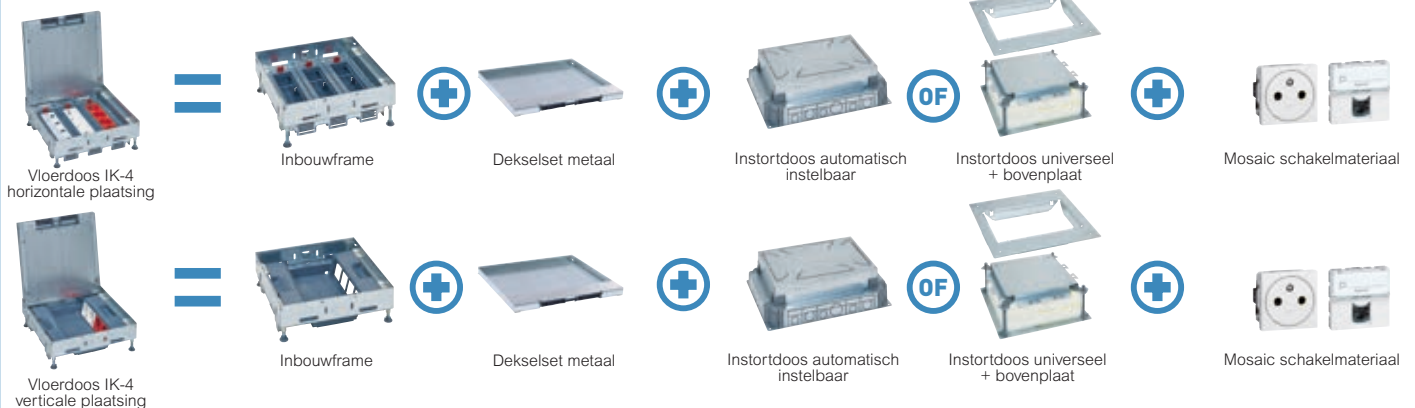


IK-4 vloerdoos met markeerrand - voor betonnen vloeren

keuzetabel

Montage-wijze schakel-materiaal	Capaciteit	Inbouw-frame	Instortdoos		Dekselset met markeerrand, dikte < 15mm		Afdekplaat (optioneel)		
			Instortdoos automatisch instelbaar, dekvloerhoogte 65 - 90mm ⁽²⁾	Instortdoos universeel, dekvloerhoogte 55 - 125mm (hoogte uitbreiding tot 250mm) ⁽²⁾					
			 088091	 088080 + 088082	 Dekselset metaal 088105 + inbouwframe 088141		 088047		
 Hmin: 92 mm	12 (3 x 4) modules	088120	088090 ⁽¹⁾ dekvloerhoogte + vloerafwerking ≥ 92 mm	OF	088080 + 088081 dekvloerhoogte ≥ 100 mm	RVS	088103	RVS	088145
	18 (3 x 6) modules	088121	088091 ⁽¹⁾ dekvloerhoogte + vloerafwerking ≥ 92 mm	OF	088080 + 088082 dekvloerhoogte ≥ 100 mm	RVS	088104	RVS	088146
	24 (3 x 8) modules	088122	088092 ⁽¹⁾ dekvloerhoogte + vloerafwerking ≥ 92 mm	OF	088080 + 088083 dekvloerhoogte ≥ 100 mm	RVS	088105	RVS	088147
 Hmin: 80 mm	8 (2 x 4) modules	088123	088090	OF	088080 + 088081	RVS	088103	RVS	088145
	12 (2 x 6) modules	088124	088091	OF	088080 + 088082	RVS	088104	RVS	088146
	16 (2 x 8) modules	088125	088092	OF	088080 + 088083	RVS	088105	RVS	088147
 Hmin: 80 mm	8/12 modules	088139	088090	OF	088080 + 088081	RVS	088103	RVS	088145
	12/18 modules	088140	088091	OF	088080 + 088082	RVS	088104	RVS	088146
	16/24 modules	088141	088092	OF	088080 + 088083	RVS	088105	RVS	088147

Montage principe



(1) Niet mogelijk te gebruiken met rechte stekkers

(2) Dekvloerhoogte voor tegelvloer - zie technische informatie blz. 1066