


Vloerdoos met tapijtrand

voor verhoogde -en betonvloer

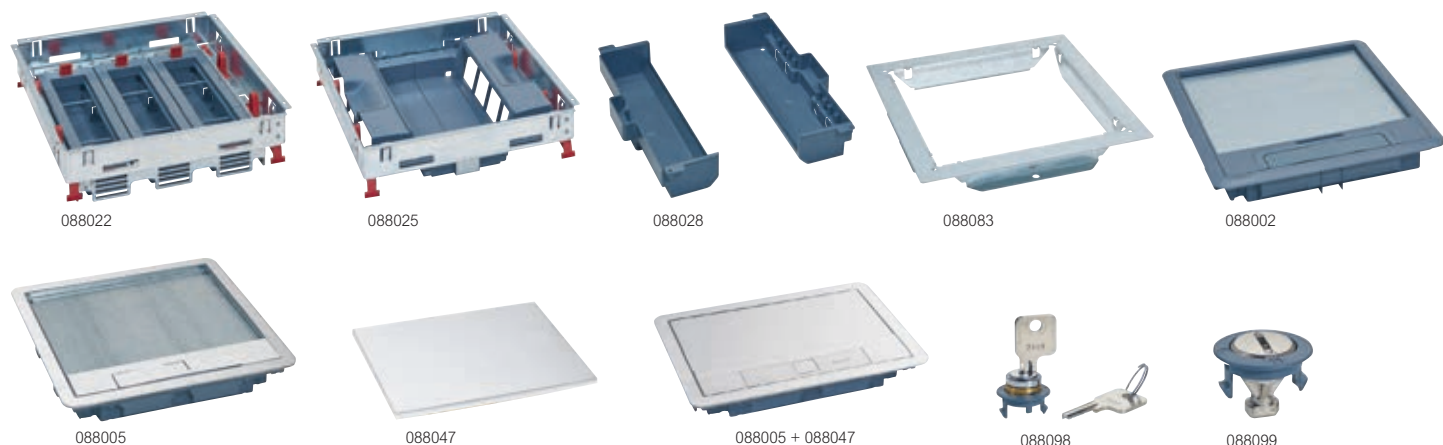

088022

088025

088028

088083

088002

088005

088047

088005 + 088047

088098

088099

Keuzetabel **blz. 1058**
 Technische kenmerken **blz. 1066**

Conform NORM IEC/EN 60 670-23 & EN 50085-1 Standard

Ref.	Inbouwframe voor vloerdozen
088020 088021 088022	<p>Te voorzien van Mosaic schakelmateriaal Standaard voorzien van inbouwunits voor schakelmateriaal Mosaic</p> <p>Horizontale plaatsing - instelbare hoogte Direct te plaatsen in een verhoogde vloer Voor betonvloer maak gebruik van de instortdozen Automatisch verstelbare instortdoos ref. 088090/91/92 of universele instelbare instortdoos ref. 088080 met bovenplaten 088081/82/83</p> <p>12 (3 x 4) modules 18 (3 x 6) modules 24 (3 x 8) modules</p> <p>Verticale plaatsing Voor verhoogde vloeren, gebruik set van afschermkappen ref. 088026/27/28 Voor betonvloer maak gebruik van de instortdozen Automatisch verstelbare instortdoos ref. 088090/91/92 of universele instelbare instortdoos ref. 088080 met bovenplaten ref. 088081/82/83</p> <p>8 (2 x 4) modules 12 (2 x 6) modules 16 (2 x 8) modules</p>
088023 088024 088025	<p>Bovenplaten voor universele instortdoos (voor betonvloeren) Bovenplaten worden gemonteerd op de universele instortdoos ref. 088080</p> <p>Aantal modules Voor inbouwframe 8/12 modules Ref. 088020/23/39 12/18 modules Ref. 088021/24/40 16/24 modules Ref. 088022/25/41</p>

Ref.	Afschermkappen voor verhoogde vloeren
088026 088027 088028	<p>Geleverd per set (2 stuks) Voor verticale inbouw schakelmateriaal</p> <p>Aantal modules Voor inbouwframe 8 (2 x 4) modules Ref. 088023 12 (2 x 6) modules Ref. 088024 16 (2 x 8) modules Ref. 088025</p>

Ref.	Inbouwframe voor inspectiedozen (toegangs vloerdozen)
088039 088040 088041	<p>Direct te plaatsen in een verhoogde vloer Voor betonvloer maak gebruik van de instortdozen Automatisch verstelbare instortdoos ref. 088090/91/92 of universele instelbare instortdoos ref. 088080 met bovenplaten 088081/82/83</p> <p>Aantal modules Voor dekselsets 8/12 modules Ref. 088000/03/06 12/18 modules Ref. 088001/04/07 16/24 modules Ref. 088002/05/08</p>

Ref.	Dekselsets - met tapijtrand
088000 088001 088002	<p>Dekselsets worden geïnstalleerd in de inbouwframes.</p> <p>Dekselsets kunststof (RAL7031 grijs) Aantal modules Voor inbouwframe 8/12 modules Ref. 088020/23/39 12/18 modules Ref. 088021/24/40 16/24 modules Ref. 088022/25/41</p> <p>Dekselsets metaal met RVS afwerking 8/12 modules Ref. 088020/23/39 12/18 modules Ref. 088021/24/40 16/24 modules Ref. 088022/25/41</p>
088015 088016 088017	<p>Afdekkap voor dekselsets Voor plaatsing in de deksel van de dekselset</p> <p>Dekselsets kunststof (RAL7031 grijs) - afdekkap RVS 8/12 modules 12/18 modules 16/24 modules</p> <p>Dekselsets metaal - afdekkap RVS 8/12 modules 12/18 modules 16/24 modules</p>

Ref.	Accessoires om vloerdoos te sluiten - voor dekselsets kunststof
088098 088099	<p>Met sleutel Zonder sleutel</p>

Ref.	Inbouwunits
088042 088043 088044	<p>Voor inbouwframes met horizontale plaatsing</p> <p>Inbouwunit leeg (service artikel) 4 modules 6 modules 8 modules</p>