


Vloerdoos met markeerrand

voor verhoogde -en betonvloer

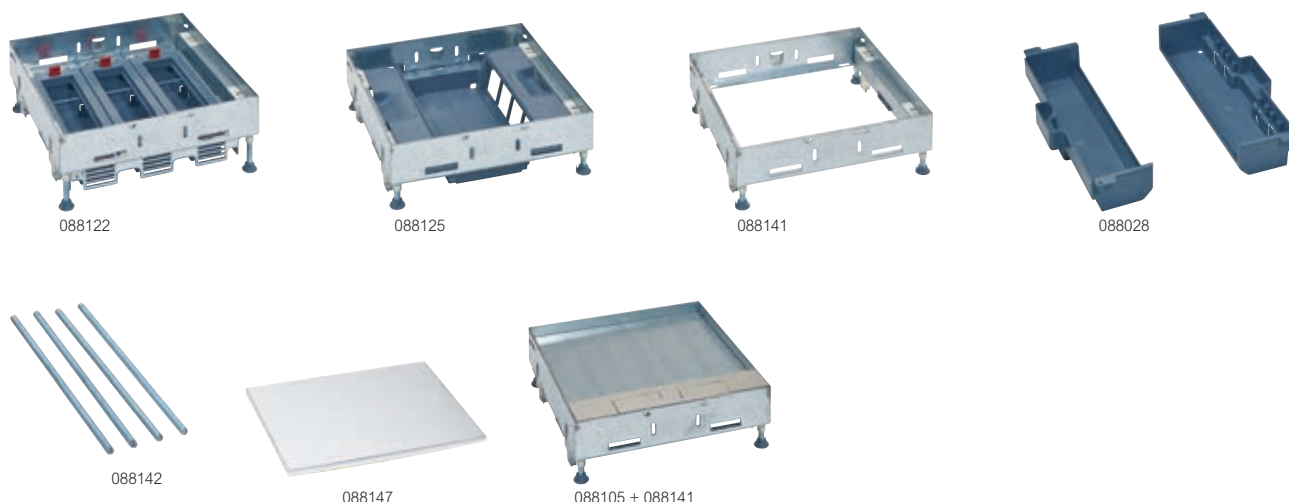

Keuzetabel **blz. 1060**
Technische kenmerken **blz. 1066**

Conform NORM IEC/EN 60 670-23 & EN 50085-1 Standard
Bijzonder geschikt voor tegels of marmeren vloeren

Ref.	Inbouwframe voor vloerdozen
	Te voorzien van Mosaic schakelmateriaal Standaard voorzien van inbouwunits voor schakelmateriaal Mosaic
	Horizontale plaatsing - instelbare hoogte Direct te plaatsen in een verhoogde vloer Voor betonvloer maak gebruik van de instortdozen Automatisch verstelbare instortdoos ref. 088090/91/92 of universele instelbare instortdoos ref. 088080 met bovenplaten 088081/82/83
088120	12 (3 x 4) modules
088121	18 (3 x 6) modules
088122	24 (3 x 8) modules
	Verticale plaatsing Voor verhoogde vloeren, gebruik set van afschermkappen ref. 088026/27/28 Voor betonvloer maak gebruik van de instortdozen Automatisch verstelbare instortdoos ref. 088090/91/92 of universele instelbare instortdoos ref. 088080 met bovenplaten 088081/82/83
088123	8 (2 x 4) modules
088124	12 (2 x 6) modules
088125	16 (2 x 8) modules
	Afschermkappen voor verhoogde vloeren Geleverd per set (2 stuks) Voor verticale inbouw schakelmateriaal
088026	Aantal modules Voor inbouwframe 8 (2 x 4) modules Ref. 088123
088027	12 (2 x 6) modules Ref. 088124
088028	16 (2 x 8) modules Ref. 088125

Ref.	Inbouwframe voor inspectiedozen (toegangs vloerdozen)
	Direct te plaatsen in een verhoogde vloer Voor betonvloer maak gebruik van de instortdozen Automatisch verstelbare instortdoos ref. 088090/91/92 of universele instelbare instortdoos ref. 088080 met bovenplaten 088081/82/83
	Aantal modules Voor dekselsets
088139	8/12 modules Ref. 088103/06
088140	12/18 modules Ref. 088104/07
088141	16/24 modules Ref. 088105/08
	Ophogekit - voor ophoging van H > 122mm - max 300mm Kit bestaande uit 4 verlengpenen - plaatsing op inbouwframes ref. 088120/21/22/23/24/25/39/40/41 De verlengpenen vervangen de originele "voetjes" voor hoogteverlenging
088142	
	Dekselsets - met markeerrand Dekselsets worden geïnstalleerd in de inbouwframes.
	Dekselsets metaal met RVS afwerking Aantal modules Voor inbouwframe
088103	8/12 modules Ref. 088120/23/39
088104	12/18 modules Ref. 088121/24/40
088105	16/24 modules Ref. 088122/25/41
	Afdeklaat voor dekselsets Voor plaatsing in de deksel van de dekselset
	Dekselsets metaal - afdeklaat RVS Aantal modules
088145	8/12 modules
088146	12/18 modules
088147	16/24 modules



Op aanvraag verkrijgbaar klantspecifieke oplossingen: Andere kleur afwerking, sleutel voor dekselset metaal, voorbedraad
Contracteer ons



Instortdozen voor betonvloer **blz. 1065**
Inbouwunit leeg of voorbedraad **blz. 1065**
Mosaic schakelmateriaal **blz. 1023**