

## Vloerdoos rond met tapijtrand voor verhoogde -en betonvloer




088126



088127



088127 avec moquette

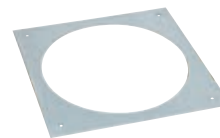

088089



088144



088098



088099



Technische kenmerken **zie [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)**

Conform NORM IEC/EN 60 670-23 & EN 50085-1 Standard

Ref.	<b>Dekselset rond met inbouwframe</b>
088126	Dekselsets kunststof (RAL7031 grijs) - met tapijtrand Te voorzien van Mosaic schakelmateriaal Direct te plaatsen in een verhoogde vloer Voor betonvloer kies de universele instortdoos ref. 088080 en bovenplaat rond ref. 088089 Standaard voorzien van inbouwunits voor schakelmateriaal Mosaic <b>Horizontale plaatsing - Instelbare hoogte</b> 20 modules
088127	<b>Verticale plaatsing</b> 12 modules (tot max. 16 modules afhankelijk van configuratie keuze) Standaard voorzien van afschermkappen
088089	<b>Bovenplaat rond voor universele instortdoos (voor betonvloeren)</b> <b>Voor vloerdoos rond</b> Bovenplaten worden gemonteerd op de universele instortdoos ref. 088080 in een betonvloer

Ref.	<b>Afdekplaat voor dekselsets</b>
088144	Voor plaatsing in de deksel van de ronde dekselset <b>Dekselset rond kunststof (RAL7031 grijs) - afdekplaat RVS</b> 12/20 modules - RVS afwerking
088098 088099	<b>Accessoires om vloerdoos te sluiten - voor dekselsets kunststof</b> Met sleutel Zonder sleutel