

## Instortdoos automatisch instelbaar

H65 tot H90mm  
voor betonvloer



088090



088091


Technische kenmerken **blz. 1066**

Conform NORM IEC/EN 60 670-23 & EN 50085-1 Standard

Ref.	Instortdoos - automatisch instelbaar - voor betonvloer
	Voor dekvloerhoogte: vanaf 65 tot 90mm 4 zijden voorzien voor buisaansluiting diameter 20/25/32mm
088090	<b>Voor vloerdozen met tapijt- of markeerrand</b> 8/12 modules
088091	Ref. 088020/23/39 en 088120/23/39 12/18 modules
088092	Ref. 088021/24/40 en 088121/24/40 16/24 modules Ref. 088022/25/41 en 088122/25/41

## Instortdoos universeel

verstelbaar H55 tot H250mm  
voor betonvloer

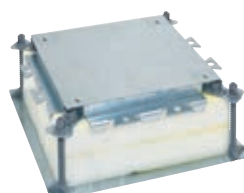

088080



088083



088089



088085



088086



088088

Technische kenmerken **blz. 1066**

Conform NORM IEC/EN 60 670-23 & EN 50085-1 Standard

Ref.	Universele instortdoos - verstelbaar voor betonvloer
088080	Voor dekvloerhoogte: standaard vanaf 55 tot 125mm
	<b>Ophoogkit - voor hoogteverlenging tot max dekvloer H250mm</b> Te plaatsen op universele instortdoos Ophoogkit voorzien van 4 verlengpenen en 1 of 2 schuimblokken Verlengpenen 4 stuks, ophoging tot 250 mm Schuimblok 1 stuk Droog beton: - 1 stuk tot max. hoogte 210 mm - 2 stuks tot max. hoogte 250 mm Gietvloer beton: - 1 stuk tot max. hoogte 170 mm - 2 stuks tot max. hoogte 250 mm
	<b>Bovenplaten voor universele instortdoos (voor betonvloer)</b> Bovenplaten worden gemonteerd op de universele instortdoos ref. 088080 in een betonvloer
088081	<b>Voor vloerdozen rechthoekig/ vierkant - met tapijt- en markeerrand</b> 8/12 modules
088082	Ref. 088020/23/39 en 088120/23/39 12/18 modules
088083	Ref. 088021/24/40 en 088121/24/40 16/24 modules Ref. 088022/25/41 en 088122/25/41
088089	<b>Voor vloerdozen rond - met tapijtrand</b> 12/20 modules
	<b>Ophoogkader hoogte 50mm - geschikt voor polybeton/ gietvloeren</b>
088085	16/24 modules vloerdozen met tapijtrand vierkant Vloerdozen met markeerrand op aanvraag

Vloerdoos met tapijtrand en markeerrand  
**blz. 1062**