



# De Oplossing voor lage inbouwdiepte !

Meer en meer in zowel renovatie als nieuwbouw wordt de ruimte onder de vloer beperkter. Hierdoor biedt Legrand met de IK-3 verticaal de ideale oplossing om met een minimale inbouwdiepte van hoogte 50 mm te kunnen werken onder de vloer. Als toevoeging is de hoogte nog te verstellen tot max 70mm en is net als andere Legrand vloerdozen functioneel uit te voeren met Mosaic schakelmateriaal.

## STERK EN GEBRUIKSVRIENDELIJK

Speciaal ontworpen voor gebruiksgemak en geoptimaliseerde kabeldistributie.




Ergonomische hendel "handgreep" voor het eenvoudig openen van de deksel.



Flexibele uitvoer van de kabels.




Geïntegreerde kabelgeleider: kabels kunnen eenvoudig geleid worden.

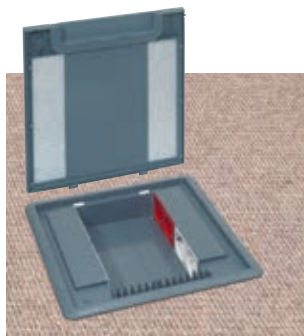

Deksel kan losgekoppeld worden voor eenvoudige onderhoud, voorkomt beschadigingen.

- Voor renovatie of technische vloer
- In hoogte verstelbaar 50 - 70 mm
- Uitneembaar deksel
- Ral 7031 (grijs)
- Voor tapijt & vinyl vloer
- Verticale positionering van schakelmateriaal 2 x 8 modules
- Kabeluitvoer: eenvoudig te scheiden
- Eenvoudig te openen door handvat

## Van Geel IK-3 verticaal vloerdoos hoogte 50-70 mm

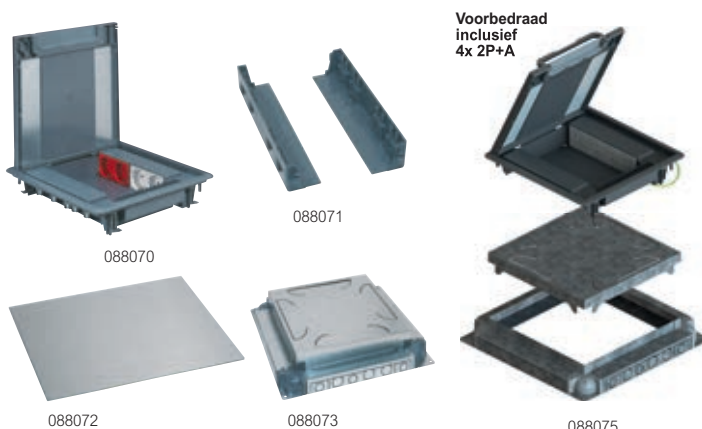


Ref.	IK-3 VERTICAAL (2 x 8 modules)
088070	<b>Dekselset voor IK-3 verticaal vloerdoos</b> Uitgerust met: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deksel met kabeluitvoer + handvat (ook kan de deksel losgekoppeld worden van dekselset)</li> <li>• Draagframe voor contactdozen (4x230V) en data (8 modules), niet inbegrepen beschermkappen zie item 088071) en Mosaic schakelmateriaal</li> </ul>
088071	<b>Beschermkappen</b> Set van beschermkappen voor contactdozen 4x230V en data 8 modules. Eenvoudige montage aan dekselset en eenvoudig om kabels door te voeren met kabeluitgangspunten (zie blz. hiernaast voor montage-instructie)
088072	<b>Blinde afdekplaat RVS</b> Voor afwerking in dekselset IK-3 verticaal Geleverd met een beschermfolie (kan afdekplaat tijdens bouwwerkzaamheden niet beschadigen) Uitgerust met: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plakstrips om te bevestigen aan dekselset</li> <li>• Toepasbaar voor tapijt en vinyl vloerafwerking</li> </ul>
088073	<b>Instortdoos IK-3 verticaal</b> In hoogte verstelbaar minimaal H50 maximaal H70mm.
088075	<b>Instortdoos + dekselset IK-3 verticaal vloerdoos</b> Inclusief 4x 2P+A Mosaic Link voorbedraad en uitspraing voor 8x data

### IK-3 is integreerbaar met de volgende vloersystemen:

- Verzonken vloergoot GVG-5 (blz. 1080)
- Open vloergoot GVO-7 (blz. 1084)
- Soluflex (blz. 1088)

### ■ Montage instortdoos + dekselset IK-3 verticaal vloerdoos (ref. 088070)

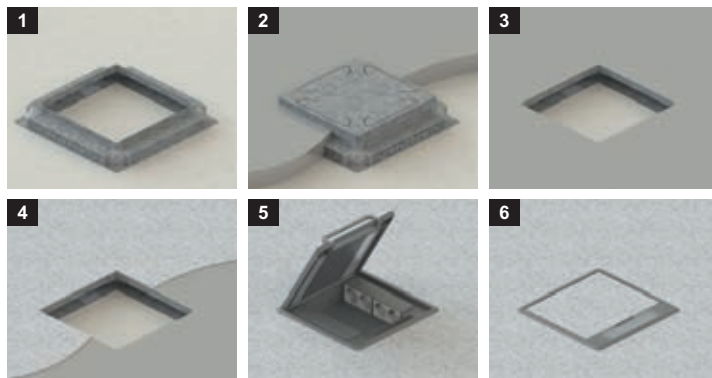

Voor inbouw mogelijkheden zie Mosaic inbouw schakelmateriaal blz. 1023