




## Van Geel IK-2 vloerdoos RVS IP30 / IP66 nat te reinigen vloeren (spatwaterdicht) inbouw horizontaal 3x9 modules

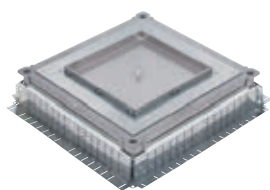

088080 + 8499151 + 8452202

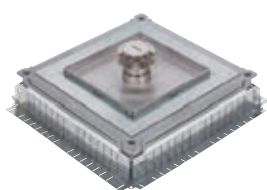



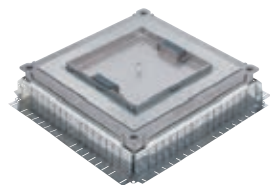






 
 
088080 + 8499151 + 8452242 + 8452212



088080 + 8499151 + 8452222


Zie technische kenmerken [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Voor druk bezochte omgevingen met hoge mechanische belastingen en/of tegen weerstand van vochtig onderhouden vloer.  
Conform norm EN 50085-2-2


Ref.	<b>Universele instortdoos - verstelbaar voor betonvloer</b>
088080	 Voor dekvloerhoogte: standaard vanaf >H90 tot 125mm
088086	<b>Optioneel: ophoogkit - voor hoogteverlenging tot max dekvloer H250mm</b> Te plaatsen op universele instortdoos. Ophoogkit bestaat uit verlengpenen en schuimblokken
088088	 Verlengpenen 4 stuks, ophoging tot 250 mm  Schuimblok verpakt per stuk, afhankelijk van maximale hoogte 1 of 2 stuks nodig (zie IK-4 montage universele instortdoos)
8499151	<b>Bovenplaat voor dekselset RVS</b>  Bovenplaat RVS
8452202	<b>Dekselset RVS</b>  Blinddeksel RVS Voor houten en stenen vloer IP66
8452242	 Dekselset RVS Voor stenen vloer IP66 Inclusief aansluitmogelijkheid van snoeruitlaat ref. 8452212
8452222	 Dekselset RVS Voor houten en stenen vloer IP30
8452212	<b>Toebehoren</b>  Snoeruitlaat IP52 Optioneel: niet vereist om bij elke vloerdoos te plaatsen!
8455032	 Montageplaat groot 1x9 modules (3x bestellen)
8455002	 Afschermkap groot 1x9 modules (3x bestellen)
8455006	 Trekontlasting 1 module Alleen toe te passen bij voeding

## Van Geel IK-2 vloerdoos RVS IP30 / IP66 montage-instructie


### ■ IK-4 montage universele instortdoos

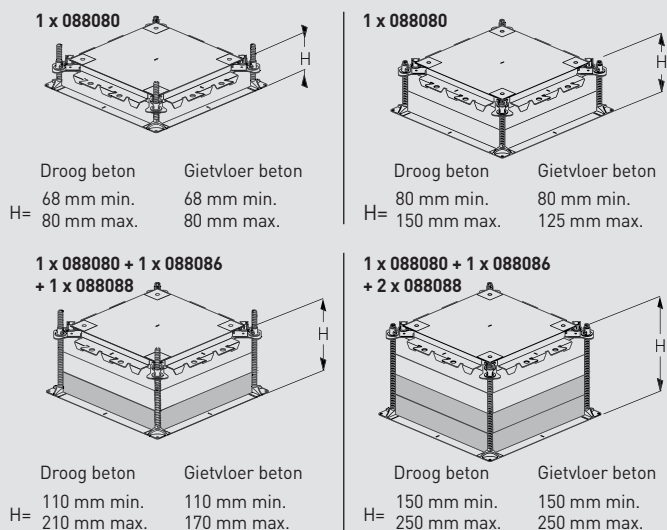

### ■ Blinddeksel

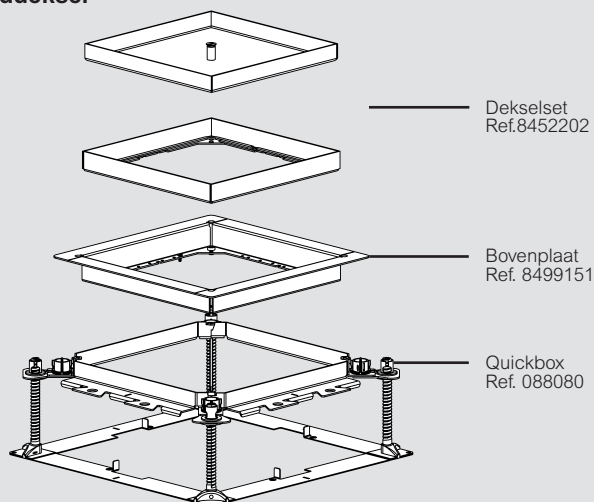

### ■ Dekselset

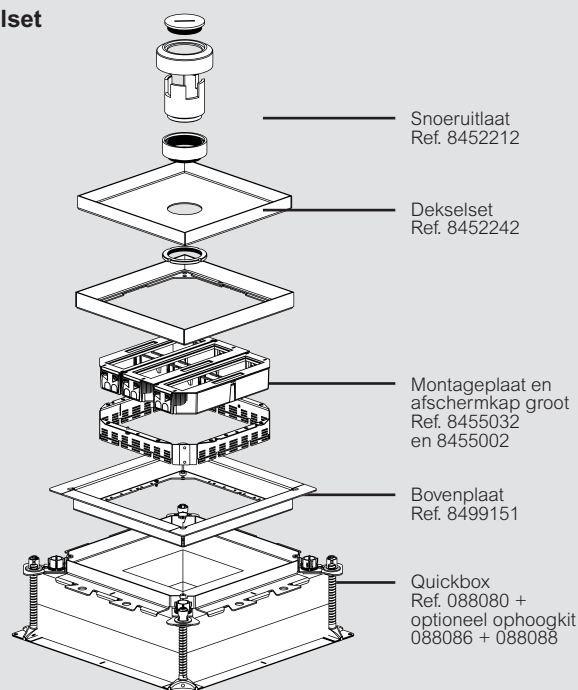

Voor inbouw mogelijkheden zie Mosaic inbouw schakelmateriaal blz. 1023