

IP66 vloerdoos rond – 4 modules voor betonvloeren of technische vloeren



Technische kenmerken www.ecatalog.be

Conform normen EN 60-670-1 en EN 60 670-23
IP66 (bij gesloten deksel) / IP54 (bij gebruik van kabeluitvoer
ref. 088062)
IK09

Ref.	Dekselset IP66 vloerdoos rond – 4 modules
088061	Geleverd met deksel en 4 modules inbouwframes voor Mosaic schakelmateriaal. De dekselset kan geïnstalleerd worden op de instortdoos (inbouwdoos) Ref. 088069 of direct in de verhoogde vloer. Met verwijderbare (los te koppelen) deksel Kan uitgerust worden met kabeluitvoer (snoerlaat) ref. 088062 RVS look
088064	Met scharnierende (vaste) deksel Alleen toe te passen met haakse stekkers RVS look

088069	Instortdoos (inbouwdoos) Automatisch verstelbare instortdoos voor het installeren van de IP-66 vloerdoos in een betonnen vloer. Geleverd met beschermdeksel. Aan te sluiten met buisdoorvoer Ø 16, 20 of 25 mm. Minimum hoogte dekvloer: 65mm
--------	---


088062	Kabeluitvoer IP 54 kabeluitvoer (snoeruitlaat) Alleen toe te passen met dekselset losse deksel ref. 088061
--------	---

077111L 079342 079121L	Mosaic schakelmateriaal <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Aluminium <input type="radio"/> Zwart
------------------------------	---


IP66 vloerdoos rond – 4 modules technische gegevens / montage-instructie

Programma


Vloerdoos wordt geleverd met deksel en 4 modules inbouwframes (exclusief schakelmateriaal)

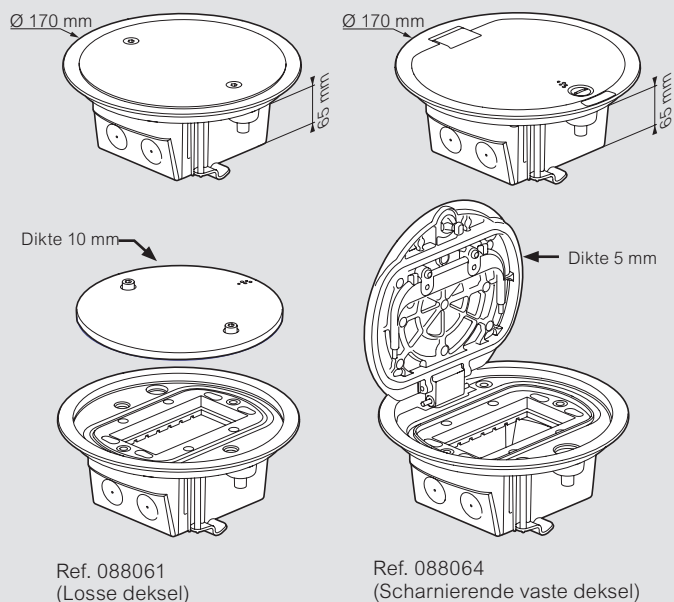

Instortdoos (inbouwdoos) t.b.v. inbouw in betonnen vloer

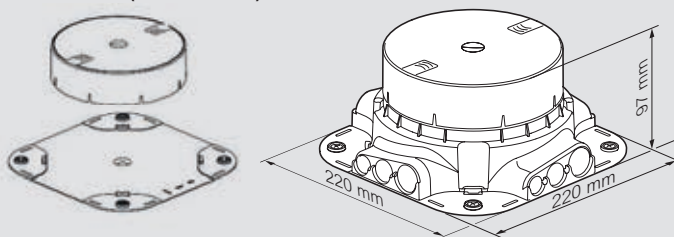


Kabeluitvoer IP54

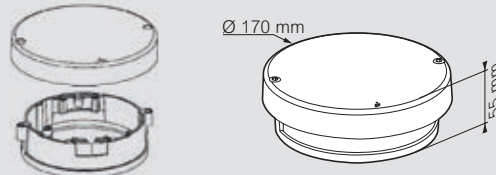

Montage : 2 opties

In betonnen vloeren

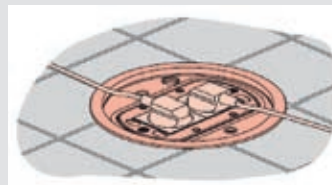

In verhoogde vloeren (15-55mm dikte)

