


Mosaic™ Easy-LED's

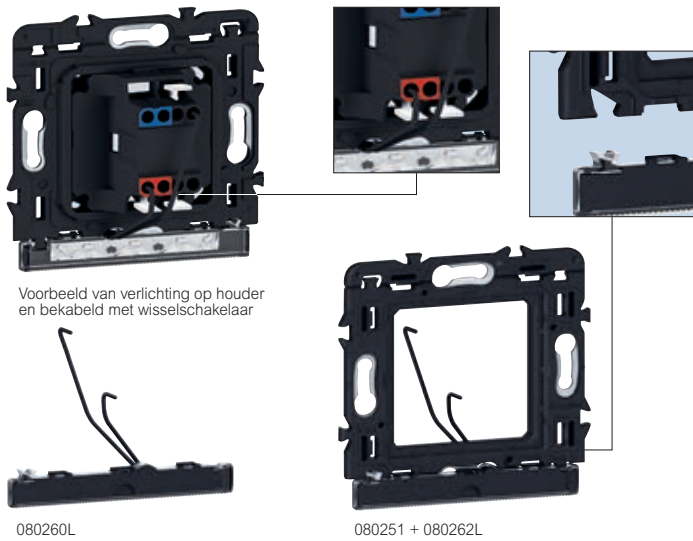

Voorbeeld van verlichting op houder en bekabeld met wisselschakelaar

080260L

080251 + 080262L

Installatieschema zie hiernaast
Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten blz. 1130-1131

Ref.	Insteekbare witte Easy-Led's	Kleur sokkel
067686L 067687L	Kunnen op de voorkant van het mechanisme worden geklikt door de toets te verwijderen Led's voor verlichte functie 230 V - 0,041 W 12 V~ - 0,006W/24 V~ - 0,033W 48 V~ - 0,153W	Grijs Wit
067685L 067688L 067689L	Led's voor controlefunctie 230 V - 0,39 W 230 V - 0,39 W - verdeelde fase 12 V~ - 0,006W/24 V~ - 0,033W 48 V~ - 0,153W	Oranje Rood Blauw

Ref.	Led's 230 V voor specifieke functies
665090 665091	Voor tweepolige schakelaar 2 draden Led voor verlichte functie - 0,03 W Led voor controlefunctie - 0,7 W
067664 067663	Voor schakelaar 20 AX en contactdoos 2 draden Led voor verlichte functie - 2,4 mA Groene led voor controlefunctie - 2,4 mA

Ref.	Easy-Led strip voor Mosaic-houders
080260L 080262L	Uitgerust met een LED-strip met laag stroomverbruik Creëren een effect van wit licht door het onderste deel van de afdekplaat Zorgen voor een makkelijke oriëntatie in het donker Kunnen alleen worden gemonteerd door het onderste gedeelte van de Mosaic houder voor 2 modules te breken, ref. 080251 Compatibel met platen voor 2 modules, 2 x 2 modules, 3 x 2 modules, 4 x 2 modules, 2 x 2 x 2 modules en 2 x 3 x 2 modules door meerdere houders voor 2 modules te combineren, ref. 080251 Vermogen: 0,03 W (oriëntatie) Vermogen: 0,4 W (bebakening)


Mosaic™ Easy-LED's

Aansluitschema

Controlefunctie Mosaic Easy-Led

Schakelaar


Voor een bestaand wisselschakeling met controlelampje

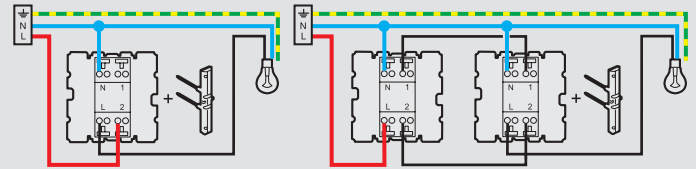


Verlichte functie Mosaic Easy-Led

Schakelaar

Wisselschakeling

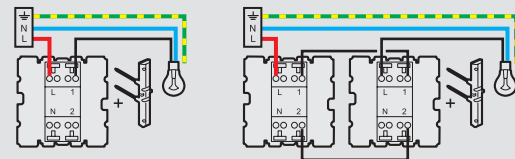

Drukknop met teleruptor

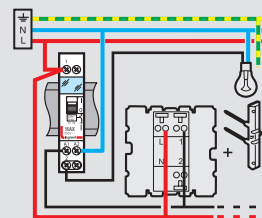

Verlichting Mosaic Easy-Led pour Mosaic afdekplaat

Led verlichting voor afdekplaat met contactdoos

Led verlichting voor afdekplaat met schakelaar



Monteer een verlichting voor houder 080251

