

Mosaic™

draadloze inductielader - halfingebouwde versie voor openbare ruimte



077699L

Inductielader voor het draadloos opladen van smartphones voorzien van inductietechnologie

Verbruik in rust < 0,07 W

Energetisch rendement > 85 %

Conform de standaard WPC Qi (World Power Consortium)

Conform de norm EN 62479 (CEM emissie)

Conform de specificaties ICNIRP (bescherming van de gezondheid)

Verstoord geen andere draadloze communicatie (ZigBee, TNT, GSM 4G...)

Ref. **Draadloze inductielader - halfingebouwde versie voor openbare ruimte**

Draadloze inductielader
Speciaal aangepast voor etablissementen waar publiek ontvangen wordt, doorgangsruidten, zwembad...
Geleverd met sticker voor het aanduiden van de laadzone in openbare ruimtes
IP 66 - IK 08 - Klasse II ZLS
Voorzien van 2 inductieantennes zodat het snelladen van de smartphone gegarandeerd is
Herkenningveld: 50 x 80 mm
Gekantelde houder met antislipcoating om het toestel vast te houden tijdens het opladen
Wordt bevestigd op inbouwdozen van 60 mm, min. diepte 40 mm, schroefbevestiging
Extra bevestigingsmogelijkheden op 4 punten met pluggen
Voeding fase + nulleider 110/230 VA
Mechanisme geleverd met sierplaat, vergrendeling met 4 Torx-schroeven aan de zijkant
Aluminium kleur
Afmetingen: 141 x 95 x 51 mm
Lader 10 W

077699L

Mosaic™

draadloze inductielader - halfingebouwde versie voor openbare ruimte

■ Inductie-opladers

Een innovatie van Legrand om snel en eenvoudig op te laden

Draadloze energieoverdracht via inductie
Zonder snoeren en connectors

Een open en internationale standaard:

Wireless Power Consortium, 750 leden die de interoperabiliteit en veiligheid garanderen met inductie-smartphones

Gecertificeerde producten van Legrand Qi WPC


■ Compatibele smartphones

Volledige lijst op www.wirelesspowerconsortium.com

Merck	Gamma	Model smartphone
Apple	iPhone	X / 8 / 8+
Samsung	Galaxy	S9 / S8 / S7 / S6 (Edge)
LG	G	G8 / G7 / G6 / G5 / G4 / G3
Sony	Xperia	XZ3 / XZ2 / DG 6703

■ Ergonomie aangepast aan verschillende omgevingen


Horizontaal opladen in meubels en werkbladen

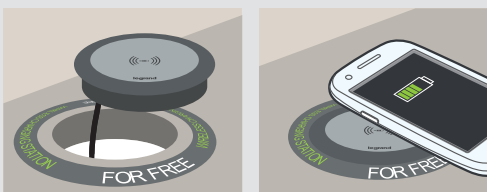

Inbrengen via een uitsparing van 80 mm / Bevestiging via vlindermoeren
Externe voeding via snoer van 2,5 m

Verticaal opladen via de muur in publieke ruimtes (half inbouw)

Ideaal voor gevoelige binnen- en buitenomgevingen

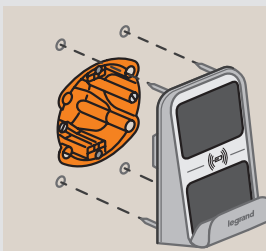

Grote schokbestendigheid IK 08 en bestand tegen extreme weersomstandigheden IP 66. Directe bevestiging op de inbouwdoos, mogelijkheid om versterkt te bevestigen via 4 bijkomende schroeven

Opladen in Mosaic omgevingen

Met inductie en USB contactdoos 2,4A Type-A

