

## Mosaic™

draadloze inductieladers - versies die in meubels kunnen worden ingewerkt



077640L geleverd met sticker



088508



Inductielader voor het draadloos opladen van smartphones voorzien van inductietechnologie

Verbruik in rust < 0,07 W

Energetisch rendement > 85 %

Conform de standaard WPC Qi (World Power Consortium)

Conform de norm EN 62479 (CEM emissie)

Conform de specificaties ICNIRP (bescherming van de gezondheid)

Verstoord geen andere draadloze communicatie (ZigBee, TNT, GSM 4G...)

Ref.	Kant-en-klare draadloze inductieladers
077640L	<p>Speciaal aangepast voor montage in meubels en werkbladen in doorgangsruidtes, burelen of keukens...</p> <p>IP 44 - IK 08 - Klasse II TBTS</p> <p>Uitgerust met een inductieantenne van 8 cm<sup>2</sup> voor het snel opladen van de smartphone</p> <p>Boordiameter van 80 mm met behulp van een klokzaag ref. 088508, diameter na plaatsing 85 mm, extra plat met dikte &lt; 1,5 mm</p> <p>Vergrendeling van de lader onder het meubel met vlindermoer</p> <p>Qi-WPC-gecertificeerd</p> <p>Aluminium kleur</p> <p><b>Volledige kit met 1 meubellader Ø80 (stekker)</b></p> <p>1 lader 3 A - 15 W met 1 voeding 25 W</p> <p>Geleverd met accessoires:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RJ 45-snoer lengte 2,5 m tussen lader en voeding + voeding uitgerust met een snoer van 2,5 m met 2P-stekker</li> <li>- zelfklevende voetstukjes en kabelbanden voor vastmaken van kabels</li> <li>- Sticker Ø85-110 voor een betere herkenning in openbare ruimten</li> </ul>
077646L	<p><b>Volledige kit met 4 meubelladers Ø80 (stekker)</b></p> <p>4 laders 3 A - 15 W met 1 voeding 100 W</p> <p>Geleverd met accessoires:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 RJ 45-snoeren lengte 1 m + voeding uitgerust met een snoer van 2,5 m met 2P-stekker</li> <li>- zelfklevende voetstukjes en kabelbanden voor vastmaken van kabels</li> <li>- Sticker Ø85-110 voor een betere herkenning in openbare ruimten</li> </ul> <p>Plug &amp; play ster- of seriebekabeling van de laders</p>
077645L	<p><b>Volledige kit met 4 meubelladers Ø80 (kabel)</b></p> <p>4 laders 3 A - 15 W met 1 voeding 100 W</p> <p>Voor meerdere voedingen op eenzelfde lijn</p> <p>Geleverd met accessoires:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 RJ 45-snoeren lengte 1 m + voeding 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> voor aansluiting via kabel</li> <li>- zelfklevende voetstukjes en kabelbanden voor vastmaken van kabels</li> <li>- Sticker Ø85-110 voor een betere herkenning in openbare ruimten</li> </ul> <p>Plug &amp; play ster- of seriebekabeling van de laders</p>
077642L 077641L 077643L	<p><b>Samen te stellen meubelladers</b></p> <p>Draadloze inductieladers 3 A - 15 W - IP 44 - IK 08</p> <p>Enkelvoudige plaatsing met voeding ref. 0 776 38L</p> <p>Meervoudige plaatsing met voeding(en) ref. 0 776 39L</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wit</li> <li>● Alu</li> <li>● Zwart</li> </ul>
077638L 077639L	<p><b>Mobiele voedingen voor draadloze laders</b></p> <p>Voeding 25 W met 2P-stekker en RJ 45-snoer</p> <p>Voeding 100 W 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> aftakbaar</p> <p>Geleverd met 4 RJ 45-snoeren van 1 m</p> <p>Plug &amp; play ster- of seriebekabeling van de laders</p>
088508	<p><b>Toebehoren</b></p> <p>Voor draadloze inductielader die in meubels kan worden ingewerkt</p> <p>Klokzaag Ø80 met centerboor</p> <p>Boring tot 30 mm</p> <p>Geschikt voor gipsplaat, melamine en technische vloer</p>

## Mosaic™

draadloze inductieladers - versies die in meubels kunnen worden ingewerkt

### ■ Ergonomische bekabeling naargelang de meubelconfiguratie



Uitrol in lijn (aangepast aan werkbladen in de lengte)

Uitrol in stervorm (aangepast aan face-to-face-situaties)

Flexibele herconfiguratie (loskoppelen-opnieuw aansluiten RJ 45)

Antidiefstalslot op meubilair met vleugelmoer

Vermijdt het gebruik van stekkerdozen en het risico op stringen of onderbrekingen

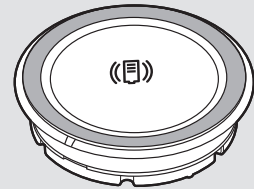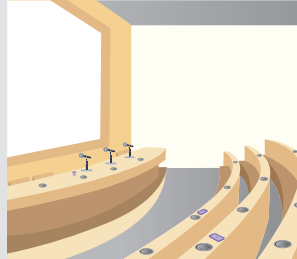


### ■ Bekabeling in lijn: 4 laders van 15 W per voeding

Elke lader is voorzien van een RJ 45-ingang en een RJ 45-uitgang

Mogelijkheid tot aftakking van 6 voedingen in lijn, i.e. 24 laders


230 V

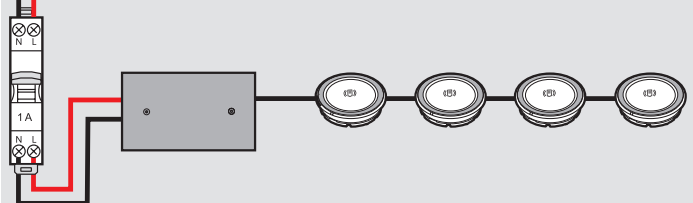

### ■ Bekabeling in stervorm: 4 laders van 15 W per voeding

Elke lader kan rechtstreeks worden aangesloten op de voeding met een RJ 45-kabel

Mogelijkheid tot aftakking van 6 voedingen in lijn, i.e. 24 laders

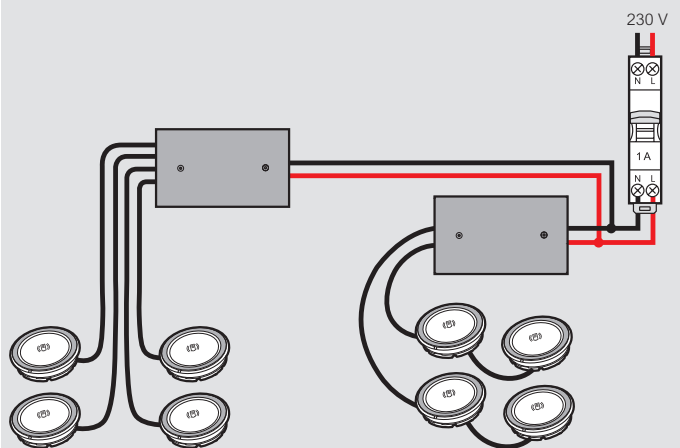

### ■ Koppeling voeding-lader met RJ 45-kabel

Universele RJ 45-kabel die de keuze van de vereiste lengtes faciliteert

RJ 45-connector voor een veilige verbinding (vergrendelingsklik)

Mogelijkheid om bekabeling in lijn en in stervorm op eenzelfde voeding te mengen