




078765

078746

078748

Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten **blz. 1130-1131** en www.ecatalog.be

Ref.	Frontplaten voor informaticacontactdozen
078604 078602 078609	<p>Uitgerust met transparante merktekenhouder Wit 2 modules</p> <p>Voor 1 connector Voor connector Keystone enkelvoudig Voor connector Systemax enkelvoudig Voor connector Infra+</p> <p>Voor 2 connectoren Voor 2 connectoren Keystone Voor 2 connectoren Systemax</p>
078610 078603 ¹	
078765	<p>Contactdozen SUB D Wit 2 modules</p> <p> 9 contacten met te schroeven connector voor een verbinding serie type RS 232</p>
078746	<p>Contactdozen USB DATA vrouwelijk Voor de aansluiting van een USB apparaat (printer, scanner, externe harde schijf) 1 module</p> <p>Voorbekabeld - USB 3.0 Maximum kabellengte: 5 m. Aanbevolen kabel: USB A Voorzien van een snoer met lengte 15 cm</p> <p> <input type="radio"/> Wit</p> <p>Met schroeven - USB 2.0 Maximum kabellengte: 5 m Aanbevolen kabel: USB A Aansluiting met schroefklemmen 1 mm²</p> <p>078761 <input type="radio"/> Wit 079284 <input checked="" type="radio"/> Aluminium</p>
078748	<p>Versterkerskit USB DATA Type-A vrouwelijk voor het overdragen van gegevens</p> <p> Voor de aansluiting van een USB apparaat (videoprojector, digitaal bord, printer...) met een brontoestel (computer) verder dan 5m verwijderd (tot 30 m) De kit bevat een zender (1 module) en een ontvanger (1 module)</p> <p>De verbinding tussen zender en ontvanger wordt uitgevoerd met een RJ 45/RJ 45 snoer (niet meegeleverd)</p> <p>1 : Niet compatibel met afgeschermde Systemax connector</p>

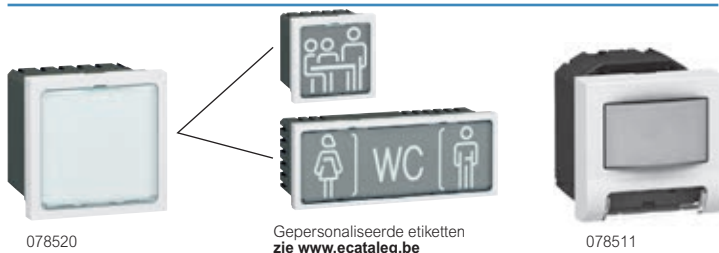

078520


Gepersonaliseerde etiketten
zie www.ecatalog.be

078511

Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten **blz. 1130-1131**

Alle lichtfuncties zijn voorzien van LED's met een heel laag verbruik en een levensduur die gehat wordt op 100000 uur

Ref.	Signalisatieverlichting 230 V~
078520 078521	<p>Mechanismen met LED's en kantelend venster voor gedrukte etiketten. Mogelijkheid om gepersonaliseerde etiketten af te drukken met de software LAB LX², XL Pro², LCS Pro of met een gewone tekstverwerker en op doorzichtig printerpapier (de visuals in pdf-format zijn beschikbaar op www.ecatalog.be)</p> <p>1 kleur - 2 modules 2 standen naar keuze (0,2 W of 1 W)</p> <p>078520 Signalisatie met witte LED's 078521 Signalisatie met blauwe LED's</p>
078524	<p>2 kleuren - 2 modules Signalisatie met LED's met 2 kleuren naar keuze, groen en rood, configureerbaar op het mechanisme (1 W)</p>
078522 078523	<p>1 kleur - 5 modules Signalisatie met witte LED's (1 W) Signalisatie met blauwe LED's (2,3 W)</p>
078511	<p>Obstakelindicator met verlichting Mechanisme voorzien van een infrarood detectiecel en een bundel LED's Te installeren in de buurt van een obstakel zoals een trede of een niveauwijziging Wanneer er een persoon voorbij loopt, detecteert het mechanisme zijn aanwezigheid en verlicht het obstakel. De functie is voorzien van een geluidssignaal (uitschakelbaar)</p> <p>078511 2 modules <input type="radio"/> Wit</p>
078512	<p>Autonoom bebakingslicht Gaat bij een stroomonderbreking automatisch branden. Witte LED met groot vermogen (autonomie: 1 u) Cirkelvormige verlichting met blauwe LED in waakstand. Vervolledigt het normatieve systeem voor veiligheidsverlichting om te beantwoorden aan strenge eisen (crèches, gezondheid, toegankelijkheid, rusthuis ...). Mogelijkheid om stroom te onderbreken met afstandsbediening ref. 003901 (blz 1172)</p> <p>078512 2 modules <input type="radio"/> Wit</p>
078501 078551	<p>Antimicrobiële indicatorverlichting Voor controle- en verlichte functies. Geleverd met 4 kleuretiketten (rood, oranje, groen en blauw) 1 module Wit antimicrobieel⁽¹⁾</p> <p>Enkelvoudig 078501 230 V (1 W) 078551 12-24 V (0,2 W)</p>
078502 078552	<p>Dubbel 078502 230 V (1 W) 078552 12-24 V (0,2 W)</p>

 

(1) : Bevat een zilveren verbinding die voorkomt dat bacteriën aan het oppervlak ontstaan