


LCS³ snoeren cat. 6

LCS³ snoeren cat. 6 Hoge Densiteit

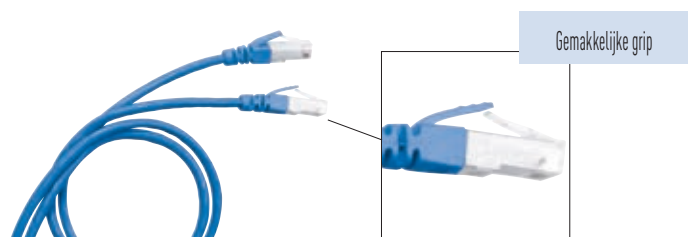

051754



051541

Keuzetabel **blz. 1136**

Ref.	Patchkabels RJ 45 cat. 6
PVC	
	RJ 45/RJ 45 recht Conform volgens de normen : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568
RAL 5015	S/FTP impedantie 100 Ω
051752	Lengte 1 m
051753	Lengte 2 m
051754	Lengte 3 m
051755	Lengte 5 m
051815	F/UTP impedantie 100 Ω
051762	Lengte 0,5 m
051763	Lengte 1 m
051764	Lengte 2 m
051765	Lengte 3 m
051765	Lengte 5 m
LSOH	
RAL 3020	RAL 6026
051854	051850
051855	051851
051856	051852
051857	051853
	Lengte 1 m
	Lengte 2 m
	Lengte 3 m
	Lengte 5 m
PVC	
RAL 5015	U/UTP impedantie 100 Ω
051818	Lengte 0,5 m
051772	Lengte 1 m
051773	Lengte 2 m
051774	Lengte 3 m
051775	Lengte 5 m
LSOH	
RAL 3020	RAL 6026
051862	051858
051863	051859
051864	051860
051865	051861
	Lengte 1 m
	Lengte 2 m
	Lengte 3 m
	Lengte 5 m

Keuzetabel **blz. 1136**

Ref.	Patchkabels RJ 45 cat. 6 - Hoge Densiteit
LSOH	
	RJ 45 patchkabels met snagless boot Gereduceerde kabel diameter voor hoge densiteit toepassing Conform ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568 Kleur: blauw
RAL 5015	F/UTP impedantie 100 Ω
051540	Lengte 0,5 m
051541	Lengte 1 m
051542	Lengte 2 m
051543	Lengte 3 m
051544	Lengte 5 m
051545	U/UTP impedantie 100 Ω
051546	Lengte 0,5 m
051547	Lengte 1 m
051548	Lengte 2 m
051549	Lengte 3 m
051549	Lengte 5 m
051890	Kit voor markering
	Kit van 200 gekleurde ringen voor markering van patchkabels RJ 45 Plaatsing van de ringen op de verdeelsnoeren