

Legrand cabling system LCS³ Cat. 5e RJ 45 contactdozen




Contactdozen met LCS³-connector voor snelle aansluiting zonder gereedschap. Geschikt voor eenaderige kabels AWG 22 tot AWG 26 en meeraderige kabels AWG 26. Markering van de contacten door dubbele kleurcode 568 A en B en cijferaanwijzing. Beantwoorden aan de normen ISO/IEC 11801 versie 2.0, EN 50173-1 en EIA/TIA 568. Mosaic-mechanismen geleverd zonder houder of afdekplaat: zie blz. 1126

Ref	RJ 45 Mosaic contactdozen Cat. 5e
076551 079451	UTP - 1 module ○ Wit ● Aluminium
076554	UTP - 2 modules ○ Wit
076552 079452	FTP - 1 module ○ Wit ● Aluminium
076555 079455	FTP - 2 modules ○ Wit ● Aluminium
076542	FTP 2 RJ 45 met Soluclip toebehoren - 3 modules Voor montage op wandgoot DLP klik-in deksel 45 mm ○ Wit

RJ 45 contactdozen Living Now					
De houder en de afdekplaat moeten afzonderlijk worden besteld: zie blz. 576					
<input type="checkbox"/> KW4279C5E <input checked="" type="checkbox"/> KG4279C5E <input checked="" type="checkbox"/> KM4279C5E	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Categorie</th> <th>Type verbinding</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5E UTP</td> <td>Zonder gereedschap IDC</td> </tr> </tbody> </table>	Categorie	Type verbinding	5E UTP	Zonder gereedschap IDC
Categorie	Type verbinding				
5E UTP	Zonder gereedschap IDC				

RJ 45 contactdozen LivingLight Cat. 5e							
Mechanismen geleverd met sierplaat. Uit te rusten met de houders en afdekplaat: zie blz. 610							
<input type="checkbox"/> N4279C5E <input checked="" type="checkbox"/> NT4279C5E <input checked="" type="checkbox"/> L4279C5E <input type="checkbox"/> N4279C5F <input checked="" type="checkbox"/> NT4279C5F <input checked="" type="checkbox"/> L4279C5F	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Categorie</th> <th>Type verbinding</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5e UTP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5e FTP</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Categorie	Type verbinding	5e UTP		5e FTP	
Categorie	Type verbinding						
5e UTP							
5e FTP							

Legrand cabling system™ LCS³ uit te rusten zoneverdeeldozen

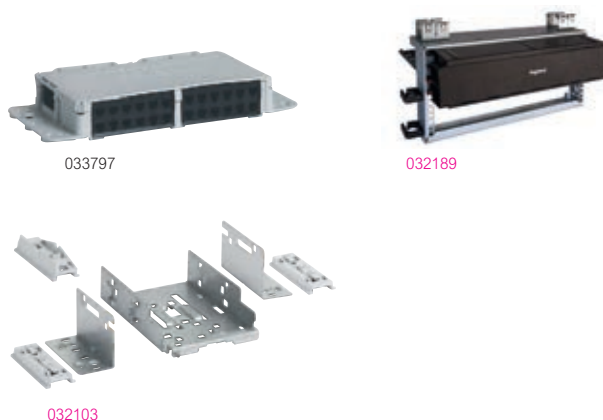

Ref.	Uit te rusten zoneverdeeldozen
033796 033797	Voor de verdeling van data in een zone die is uitgerust met 1 tot 24 RJ 45-contactdozen Centraliseren van aansluitingen om de flexibiliteit en schaalbaarheid van de installatie te garanderen Geschikt voor installatie in verlaagde plafonds of zwevende vloeren Worden aangesloten in de verdeelkast Aansluiting aan een RJ 45-contactdoos met een gestript snoer (zie blz. 1159) of in een Mosaic RJ 45-contactdoos met een RJ 45/RJ 45-snoer (blz. 1159) IP 21 - IK 07 Conform de normen: ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568 Markering T568A en B met kleurcodes Technische kenmerken: - deksel van polycarbonaat PC - basis van polypropyleen PP - RAL 7035 Rechtstreeks uit te rusten met RJ 45 hogedichtheidsconnectoren 12 poorten om uit te rusten 24 poorten om uit te rusten
032189	Zero U kit voor universele bevestiging Patchoplossing op afstand waar volledige 19" panelen in passen, tot 4 U voor bevestiging aan kabelgoten en Cablofil goten. Werkt onder andere met de volgende panelen ref. 032175/76/77
032103	Patchoplossing op afstand nul (zero) U. Voor universele bevestiging: 19" stijlen, zwevende vloer, kabelgoot van draad- en plaatmateriaal, kastsmontagestijlen... Geschikt voor compacte lascassettes ref. 032168/69/70, lascassettes ref. 032141 (blz. 1166), voorbekabeld ref. 032142/43/44/45 (blz. 1167) en koper type ref. 033755 (blz. 1150)

	UTP	FTP	STP
Category 8	-	-	033785
Category 6 _A	033773	-	033775
Category 6	033763	033764	033765
Cat 5e	033753	033754	-

LCS³ connectoren, per 6 stuks