


Legrand cabling system™ LCS³ speciale snoeren voor zoneverdeeldozen

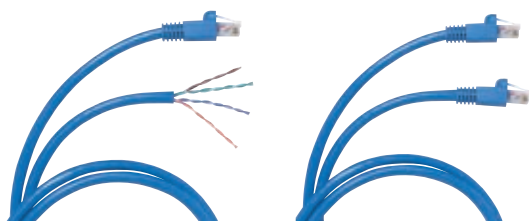

051757

051513

Ref.	Cat. 6A snoeren - RJ 45 / ontmanteld
Geel RAL 1018 051786 051787 051788	RJ 45 – ontmanteld recht Klikken vast in zoneverdeeldozen en worden aangesloten aan de LCS ³ connector van een RJ45 contactdoos Snoeren in de fabriek "bekabelingsklaar" gemaakt Beantwoorden aan de normen ISO/IEC 11801 versie 2.0 (2011), EN 50173-1 en EIA/TIA 568 C2 S/FTP met scherm impedantie 100 Ω Lengte 8 m Lengte 15 m lengte 20 m
Blauw RAL 5015 051796 051797 051798	Cat. 6 snoeren - RJ 45 / ontmanteld RJ 45 – ontmanteld recht Klikken vast in zoneverdeeldozen en worden aangesloten aan de LCS ² connector van een RJ45 contactdoos met de ontmantelde kant (Mosaic RJ 45 contactdoos Cat. 6) Snoeren in de fabriek "bekabelingsklaar" gemaakt Beantwoorden aan de normen ISO/IEC 11801 versie 2.0, EN 50173-1 en EIA/TIA 568 U/UTP zonder scherm impedantie 100 Ω Lengte 8 m Lengte 15 m Lengte 20 m F/UTP met scherm impedantie 100 Ω Lengte 8 m Lengte 15 m Lengte 20 m
051757 051758 051759	Cat. 6A snoeren - RJ 45 / RJ 45 Voor directe aansluiting van de mannelijke RJ 45 stekker aan de zoneverdeeldoos en aan de RJ 45 contactdoos met koperen doorvoer, voor gewaarborgde: • veiligheid van de aansluiting • snelheid en betrouwbaarheid van de aansluiting S/FTP impedantie 100 Ω Lengte 8 m Lengte 15 m Lengte 20 m
Blauw RAL 5015 051513 051514 051515	Cat. 6 snoeren - RJ 45 / RJ 45 Voor directe aansluiting met de mannelijke RJ 45 stekker aan de zoneverdeeldoos en aan de RJ 45 contactdoos met koperen doorvoer (zie hiernaast), voor gewaarborgde: • veiligheid van de aansluiting • snelheid en betrouwbaarheid van de aansluiting U/UTP impedantie 100 Ω Lengte 8 m Lengte 15 m Lengte 20 m F/UTP impedantie 100 Ω Lengte 8 m Lengte 15 m Lengte 20 m


Mechanismen Mosaic™ koperen doorvoer contactdozen



078622

078626

078616

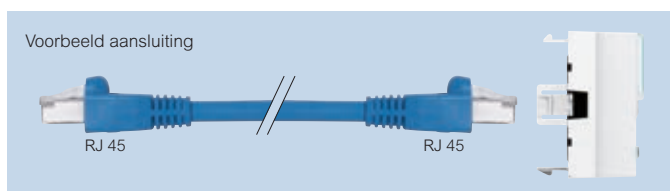

Ref.	RJ 45 met koperen doorvoer contactdozen
078628 078629	Gemakkelijke aansluiting achteraan door gewone verbinding van een mannelijke connector. Verzekert de toegang tot het netwerk van de RJ 45 contactdoos Voor het tot stand brengen van verbindingen van Cat. 6 en Cat. 5e Volgens de ISO-normen 11801 versie 2, EN 50173-1 en EIA/TIA 568 bij gebruik met de zoneverdeeldozen Voor installatie in alle dragers met een diepte van min. 40 mm Cat. 6A STP <input type="radio"/> Wit <input checked="" type="radio"/> Aluminium
078623 078627	Cat. 6 FTP <input type="radio"/> Wit <input checked="" type="radio"/> Aluminium
078622 078626	Cat. 6 UTP <input type="radio"/> Wit <input checked="" type="radio"/> Aluminium
078616	Contactdozen doorvoeren voor optische vezel Uitgerust met duplex doorvoer 2 ingangen / 2 uitgangen Voor de aansluiting van twee vezels (voorzien van hun connector) Geleverd met beschermddopjes Voorzien van een doorzichtige merktekenhouder 2 modules Contactdoos met doorvoer optische vezel 2 x ST Bajonetaansluiting <input type="radio"/> Wit
078617	Contactdoos met doorvoer optische vezel 2 x SC "push-pull" aansluiting <input type="radio"/> Wit
078618	Contactdoos met doorvoer optische vezel 2 x LC "push-pull" aansluiting <input type="radio"/> Wit