


## Legrand cabling system LCS<sup>3</sup> voorbekabelde glasvezeloplossing

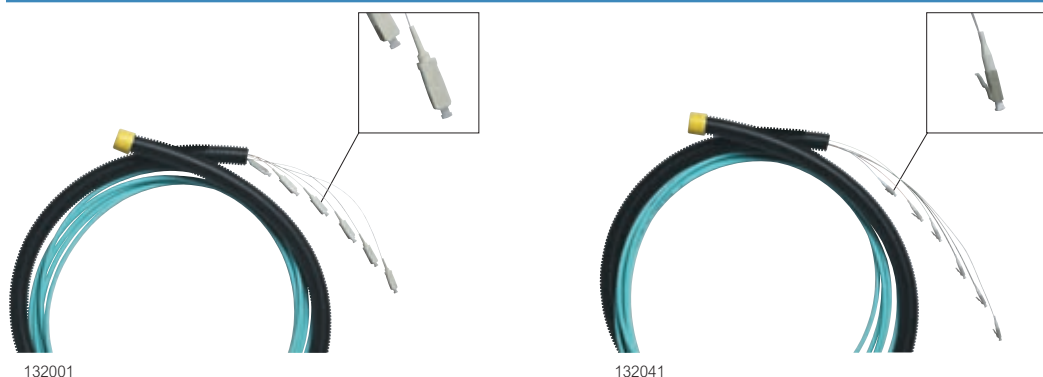

Geleverd op rol tot en met 50 m, op kleine spoelen van 51 m tot en met 150 m, op grote spoelen vanaf 151 m tot en met 200 m

Aansluiting in glasvezelladen

Kabelmantels van LSZH, kleur aqua (OM3), CPR-klasse Dca

Geleverd met testrapport

Voorbekabelde verbindingen op maat verkrijgbaar: kabeltype, structuur, lengte, connectortype enz.

Ref.	<b>Core™ OM3 - SC/SC 900 micron tight buffer kabels</b>
	<b>6 SC - 6 SC</b>
	Lengte (m)
132001	10 m
132002	20 m
132003	30 m
132004	40 m
132005	50 m
132006	60 m
132007	70 m
132008	80 m
132009	90 m
132010	100 m
132012	120 m
132014	140 m
132016	160 m
132018	180 m
132020	200 m
	<b>12 SC - 12 SC</b>
	Lengte (m)
132021	10 m
132022	20 m
132023	30 m
132024	40 m
132025	50 m
132026	60 m
132027	70 m
132028	80 m
132029	90 m
132030	100 m
132032	120 m
132034	140 m
132036	160 m
132038	180 m
132040	200 m

Ref.	<b>Core™ OM3 - SC/SC 900 micron tight buffer kabels</b>
	<b>6 LC - 6 LC</b>
	Lengte (m)
132041	10 m
132042	20 m
132043	30 m
132044	40 m
132045	50 m
132046	60 m
132047	70 m
132048	80 m
132049	90 m
132050	100 m
132052	120 m
132054	140 m
132056	160 m
132058	180 m
132060	200 m
	<b>12 LC - 12 LC</b>
	Lengte (m)
132061	10 m
132062	20 m
132063	30 m
132064	40 m
132065	50 m
132066	60 m
132067	70 m
132068	80 m
132069	90 m
132070	100 m
132072	120 m
132074	140 m
132076	160 m
132078	180 m
132080	200 m



LCS<sup>3</sup> glasvezeloplossingen  
zie [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)



Op maat gesneden glasvezel  
Contact: [calculation@legrandgroup.be](mailto:calculation@legrandgroup.be)