

10" & 19" Linkeo wandkasten



646230




646240

Technische kenmerken zie www.ecatalog.be

Ref.	10" Linkeo vast wandkast								
	<p>IP 20 - IK 08 Wandkasten met omkeerbare vlakke deur in veiligheidsglas met ingebouwd slot Uitgerust met 2 in de diepte regelbare profielen van 10"</p> <p>Kabelingangen aan de achter- en onderzijde die zijn uitgerust met afsluitplaten Hoge ventilatieroosters voor natuurlijke ventilatie Geleverd met aardingskit Grijs antraciet RAL 7016</p> <p>Wandkast met diepte 300 mm (gemonteerd geleverd)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capaciteit</th> <th>Hoogte (mm)</th> <th>Breedte (mm)</th> <th>Toelaatbare belasting (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6 U</td> <td>362</td> <td>320</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Capaciteit	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Toelaatbare belasting (kg)	6 U	362	320	12
Capaciteit	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Toelaatbare belasting (kg)						
6 U	362	320	12						
646230									

	<p>10" toebehoren Geleverd met bevestigingsschroeven</p> <p>Vlak patchpaneel 6 connectoren uit te rusten met 1 U Plaats voor 6 connectoren RJ 45 cat. 5e tot cat. 8 Paneel 10" - 1 U (blz. 1152)</p> <p>Vlak patchpaneel 12 connectoren uit te rusten met 1 U Plaats voor 12 connectoren RJ 45 cat. 5e tot cat. 6_A Paneel 10" - 1 U (blz. 1152)</p> <p>Vast bord 1 U Diepte 120 mm Toelaatbare belasting 10 kg Zwart RAL 9005</p> <p>PDU - 10" - 1 U Voeding 230 V alternatief - 50/60 Hz Aluminium Kabelinvoer via metalen beugels Geïntegreerde snoergeleiders Snelle bevestiging zonder schroeven op 19" profielen Zwarte contactdozen 4 contactdozen 2P+A schuine ingang op 55° met kinderbeveiliging Netsnoer 1 m met stekker 2P+A 16 A Uit te rusten Geschikt voor 8 Mosaic modules</p>
033798	
033799	
046223	
646800	
646898	

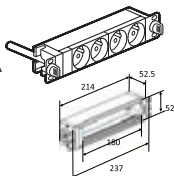

Ref.	Verticale Linkeo wandkast 19"						
	<p>IP20 - IK 08 Compacte kast, ideaal voor kleine commerciële toepassingen of als verdeelkast Verticale montage van de apparatuur Gemonteerd geleverd Uitgerust met: - Vlakke metalen deur met geïntegreerd slot - 2 x 19" stijlen voor 3U aan de voorzijde en 1U aan de achterzijde (voor PDU-montage) - 1 borstel voor kabelinvoer achteraan - Openingen voor natuurlijke ventilatie Geleverd met aardingskit Antracietgrijs RAL 7016 Compacte kast, ideaal voor kleine commerciële toepassingen Gemonteerd geleverd</p> <p>Wandkast met diepte 140 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capaciteit</th> <th>Hoogte (mm)</th> <th>Breedte (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 U + 1 U</td> <td>569</td> <td>538</td> </tr> </tbody> </table>	Capaciteit	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	3 U + 1 U	569	538
Capaciteit	Hoogte (mm)	Breedte (mm)					
3 U + 1 U	569	538					
646240							

19" Linkeo vast- en scharnierende wandkasten



646212

Gemonteerd of plat geleverd



646520

646521


IP 20 - IK 08
Wandkasten met omkeerbare vlakke deur in veiligheidsglas met ingebouwd slot
Uitgerust met 2 in de diepte regelbare stijprofielen van 19" (mogelijkheid tot toevoegen van 2 extra profielen)
Hoge ventilatieroosters voor natuurlijke ventilatie, voorzien van ventilatorkit
Geleverd met aardingskit

Ref.	19" Linkeo vast wandkast RAL 7016																																										
	<p>Demonteerbare laterale panelen Voorgesneden kabelingangen hoog, laag en achteraan, geleverd met een borstel voor kabelingangen Grijs antraciet RAL 7016</p> <p>Wandkasten met diepte 450 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gemonteerd geleverd</th> <th>Plat geleverd</th> <th>Capaciteit</th> <th>Hoogte (mm)</th> <th>Breedte (mm)</th> <th>Toelaatbare belasting (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>646200</td> <td>646250</td> <td>6 U</td> <td>362</td> <td>600</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>646201</td> <td>646251</td> <td>9 U</td> <td>494</td> <td>600</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>646202</td> <td>646252</td> <td>12 U</td> <td>626</td> <td>600</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>646203</td> <td>646253</td> <td>15 U</td> <td>758</td> <td>600</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>646204</td> <td>646254</td> <td>18 U</td> <td>890</td> <td>600</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>646205</td> <td>646255</td> <td>21 U</td> <td>1022</td> <td>600</td> <td>63</td> </tr> </tbody> </table>	Gemonteerd geleverd	Plat geleverd	Capaciteit	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Toelaatbare belasting (kg)	646200	646250	6 U	362	600	18	646201	646251	9 U	494	600	27	646202	646252	12 U	626	600	36	646203	646253	15 U	758	600	45	646204	646254	18 U	890	600	54	646205	646255	21 U	1022	600	63
Gemonteerd geleverd	Plat geleverd	Capaciteit	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Toelaatbare belasting (kg)																																						
646200	646250	6 U	362	600	18																																						
646201	646251	9 U	494	600	27																																						
646202	646252	12 U	626	600	36																																						
646203	646253	15 U	758	600	45																																						
646204	646254	18 U	890	600	54																																						
646205	646255	21 U	1022	600	63																																						

Gemonteerd geleverd	Plat geleverd	Capaciteit	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Toelaatbare belasting (kg)
646210	646260	6 U	362	600	18
646211	646261	9 U	494	600	27
646212	646262	12 U	626	600	36
646213	646263	15 U	758	600	45
646214	646264	18 U	890	600	54
646215	646265	21 U	1022	600	63

Gemonteerd geleverd	Capaciteit	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Toelaatbare belasting (kg)
646221	9 U	494	600	27
646222	12 U	626	600	36
646223	15 U	758	600	45
646224	18 U	890	600	54
646225	21 U	1022	600	63

Ref.	Linkeo vaste legborden 19"
	<p>Montage op 2 profielen 19" Hoogte 2 U. Max. belasting: 15 kg Zwart RAL 9005</p> <p>Diepte 200 mm Voor wandkast met diepte 450 en, 600 mm</p> <p>Diepte 360 mm Voor wandkast met diepte 600 mm</p>
646501	
646502	

 

Ref.	Draaddoorvoer panelen 19"
	<p>Kabelgeleidingspaneel 1U Kabelgeleidingspaneel 2U</p>
646520	
646521	

Ref.	Profielen 19"
	<p>Set van 2 extra profielen 19" 12 U 15 U 18 U 21 U</p>
646242	
646243	
646244	
646245	



Ref.	Toebehoren
	<p>Set van 4 wiertjes Voor scharnierende wandkast</p> <p>Linkeo 19" ventilatorkit Voor wandkasten ref. 646200 tot 646265 Bestaat uit: 2 ventilatoren / 1 thermostaat / 1 schakelaar ON/OFF Voeding 230 V~ - 50/60 Hz</p>
646248	
646238	