

## 19" LCS<sup>3</sup> uitrustingen

legborden, kabeldoorvoerpanelen



Ref.	19" draaddoorvoerpanelen
046522 <sup>1</sup>	Voor de organisatie en doorvoer van de verdeelsnoeren. Zwart RAL 9005 <b>Metaal, 2 assen, Soluclip</b> Horizontale en dwarsdoorvoer. Voorzien van gegroefde kunststofringen voor een optimale bescherming van de snoeren (voldoende grote buigstraal). Snelle bevestiging zonder schroeven 1 U
046523 <sup>1</sup>	2 U
646520 646521	<b>Metaal, 1 as, schroefbevestiging</b> Kabelgeleidingspaneel 1U Kabelgeleidingspaneel 2U
046528 <sup>2</sup> 046529 <sup>2</sup>	<b>Kunststof met borstels, directe klikbevestiging</b> 1 U 2 U
046530 <sup>1</sup> 046531 <sup>1</sup>	<b>Metaal met borstels, Soluclip</b> Snelle bevestiging zonder schroeven 1 U 2 U

Ref.	19" afsluitplaten
046532 <sup>2</sup> 046533 <sup>2</sup>	Zwart RAL 9005 <b>Kunststof, directe klikbevestiging</b> 1 U 2 U
046538 <sup>1</sup> 046539 <sup>1</sup> 046540 <sup>1</sup>	<b>Metaal, Soluclip</b> Snelle bevestiging zonder schroeven 1 U 2 U 3 U

Ref.	LED verlichting
046491	Voorbekabeld met voedingsnoer lengte 2 m Magnetische bevestiging Met schakelaar Draaibaar op 60°
036381	Met bewegingsdetector Draaibaar op 120°

Ref.	Bevestigingschroeven
036453 036454	Set van 50 kooimoeren, 50 kunststof ringen en 50 schroeven M6 Met kooimoeren van 8,5 mm Met kooimoeren van 9,5 mm

(1) Montage mogelijk op racks 19" HD met schroeven ref. 046423  
(2) Werkt niet op racks 19" HD

## 19" Linkeo verdeelkasten

op maat oplossingen

### Flatpack verpakking

De plat geleverde kasten zijn verpakt in een flatpack verpakking. Deze stapelbare praktische en robuuste verpakking beschermt de kast optimaal.

Dat heeft voordelen:

- eenvoudig te transporteren
- eenvoudig op te slaan
- eenvoudig te installeren:
  - slechts 16 minuten/persoon
  - heldere instructie bijgesloten

De flatpack kasten zijn precies hetzelfde als de voorgemonteerde kasten. Het enige verschil is de verpakking!




### Op maat oplossingen

1 Selecteer de maat

Capaciteit	24 U	33 U	42 U	47 U
Breedte	600 of 800 mm			
Profondeur	600, 800 of 1000 mm			

2 Selecteer de kleur

3 Selecteer de openingen

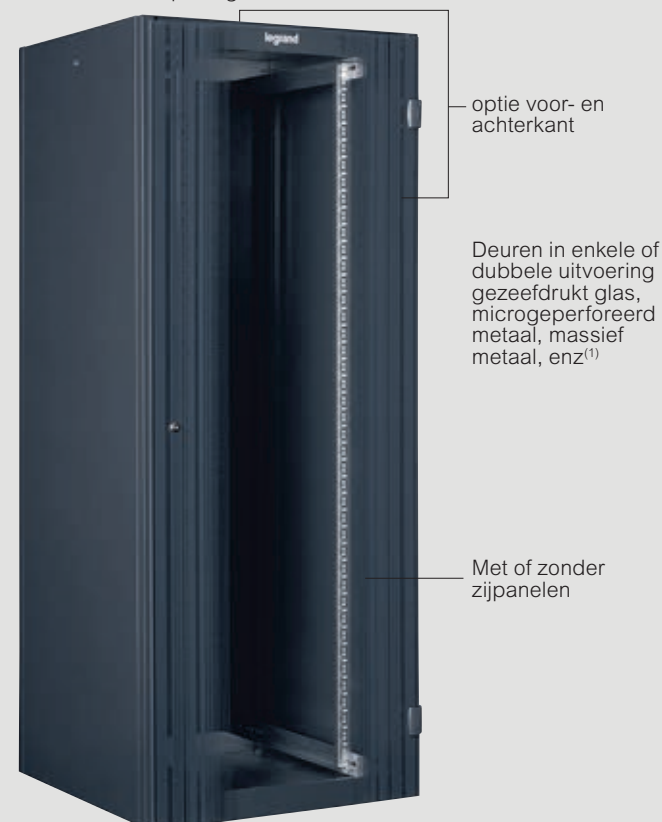

4 Selecteer de uitrustingen die in de fabriek moeten worden gemonteerd

- kabelingangen
- ventilatoren
- sokkels
- legborden
- glasvezel- en koperpatchpanelen

1: Voor meer informatie over de mogelijkheden, neem contact op met uw Legrand-vertegenwoordiger