


Energiedistributie

PDU 19" 1 U

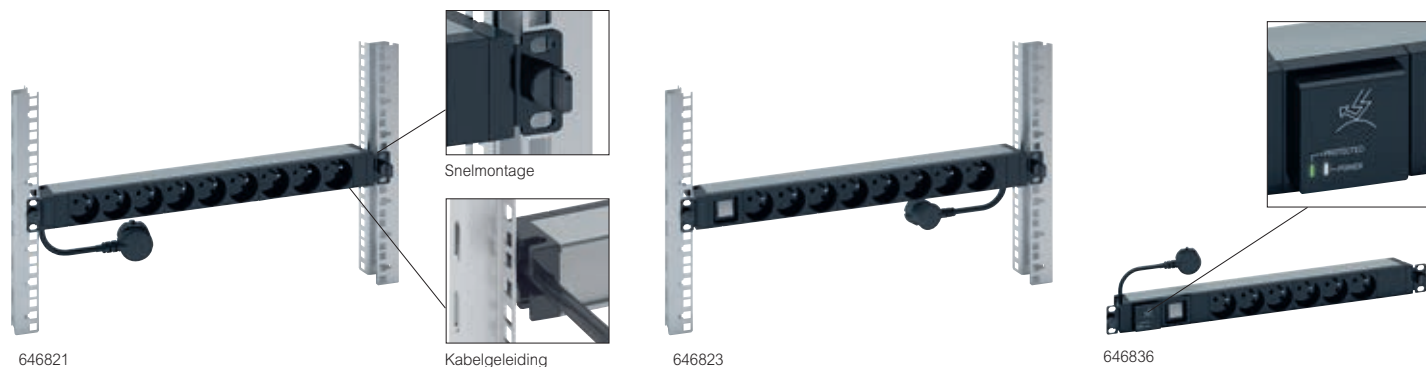

Spanningsvoorziening voor actieve toestellen in de 19" kast
 Voeding 230 V - 50/60 Hz
 Aluminium behuizing 1 U
 Snelle bevestiging zonder schroeven op 19" stijlen
 Bevestiging met metalen beugels 180° omkeerbaar, ook voor verticale bevestiging, geïntegreerde snoergeleider
 Contactdozen 2P+A schuine ingang op 45° met kinderbeveiliging
 Zwarte modules (contactdozen en functies)

Ref. **Standaard PDU 19" met IEC 60320**


Ref.	Beschrijving
646814	Met vergrendelingssysteem 10 contactdozen C13 Aansluiting op klemmenblokken tot 6 mm ²
646815	12 contactdozen C13 Netsnoer van 3 m met stekker 2P+A IEC 60309 16 A
646807	6 contactdozen C19 Aansluiting op klemmenblokken tot 6 mm ²
646809	6 contactdozen C13 + 2 contactdozen C19 Aansluiting op klemmenblokken tot 6 mm ²

Standaard PDU 19"

Belgische standaard	Duitse standaard	Beschrijving
646805	646806	6 contactdozen 2P+A
646822	646823	8 contactdozen 2P+A schakelaar met verklikkerlampje
646820	646821	9 contactdozen 2P+A en spanningsverklikker

Leeg voedingsblok Mosaic

646899	Aluminium afschermkap 19" geschikt voor 16 modules Mosaic
646898	10" geschikt voor 8 modules Mosaic

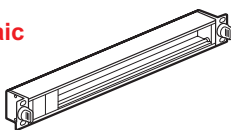

Standaard PDU 10"

Belgische standaard	Duitse standaard	Beschrijving
646800	646801	Netsnoer van 1 m met stekker 2P+A 16 A 4x 2P+A

Ref. **Standaard 19" PDU met beveiliging**

Belgische standaard	Duitse standaard	Beschrijving
646830	646831	Netsnoer van 3 m met stekker 2P+A 16 A 6 contactdozen 2P+A Installatieuutmaat C16 enkelpolig

Standaard PDU 19" met overspanningsbeveiliging

Belgische standaard	Duitse standaard	Beschrijving
646835	646836	Beveiligt de contactdozen bij een overspanning op het net bv. door blikseminslag in de omgeving Met lichtindicatoren: - 1 LED (wit) aanwezig spanning - 1 LED (groen/rood) voor aanduiding van toestand van overspanningsbeveiliging Vervanging van overspanningsbeveiligingsmodule zonder onderbrekking van de spanning met ref. 646897 (blz. 1180) Netsnoer van 3 m met stekker 2P+A 16 A 6 contactdozen 2P+A Overspanningsbeveiligingsmodule en schakelaar