


Thermische relais RTX³

voor driepolige industriële contactoren CTX³

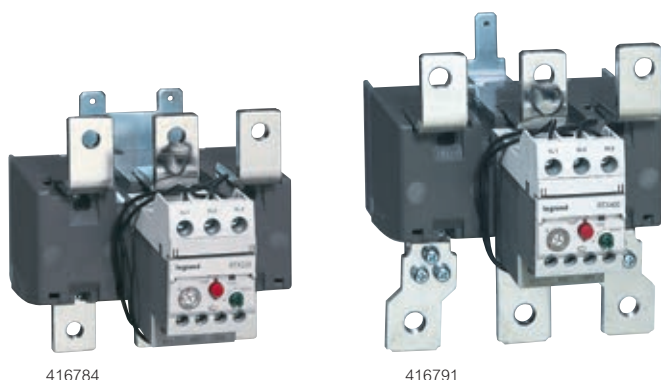

Technische kenmerken, afmetingen en coördinatie met automaten **zie www.ecataleg.be**

Conform de normen IEC 60947-1, IEC 60947-4-1

Ref.	Thermische relais		
	Klasse 10 A Geïntegreerde hulpcontacten 1 NO + 1 NG		
	RTX³ 225 Voor CTX ³ 225 Met aansluitvlakken		
	I min. (A)	Regelbereik	I max. (A)
416780	65		100
416781	85		125
416782	100		160
416783	120		185
416784	160		240
	RTX³ 400 Voor CTX ³ 400 Met aansluitvlakken		
416786	85		125
416787	100		160
416788	120		185
416789	160		240
416790	200		330
416791	260		400
	RTX³ 800 Voor CTX ³ 800 Met aansluitvlakken		
416792	200		300
416793	260		400
416794	400		600
416795	520		800

Contactoren 4P - CTX³

vierpolige industriële contactoren van 22 tot 800 A



Technische kenmerken, afmetingen en coördinatie met automaten **zie www.ecataleg.be**

Conform de normen IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Kunnen worden uitgerust met hulpcontactblokken, een vertragsmodule (behalve CTX³ 4P 165 tot 900 A) en een vergrendelingsmodule CTX³ (blz. 120)

Ref.	Contactoren 4P - CTX ³		
	Zonder geïntegreerd hulpcontact Aansluiting met schroefklemmen voor kabels met kabelschoen (aansluiting mogelijk voor kabel met of zonder draadbusje tot 60 A)		
	Max. gebruiksstroom AC 1	Max. gebruiksstroom AC 3	Bedieningsspanning
416426	40 A	22 A	230 V~
416436	60 A	40 A	230 V~
416446	100 A	65 A	230 V~
416456	135 A	85 A	230 V~

Ref.	Contactoren 4P - CTX ³ aansluiting op vlakken		
	Met geïntegreerde hulpcontacten Hulpcontacten: 2 NO + 2 NG		
	Max. gebruiksstroom AC 1	Max. gebruiksstroom AC 3	Bedieningsspanning
416466	165 A	120 A	100-240 V~/100-220 V=
416476	250 A	150 A	100-240 V~/100-220 V=
416486	330 A	225 A	100-240 V~/100-220 V=
416496	420 A	330 A	100-240 V~/100-220 V=
416506	500 A	400 A	100-240 V~/100-220 V=
416516	750 A	630 A	200-240 V~/100-220 V=
416526	900 A	800 A	200-240 V~/100-220 V=

Mechanische onderlinge vergrendeling **blz. 120**



Voor de afmetingen van de vierpolige contactoren **www.ecataleg.be**