

## Verplegingsoproepsysteem BUS/SCS Mosaic™-programma signalisatieapparatuur voor de gang




Voor de weergave van informatie in de gang

Ref.	Gang- en kameruitrusting
076672L	Geleverd met metalen houder voor schroefbevestiging en witte afdekplaat 2 modules Montage mogelijk in opbouw of inbouw Uitgerust met leds met lange levensduur <b>Wandlamp met dubbele weergave</b> Dubbel controlelampje (rood/wit) Voor de weergave van oproepen en de aanwezigheid van een verpleegkundige in de gang
078204L	<b>Deurblok</b> Met 1 rood controlelampje, 1 wit controlelampje en 1 drukknop om de oproep en aanwezigheid te wissen. Antibacterieel
076663L	<b>Volledige oproepblokken</b> Stopcontact voor peervormige oproepknop of biomedisch alarm Hart-op-hartafstand 12 mm Geleverd op plaat voor 2 modules met afdekstrip
076664L	Sanitair oproepblok met drukknop met verticaal hendeltje en ingebouwd led-verklikkerlampje
078362	<b>Oproepeer voor onderhoud</b> Met openingscontact van 2 A Uitgerust meteen snoer van 2 m Met vaste hartafstand van 12 mm voor contactdoos 2P ref. 077150

Ref.	Signalisatieapparatuur voor de gang
076671L	<b>Antibacterieel</b> Te installeren in de gang boven de deuren Geleverd met witte houder en wit afdekplaatje Inbouw- of opbouwmontage <b>Wandlamp in de gang voor oproepsysteem</b> Driehoekige wandlamp met leds om oproepen weer te geven 1 rood controlelampje Om een oproep weer te geven 2 modules
076670	<b>Wandlampen in de gang voor oproep en aanwezigheid</b> Driehoekige wandlampen met leds om oproep, sanitaire oproep en aanwezigheid weer te geven Conform aan de norm VDE 0834-1 en 0834-2 Rood, wit, groen controlelampje monoblok 2 modules
076676L	Rood, wit, groen controlelampje 3-voudig, 6 modules

## Verplegingsoproepsysteem Mosaic™-programma oproepapparaten voor kamers en sanitaire ruimtes

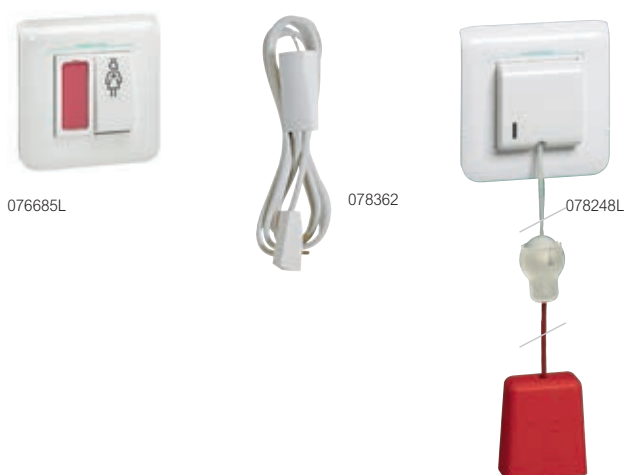

Ref.	Oproepapparaten voor sanitaire ruimtes
078248L	Mechanismen geleverd met witte antibacteriële houder en wit antibacterieel afdekplaatje <b>Uitwerpbaar trekkoord voor oproep</b> Antibacterieel trekkoord voor oproep voor sanitaire ruimtes, waterdicht IP 55, uitwerpbaar Met rood controlelampje bij oproep Uitgerust met een in de hoogte regelbare greep Antibacterieel rood snoer Kan in de douche op een hoogte van 2,20 m geïnstalleerd worden
076685L	<b>Oproepblok</b> Antibacteriële oproepdrukknop v. sanitaire ruimtes Met rood controlelampje bij oproep IP 20 IP 44 met de afdekplaat ref. 078880
078249	<b>Oproepapparaten voor specifieke omgevingen</b> <b>Oproepblok waterdicht</b> Oproepblok waterdicht IP 55 Mechanisme geleverd met witte houder en wit afdekplaatje Met rood controlelampje bij oproep Aangepast aan vochtige omgevingen (bv.: revalidatie- en fitnesscentra met zwembad, hamam, sauna ...)
078251	<b>Oproepblok met hoge weerstand</b> Oproepblok met hoge slagvastheid IK 10 en vochtbestendigheid IP X5 Grijze metaallegering Met rood controlelampje bij oproep Aangepast aan psychiatrische instellingen, strafinrichtingen ... Gemonteerd geleverd met afdekplaat en houder
077150	<b>Biomedische oproepapparaten voor specifieke kamers of zalen</b> <b>Contactdoos voor biomedische oproep</b> Geeft het einde van een cyclus weer door een alarm op het verplegingsoproepsysteem Voor de aansluiting van elektrische draagbare medische apparaten zoals een spuitpomp, beademingstoestel ... Hartafstand 12 mm ○ Wit antibacterieel 1 module
078207	<b>Shuntcontactstop</b> Shuntcontactstop om biomedisch alarm in wacht te zetten Voor gebruik met contactdoos ref. 077150
078362	<b>Oproepeer voor onderhoud</b> Met openingscontact van 2 A Uitgerust met een snoer van 2 m Met vaste hartafstand van 12 mm voor contactdoos 2P ref. 077150