 
 


De thermostaten kunnen gebruikt worden in verwarmings- en/of airco-installaties voor visualisatie en regeling van de richttemperatuur, de ventilatiesnelheid en de overgang naar thermische beveiliging. Het display toont de gemeten omgevingstemperatuur of de richttemperatuur. Voorzien van een aanwezigheidsensor voor een optimaal energiebeheer (ecomodus/comfortmodus). Proximity-functie: inschakelen door gewone aanraking. Achtergrondverlichting. Maximaal 3 bedrade producten kunnen aan de thermostaat worden toegevoegd: bewegingsmelder ref. 048778 of openingsmelder ref. 041903 (blz. 1218). Bacnet-protocol geïntegreerd, voornamelijk voor het gecentraliseerde beheer van HVAC-componenten en verbinding met een BMS (Gebouwbeheersysteem). Voorzien van een relaisuitgang voor het aansturen van een vermogensschakelaar. Zigbee 3.0-protocol geïntegreerd. Wifi-verbinding om de netwerkverbinding te verzekeren. Configuratie van de Ux One thermostaat en zijn randapparatuur met de Hotel + Project-software, die gedownload kan worden via de website van Legrand. De lichtsterkte van de lampjes (stand-by of actief) en de vertraging om terug te keren naar de stand-by-modus kunnen ingesteld worden. Installatie op een hoogte van ongeveer 150 cm van de vloer, tenzij anders gespecificeerd in de toepasselijke normen. Tot 3 extra functies: "Niet storen"/"Kamer schoonmaken"/"Scenario's". Mogelijkheid om de aanraakbedieningen te personaliseren met behulp van de configurator die beschikbaar is op [legrand.be](http://legrand.be): pictogram, kleur, logo hotel, dragertype, enz.


Ref.	Inbouwthermostaten 230 V
Standaard	*Niet storen* / *Kamer schoonmaken*
048900	048915
048902	048924
Geleverd met inbouwdooshouder. Te installeren met houder ref. 048990 en kaders ref. 048992 of ref. 048991 voor verzonken montage.	
● Zwart ○ Wit	




Ref.	Opbouwthermostaten 230 V
Standaard	*Niet storen* / *Kamer schoonmaken*
048901	048923
048903	048925
Geleverd met inbouwdooshouder. Te installeren met houder ref. 048990 en kaders ref. 048992 of ref. 048991 voor verzonken montage.	
● Zwart ○ Wit	




Ref.	Inbouwthermostaten 24 V
Standaard	*Niet storen* / *Kamer schoonmaken*
048904	048927
048906	048929
Geleverd met inbouwdooshouder. Te installeren met houder ref. 048990 en kaders ref. 048991 of ref. 048992 voor verzonken montage.	
● Zwart ○ Wit	

 


Ref.	Opbouwthermostaten 24 V
Standaard	*Niet storen* / *Kamer schoonmaken*
048905	048928
048907	048930
Geleverd met inbouwdooshouder. Te installeren met houder ref. 048990 en kaders ref. 048991 of ref. 048992 voor verzonken montage.	
● Zwart ○ Wit	

 

Ref.	Toebehoren
048990	Doos en houder voor verzonken montage. Voor een extra platte montage van de aanraakbedieningen.
048991	Kaders voor verzonken montage
048992	
● Zwart ○ Wit	

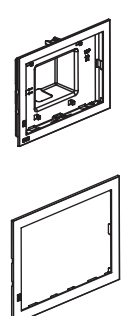

Ref.	HVAC-actuator
048910	Voeding 240 Vac. Te koppelen aan Ux One thermostaten voor het beheer van de verwarming/airconditioning/ventilatie. Kan verschillende types belastingen aansturen naargelang de behoeften.

 

Ref.	DIN-actuator AAN/UIT
003802	Zigbee 3.0- en Green Power-technologie gecombineerd met inbegrip van de functies Proxy en Sink, op de 2.4 Ghz ISM band (2400/2483,5 MHz), met 16 kanalen van 11 tot 26. Max. RF-vermogen < 20 dBm/100 mW. Bereik: 150 m in open veld van punt tot punt.

