

Chartres Essentiel

extra platte LED wandlichten
1000 tot 1500 Lm (lichtstromen)



SL532100



SL532101

Extra platte LED wandlichten (69 mm in Formaat 1) voor gangen, traphallen, gevels, ondergrondse parkings - Levensduur: 40 000 uren
2 functies om te voldoen aan de meest voorkomende toepassingen: ON/OFF en Detectie HF
IP 55 / IK 10 – Klasse II
Samenstelling : verstrooier en structuur in polycarbonaat
Kleurtemperatuur: 4000 K


Ref.	ON/OFF
SL532100	○ Wit
SL532101	● Antraciet
SL532102	● Metaalgrijs
SL532106	○ Wit
SL532107	● Antraciet
SL532108	● Metaalgrijs

Ref.	Detectie HF
SL532140	○ Wit
SL532141	● Antraciet
SL532142	● Metaalgrijs
SL532146	○ Wit
SL532147	● Antraciet
SL532148	● Metaalgrijs


Chartres Essentiel

extra platte LED wandlichten
1000 tot 1500 Lm (lichtstromen)


Afmetingen

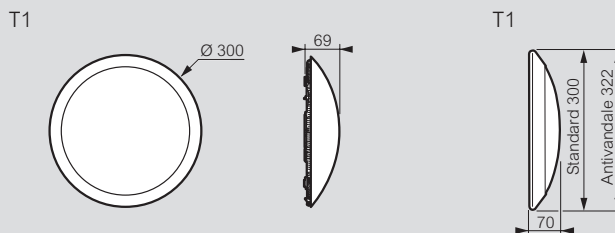

Hartafstand voor bevestiging

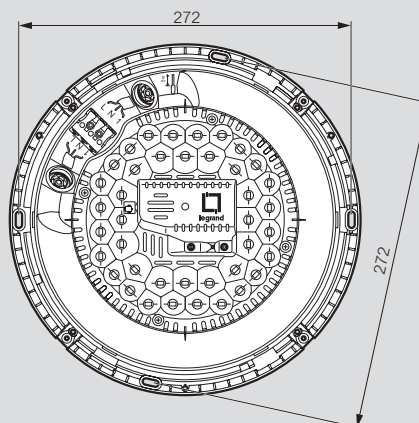


Uitschakelsignalering

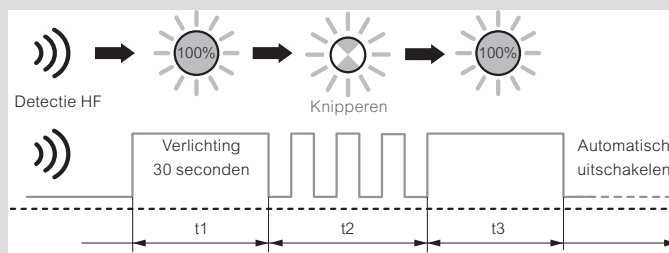

De tijden t1 en t3 zijn configureerbaar met het gereedschap Ref. 088230

Detectie master - master

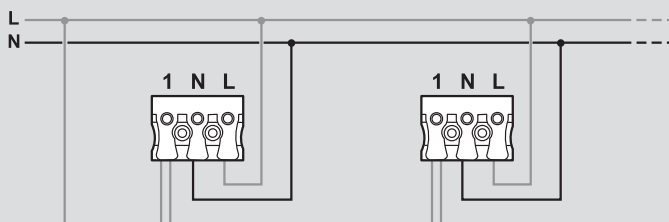

De extra ingang 1 moet worden bekabeld op de fase
Bij detectie lichten alle wandlichten op