


Waterdichte wandlichten

huishoudelijk of tertiair gebruik

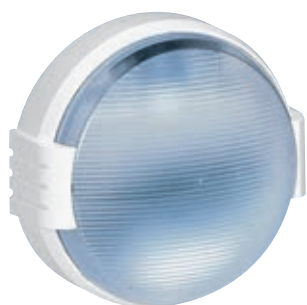

062427



062402

Waterdichte wandlichten




 


voor openbare plaatsen



060477 + 060508



060483 + 060509

Ref.	Wandlicht IP 54 - IK 08 - Klasse II
	<p>Polycarbonaat verstrooier, voorzien van een scharnier Geleverd met Plexo losse kabelinvoer Eindaansluiting (aan zij- of onderkant) of doorgangs-aansluiting Zelfdovend: 850 °C 30 sec. Bevestiging mogelijk met gereedschap type Pulsa 700 E</p> <p>Rechthoekig - Plexo Bij afbakening Opening omkeerbaar boven/onder Lamphouder is bevestigd op een reflector (kantelsysteem kan worden losgemaakt) Geleverd zonder lamp Grijze sokkel</p>
062400	<p> Met heldere verstrooier Voor lampen met lampvoet E27 max. 55 W eco halogeen of max. 17 W fluocompact (CFLi) of 8 W LED</p>
062402	<p> Met rode verstrooier voor gebruik bij afbakening van bouwplaatsen, technische lokalen, signalisatie. Voor lampen met lampvoet E27 gelijkwaardig aan max. 75 W gloeilamp of max. 53 W eco halogeen of max. 17 W fluocompact (CFLi) of 8 W LED</p>
	<p>Ronds - Koro Omkeerbare opening links/rechts Lamphouder is bevestigd op een reflector (kantelsysteem kan worden losgemaakt)</p>
062425	<p> Voor lampen met lampvoet E27 max. 70 W halogeen max 20 W fluocompact of 12 W LED</p>
062426	<p> Voor fluocompactlampen 2 x 9 W 2G7</p>
062427	<p> Compleet wandlicht Koro met klembare versierkroon (Ref. 062425 + 062449)</p>
062449	<p>Versieringskroon voor ronde wandlichten Klembare versieringskroon voor ronde wandlichten in polycarbonate</p> <p></p>

Ref.	Wandlicht voor openbare plaatsen IP 54 - IK 09 - Klasse II
	<p>Rond - Koro Schokbestendig met vandalismebestendige schroeven Onaantastbaar door het bedekken van kroon Ontgrendeling door 2 speciale schroeven vereist gereedschap Ref. 091945 Schokbestendige polycarbonaat verstrooier</p>
062415	<p>Voor lamp met lampvoet E27 70 W max. halogeen of 20 W fluocompact of gloeilamp 100 W max. Wit</p> <p></p>
	<p>Wandlicht voor ruwe plaatsen - IP 55 - IK 04 Klasse I</p>
	<p>Metalen en glazen wandlichten Voor binnen en buiten Tertiaire of industriële toepassingen Aardklem met 3 T-ingangen Meegeleverde zwarte wartel ISO 20 Omgevingstemperatuur: - min. : - 30 °C - max. : + 35 °C</p>
	<p>Ovaal Voor lampen gelijkwaardig aan 55 W max. halogeen of 17 W max. fluocompact of 8 W LED</p>
060477	<p>Met kleurloze verstrooier van glas</p>
060508	<p>Lampvoet E27 Metalen beschermrooster voor ref. 060476/77 Om IK 07 te bekomen</p>
	<p>Rond Voor lampen gelijkwaardig aan 70 W max halogeen of 20 W fluocompact of 12 W LED</p>
060483	<p>Met kleurloze verstrooier</p>
060509	<p>Lampvoet E27 Metalen beschermrooster voor ref. 060483 Om IK 07 te bekomen</p>
	<p>Plexo lamphouder met bevestigingsplaat IP 20 - Klasse II</p>
	<p>Op ronde doos Ø 70 mm, met 4 directe kabelinvoeren voor rechte of schuine montage volgens richting van het deksel Verbinding met schroefklemmen Grijs</p>
060152	<p>Lampvoet E27</p>
060052	<p>Lampvoet B22 - 250 V~</p> <p></p>