


Scheiders voor smeltpatronen SP met afgeschermde klemmen

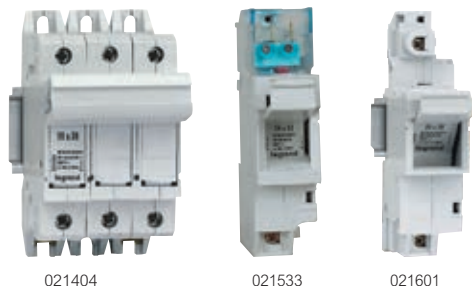

021404

021533

021601

Technische kenmerken en afmetingen zie www.ecatalog.be

Volgens normen NF C 63-210 en IEC 60269-2
Goedgekeurd door Bureau Veritas. Hoogte onder afdekplaat 44 mm
Bevestiging via schroeven met gemengde schroefkop om de kabels beter te kunnen aanschroeven
Bevestiging met schroeven of op rail

Ref.		SP 38 voor industriële smeltpatronen 10 x 38		
Voor beveiliging van motorvertrekken Bevestiging op en rail met toebehoren ref. 036478 (blz. 373)				
Zonder verklikker	Met smeltverklikker	Aansluiting	Aantal modules van 17,5 mm	
021400		Uitgeruste nulleider	1	
021401	021427	1 P	1	
021403		2 P	2	
021404		3 P	3	
021405		3 P+N uitg. null.	4	


Ref.		SP 51 voor industriële smeltpatronen 14 x 51		
Uitgeruste nulleider				
Zonder microswitch	Met microswitch ¹	Aansluiting	Aantal modules van 17,5 mm	
021500		Uitgeruste nulleider	1,5	
021501	021533 ²	1 P	1,5	
021503		2 P	3	
021504	021536 ²	3 P	4,5	
021505		3 P+N uitg. null.	6	

Ref.		SP 58 voor industriële smeltpatronen 22 x 58		
Uitgeruste nulleider				
Zonder microswitch	Met microswitch ¹	Aansluiting	Aantal modules van 17,5 mm	
021600		Uitgeruste nulleider	2	
021601	021633 ²	1 P	2	
021604	021636 ²	3 P	6	
021605		3 P+N uitg. null.	8	

Ref.		Toebehoren	
021692		Detectie openingscheiders 5 A - 250 V[~] Voor laterale bevestiging op SP 51 en SP 58	
021695		Vervangmicroswitch Voor de SP 51 en SP 58 (ref. 021536 en 021636)	
021696		Handgreep voor koppeling Voor SP 38, SP 51 en SP 58 Lengte 300 mm, op maat snijdbaar	
021698		Veiligheidsplaatje Voor de vergrendeling in open positie van de meerpolige SP 51 en SP 58 met het hangslot ref. 022797 (blz. 197)	

(1) 5 A - 250 V[~]
(2) Aanwezigheid smeltpatroon, vooronderbreking (systeem ter beveiliging tegen monofasewerking)

Industriële mespatronen houders en toebehoren

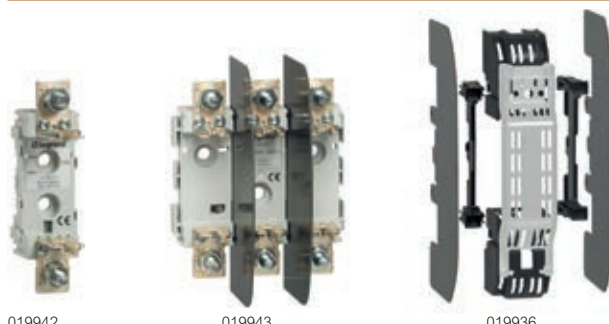

019942

019943

019936

Volgens norm IEC 60269-2

Ref.		Mespatroonhouders		
Formaat 000/00 tot 3 Basis in zelfdovend plastic Elastische aanspanning Bevestiging via schroef of rail				
1P zonder microswitch	3P zonder microswitch	Grootte	In (A)	Aansluiting
019942	019943 ¹	000/00	100	M8
019944	019945 ¹	000/00	160	M8
1P zonder microswitch	1P met microswitch	Grootte	In (A)	Aansluiting
019946	019947 ²	0	160	M8
019948	019949 ²	1	250	M10
019950	019951 ²	2	400	M10
	019952 ²	3	630	M12
Formaat 4 Basis in bakeliet. Geforceerde aanspanning Bevestiging via schroef				
1P met microswitch	In (A)	Aansluiting		
019953 ²	1250	M12		

Ref.		Handgreep
019902		Voor alle groottes van mespatronen

Ref.		Toebehoren voor houders		
Voor houders hierboven zonder microswitch				
Scheidingsschottenkit en koppelingstoebereiden Laat toe om alle 1P houders te koppelen en een elektrische scheiding tussen de polen te verzekeren				
	Voor houders grootte	Aantal schotten	Aantal koppelingstoebereiden	
019930	000/00	2	0	
019931	0	2	2	
019932	1/2	2	2	
019933	3	2	2	
019919	4	1	0	

Ref.		Afschermingskits	
Bescherming tegen toevallig contact. Kits samengesteld uit scheidingsschotten, koppelingstoebereiden en afschermkappen (smeltpatronen en klemmen)			
1P	3P	Voor houders grootte	Koppelingstoebereiden
019935	019939	000/00	met
019936		0	zonder
019937		1	zonder
019938		2	zonder

(1) Geleverd met 2 scheidingsschotten
(2) Houder met microswitch (10 A - 250 VA) voor patroon met slagpin met signalisatie "aanwezigheid en doorsmelten patroon"