


# Vistop™

## lastscheidingschakelaars 63 tot 160 A

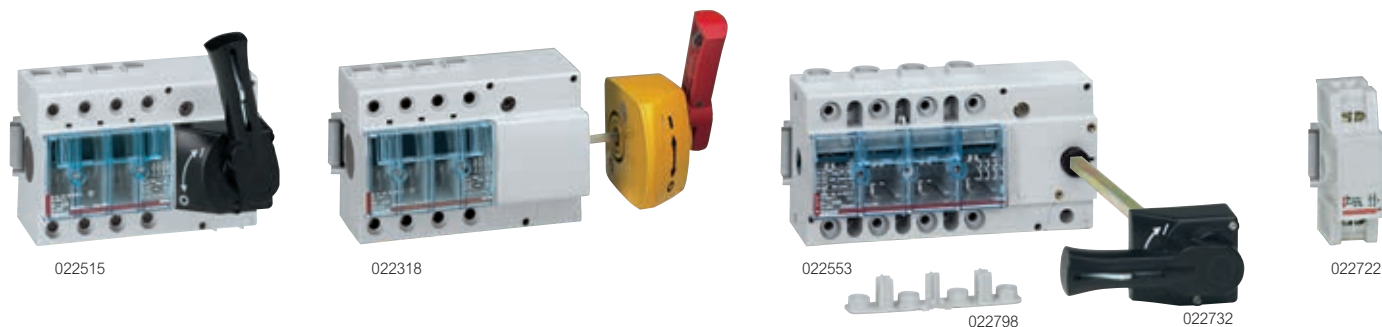

Kenmerken en afmetingen zie [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Lastscheidingschakelaars voor onderbreking bij belasting via zichtbare scheiding en positieve actie van de contacten  
Dubbele faseonderbreking door zelfreinigende contacten met ogenblikkelijke in- en uitschakeling

Handgreep vergrendelbaar in open stand: 1 tot 3 hangsloten: Ø 6 mm ref. 022797

Aanschroeven van kooiklemmen met Pz2 schroevendraaier voor de 63 A en via 6-kant sleutel voor de 100 tot 160 A

Bevestiging met schroeven of op rail EN 60715 (uitsluitend op rail voor de Vistop 63 A)

2 versies:

- Laterale externe bediening links of rechts. Geleverd met ring voor behoud van IP beschermingsgraad (max. IP 55) van de kast, schroeven, zelfklevende boormal, verlengas van 30 tot 170 mm
- Frontale bediening, rechtstreeks of extern met ref. 022732, apart te bestellen

Mogelijkheid tot het koppelen van een hulplastschakelaar 2P - 16 A ref. 022722 en een hulpcontact NO + NG ref. 022704

Ref.		<b>63 A</b>		
Frontale bediening	Laterale bediening	<b>Zwarte handgreep</b>		Aantal modules van 17,5 mm
022512	022516	3P		7
022515	022518	4P		7
		<b>Rode handgreep/gele afdekplaat</b>		
022312	022316	3P		7
022315	022318	4P		7
		<b>100 A</b>		
Frontale bediening	Laterale bediening	<b>Zwarte handgreep</b>		Aantal modules van 17,5 mm
022520	022525	3P		7,5
022522	022527	4P		9
		<b>Rode handgreep/gele afdekplaat</b>		
022320		3P		7,5
022322	022327	4P		9
		<b>125 A</b>		
Frontale bediening	Laterale bediening	<b>Zwarte handgreep</b>		Aantal modules van 17,5 mm
022534	022544	3P		7,5
022539	022546	4P		9
		<b>Rode handgreep/gele afdekplaat</b>		
022334		3P		7,5
022339		4P		9
		<b>160 A</b>		
Frontale bediening	Laterale bediening	<b>Zwarte handgreep</b>		Aantal modules van 17,5 mm
022551	022554	3P		7,5
022553	022556	4P		9
		<b>Rode handgreep/gele afdekplaat</b>		
022351		3P		7,5
022353		4P		9

Ref.	<b>Toebehoren</b>	
	<b>Externe frontale bediening</b>	
	Bestaande uit: stangverbinding, ashouder, zelfklevende boormal, bevestigingstoehoren (waaronder een ring voor het behoud van de IP 55 beschermingsgraad van de kast) en vergrendelinrichting die het openen van de deur bij gesloten kring verhindert	
022732	Voor Vistop 63 tot 160 A Afstand tot deur 35 tot 470 mm	
	<b>Hulpcontact voor vooronderbreking en signalisatie</b>	
	IP 2X - 5 A - 250 V	
022704	Wordt geplaatst in de monoblok behuizing Contact NO+NG Aansluiting met kabelschoen 2,58 mm	
	<b>Hulplastschakelaar</b>	
	2P - 16 A - 400 V	
	Voor de gelijktijdige onderbreking van een tweepolige hulpvoedingsbron (PLC, afstandsbediening) van maximum 16 A	
022722	Aansluiting	Aantal modules van 17,5 mm
	2P	1,5
	Kooiklemmen	
	<b>Veiligheidsslot</b>	
	Voor de vergrendeling van de handgreep in open positie	
022797	Hangslot, ring Ø 6, lengte 50 mm. Geleverd met 2 sleutels en vergrendel etiketten	
	<b>Verloodbare schroefafscherming</b>	
022798	Set van 2 verloodbare en afsnijdbare schroefafschermingen Vastklikbaar boven- en/of onderaan op Vistop lastschakelaars 100 tot 160 A Om de toegang tot de verbinding- en bevestigingsschroeven af te sluiten	

Lastscheidingschakelaars DX<sup>3</sup>-IS **blz. 127**  
Kastjes voor nabijheidsonderbreking tot 160 A **blz. 139**  
Aftakklemmen 160 A **blz. 226**