


# DPX™-IS 250

lastscheidingschakelaars 63 tot 250 A

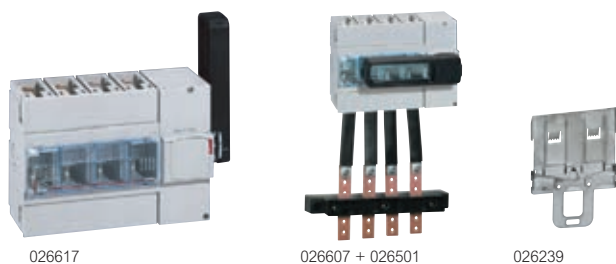

Lastscheidingschakelaars voor onderbreking bij belasting via zichtbare scheiding en positieve actie van de contacten Vergrendelinrichting ingebouwd in de handgreep Geleverd met schroefafscherming. Aansluiting via kooiklemmen Conform de norm IEC 60947-3. Werkingscategorie AC 23 A Bevestiging op  $\text{XL}^3$  /  $\text{XL}^3\text{S}$

## Ref. DPX-IS 250

### Frontale bediening

3P	4P	
026600	026604	63 A
026601	026605	100 A
026602	026606	160 A
026603	026607	250 A

### Rechtse laterale bediening

026612	026616	160 A
026613	026617	250 A

### Linkse laterale bediening

026622	026626	160 A
026623	026627	250 A

## Draaibedieningen

### Rechtstreekse noodbedieningen

Worden gemonteerd in de plaats van de standaardbedieningen  
Frontale en laterale bediening rechts  
Laterale bediening links

### Verplaatste bedieningen op deur IP 55

- Bestaande uit:
- stangverbinding
  - ashouder
  - zelfklevende boormal
  - bevestigingstoebereiden: dichtingsring max. IP 55, deurvergrendelinrichting bij gesloten kring
- 026686 Voor apparaat met frontale en laterale bediening  
026687<sup>1</sup> Voor apparaat met frontale en laterale noodbediening

## Verdelers voor DPX-IS 250

De verdeler is samengesteld uit 4 soepele verbindingen en 2 barenstelhouders

	Voor DPX-IS	Doorsnede van staven	Ref. van staven
026500	160 A	18 x 4	037434
026501	250 A	25 x 5	037418

## Toebehoren

### Aansluitklemmen

026288 Set van 4 klemmen voor kabels van 185 mm<sup>2</sup> (stijf) of 150 mm<sup>2</sup> (soepel)

### Verbreiders

027322 Set voor vertrek of aankomst

### Achteraansluitingen

Set van achteraansluitingen (boven en onder)  
026510 3P  
026511 4P

### Klemmenafschermingen

026287 Set van 2 afschermingen

## Aftakklemmen 250 A (blz. 226)

(1) Te bestellen met ref. 026689 of 026690

# DPX™-IS 250


lastscheidingschakelaars 63 tot 250 A

## Technische kenmerken


Stroomsterkte	63 A	100 A	160 A	250 A	
Aansluiting	Cu soepel		150 mm <sup>2</sup>		
	Cu stijf		185 mm <sup>2</sup>		
	Alu		185 mm <sup>2</sup>		
Koperen staaf/kabelschoen	Max. breedte 28 mm				
Nominale spanning (Ue)	690 V~				
Isolatiespanning (Ui)	800 V~				
Spanning schokweerstand (Uimp)	8 kV~				
AC 23 A	400 V~	63 A	100 A	160 A	250 A
	690 V~	63 A	100 A	160 A	160 A
AC 22 A	290 V~	63 A	100 A	160 A	250 A
		63 A	100 A	160 A	250 A
Toegelaten I 1 s (lcw)	9 kA eff.				
Toegelaten I met smeltpatroon (eff. kA) (lcc)	100 kA				
Max. kaliber smeltveiligheid gG	63 A	100 A	160 A	250 A	
Max. kaliber smeltveiligheid aM	63 A	100 A	160 A	160 A	
Sluitvermogen bij kortsluiting (kA vermoedel. piekwaarde) (lcm)	40 kA				
Mechanische duurzaamheid	25000 schakelingen				
Elektrische duurzaamheid (AC 23 400 V~)	2500 schakelingen				
Beschermingsgraad	IP 20 aan de voorkant				

## Afmetingen

### Frontale bediening

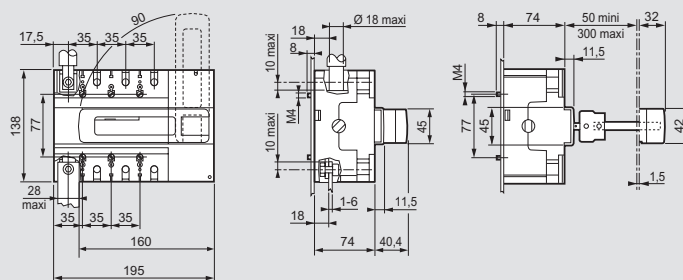

### Laterale bediening

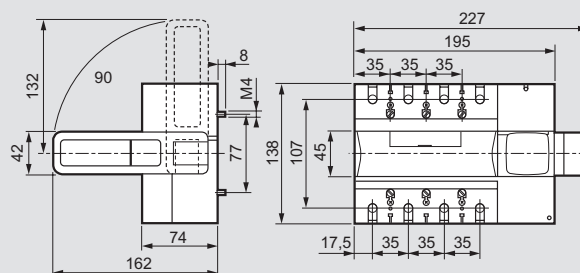

## Montage

### Montage op rail met bevestigingsplaat (montage in $\text{XL}^3$ 400, 800 en 4000)

