


DCX-M manuele omschakelaars hulpelementen en toebehoren

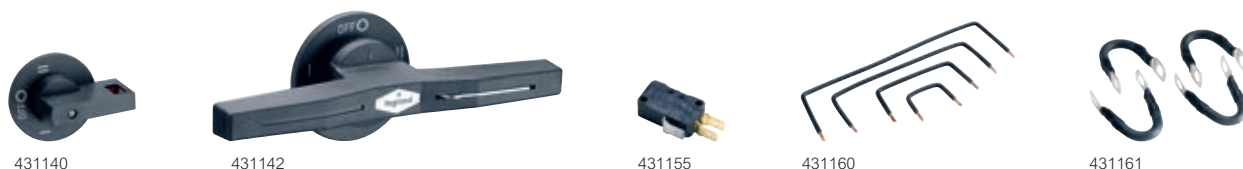

Ref.	Directe bedieningen
431145	Zwarte draaiende handgrepen Voor DCX-M tussen 40 A en 160 A
431146	Voor DCX-M tussen 200 A en 400 A
431147	Voor DCX-M 630 A en 800 A
431148	Voor DCX-M 1000 A en 1250 A
431149	Voor DCX-M 1600 A

Ref.	Externe bedieningen
431140	Zwarte draaiende handgrepen Geleverd met standaardstang Voor DCX-M tussen 40 A en 160 A
431141	Voor DCX-M tussen 200 A en 400 A
431142	Voor DCX-M 630 A en 800 A
431143	Voor DCX-M 1000 A en 1250 A
431144	Voor DCX-M 1600 A

Ref.	Verlengde assen
431150	Vervang de geleverde standaardstangen die geleverd worden bij de externe handgrepen, wanneer dit nodig is ten gevolge van de afstand tot de deur
431151	Voor DCX-M tussen 40 A en 160 A
605129	Voor DCX-M 630 A en 800 A
605130	Voor DCX-M 1000 A en 1250 A

Ref.	Veiligheidsvergrendelingsvoorzieningen
431170	Enkelvoudige vergrendelingsvoorzieningen Voor DCX-M tussen 40 A en 160 A
431171	Voor DCX-M tussen 200 A en 400 A
431172	Voor DCX-M 630 A en 800 A
431173	Voor DCX-M 1000 A en 1250 A
431174	Voor DCX-M 1600 A
431175	Dubbele vergrendelingsvoorzieningen Voor DCX-M tussen 40 A en 160 A
431176	Voor DCX-M tussen 200 A en 400 A
431177	Voor DCX-M 630 A en 800 A
431178	Voor DCX-M 1000 A en 1250 A
431179	Voor DCX-M 1600 A

Ref.	Hulpcontacten
431155	Voor DCX-M tussen 40 en 1250 A 1 NO + 1 NG
431156	2 NO + 2 NG Voor DCX-M 1.600 A 1 NO + 1 NG
431157	2 NO + 2 NG
431158	

Ref.	Brugverbindingen
431160	Voor DCX-M 40 A en 63 A
431161	Voor DCX-M 100 A en 125 A
431162	Voor DCX-M 1600 A

Ref.	Beschermende achterplaten
431165	Voor DCX-M tussen 200 A en 400 A
431166	Voor DCX-M 630 A en 800 A
431167	Voor DCX-M 1000 A en 1250 A

Ref.	Montagekits voor DCX-M
021120	Kit bestaande uit bevestigingsplaat en afdekplaat waarmee de DCX-M kan worden vastgezet Voor verticale montage in XL³ 800 en XL³ 4000 kasten Voor DCX-M 40 A en 63 A
021121	Voor DCX-M 100 A en 160 A
021122	Voor DCX-M 200 A en 400 A Voor horizontale montage in XL³ 800 en XL³ 4000 kasten Voor DCX-M 100 A en 160 A
021127	Voor DCX-M 200 A en 400 A
021128	Voor verticale montage in XL³ 4000 kasten Voor DCX-M 630 A en 800 A
021123	Voor DCX-M 1000 A en 1250 A
021124	Voor DCX-M 1.600 A
021125	Voor horizontale montage in XL³ 4000 kasten Voor DCX-M 630 A en 800 A
021129	