


Lastzekeringscheiders SPX-D

160 tot 630 A

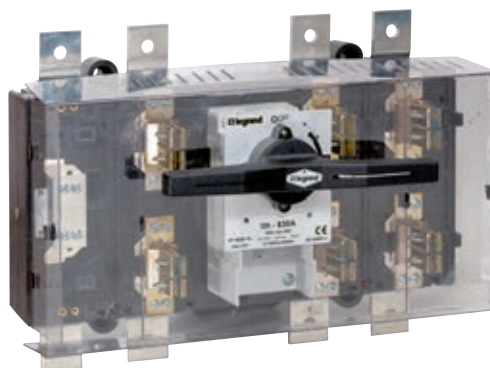

605110 + 605123



605113 + 605122



605133

Technische kenmerken en afmetingen zie www.ecatalog.be

Ref.	Lastzekeringscheiders
	Voor onderbreking onder belasting Uit te rusten met zekeringen van het mespatroontype voor bescherming tegen overbelasting en kortsluiting Contacten met dubbele onderbreking met opening en sluiting bij positieve spanning Voldoen aan de norm IEC/EN 60947-3 Gebruikscategorie 23 A - AC Vergrendelen: <ul style="list-style-type: none"> • Zekeringkap in stand ON (aan) • Deur/paneel in stand ON (aan) • Bedieningen in stand OFF (uit) (tot drie hangsloten) Bedieningsapparaten, hulpcontacten en klemafschermingen niet meegeleverd
	160 A Uit te rusten met zekeringen van het mespatroontype grootte 00 (blz. 125) Kooiklemmen
605100	3P
605110	3P+N (nulleider niet beveiligd)
	250 A Uit te rusten met zekeringen van het mespatroontype grootte 1 (blz. 125) Aansluiting met kabelschoen
605101	3P
605111	3P+N (nulleider niet beveiligd)
	400 A Uit te rusten met zekeringen van het mespatroontype grootte 2 (blz. 125) Aansluiting met kabelschoen
605102	3P
605112	3P+N (nulleider niet beveiligd)
	630 A Uit te rusten met zekeringen van het mespatroontype grootte 3 (blz. 125) Aansluiting met kabelschoen
605103	3P
605113	3P+N (nulleider niet beveiligd)

Ref.	Toebehoren voor lastzekeringscheiders SPX-D
	Directe bedieningen 605120 Voor scheiders van 160 A 605121 Voor scheiders van 250 A en 400 A 605122 Voor scheiders van 630 A
	Externe bedieningen 605123 Voor scheiders van 160 A Diepte van het bord 129 - 246 mm 605124 Voor scheiders van 250 A en 400 A Diepte van het bord 210 - 278 mm 605125 Voor scheiders van 630 A Diepte van het bord 229 - 278 mm
	Verlengas voor externe bedieningen 605128 Voor externe bediening ref. 605123 Diepte van het bord 129 - 393 mm 605129 Voor externe bediening ref. 605124 Diepte van het bord 210 - 428 mm 605130 Voor externe bediening ref. 605125 Diepte van het bord 229 - 428 mm
	Hulpcontacten 605126 2 NO + 2 NG Voor scheiders 160 A ref. 605100/10 605127 2 NO + 2 NG Voor scheiders 250 A, 400 A en 630 A ref. 605101/02/03/11/12/13
	Klemafschermingen 605132 Voor scheiders 250 A en 400 A ref. 605101/02/11/12, kit van 4 afschermingen 605133 Voor scheiders van 630 A ref. 605103/13, kit van 4 afschermingen