


## Geprefabriceerde stroomrails LBplus voedingskasten en flexibele koppelingen

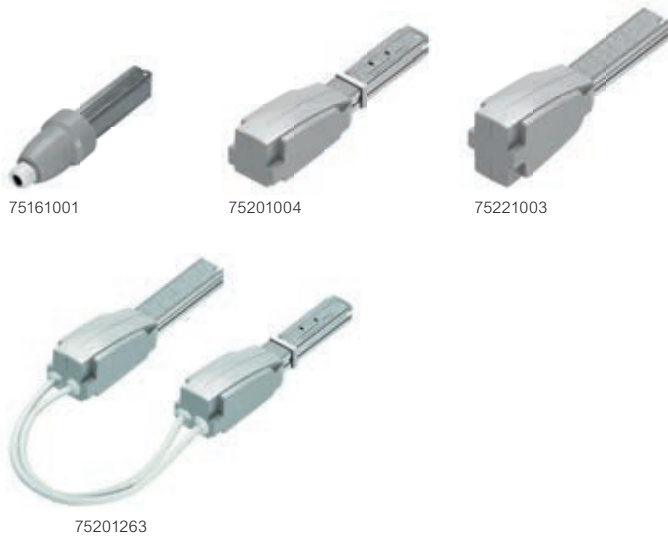

Snelkeuzetabel (blz. 148)  
Algemene montage-instructies: zie [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Geschikt voor het voeden van de LBplus geprefabriceerde stroomrails type A en B  
Voorzien van klemmen voor aansluiting met koperen aders.  
Zowel geschikt voor massieve als soepele geleiders.  
Voedingen rechts (dx) = Lijn wordt naar rechts opgebouwd  
Voedingen links (sx) = Lijn wordt naar links opgebouwd  
Voedingen centraal (cx) = Lijn wordt naar links en rechts opgebouwd  
Door gebruik te maken van een centrale voeding kunt u de spanningsval in de rail beperken. De voedingskasten bestaan uit een voedingskast en een einddeksel.


Ref.	Voedingskasten
■ 75161001 75161002	<b>Voedingskast 25 A - geschikt voor 2 en 4 geleidersstelsel</b> Voedingskast rechts - opbouw rechts Voedingskast links - opbouw links
75201151 ■ 75201003	<b>Voedingskast 40 A - geschikt voor 2 en 4 geleidersstelsel</b> Centrale voedingskast - opbouw links en rechts Voedingskast rechts - opbouw rechts, gereduceerde afmetingen
■ 75201004	Voedingskast links - opbouw links, gereduceerde afmetingen
75221151 75221003	<b>Voedingskast 40 A - geschikt voor 6 en 8 geleidersstelsel</b> Centrale voedingskast - opbouw links en rechts Voedingskast rechts - opbouw rechts, gereduceerde afmetingen
75221004	Voedingskast links - opbouw links, gereduceerde afmetingen
75241151 75241003	<b>Voedingskast 63 A - geschikt voor 4 geleidersstelsel</b> Centrale voedingskast - opbouw links en rechts Voedingskast rechts - opbouw rechts, gereduceerde afmetingen
75241004	Voedingskast links - opbouw links, gereduceerde afmetingen

	Flexibele koppelingen
■ 75201263	Om van richting te veranderen of obstakels te ontwijken
75221263	Voor geprefabriceerde stroomrails 25/40 A geschikt voor 2 en 4 geleidersstelsel, gereduceerde afmetingen
75241263	Voor geprefabriceerde stroomrails 63 A geschikt voor 4 geleidersstelsel, gereduceerde afmetingen


## Geprefabriceerde stroomrails LBplus voedingskasten en flexibele koppelingen

### ■ Afmetingen

#### Voedingskast 254 - rechts

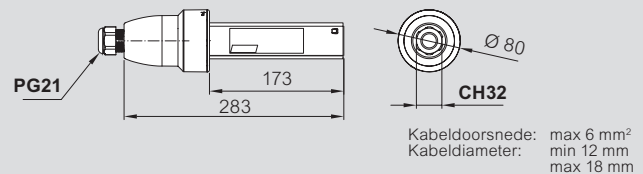


#### Voedingskast 254 - links

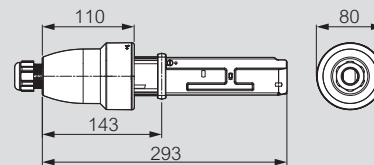

#### Einddeksel


##### Rechts

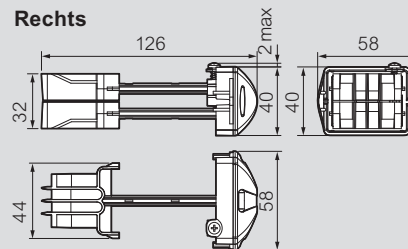


##### Links



#### Voedingskast met gereduceerde afmetingen 40/63 A 408

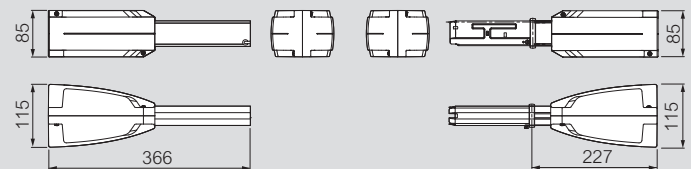

#### 404 / 634

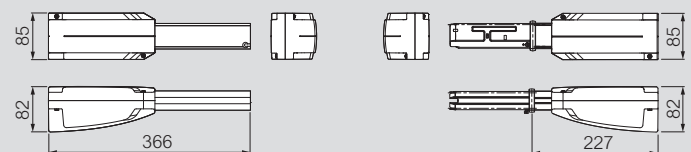

Kabeldoorsnede: min 6 mm<sup>2</sup>  
Kabeldiameter: max 25 mm  
max 32 mm

#### Flexibele koppeling 404 / 408 / 634 404/634

