

## Automaten TX<sup>3</sup> 3000

magneto-thermische automaten van 1 A tot 40 A  
curve C



Technische kenmerken zie [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Voldoen aan de norm EN 60898-1

Onderbrekingsvermogen:

3000 - EN 60898-1 - 230/400 V~

Niet compatibel met differentieelblokken (zie gamma DX<sup>3</sup> blz. 182)


Uitrustbaar met hulpstukken (zie blz. 181)

Aansluitrails met vorken en tanden (zie blz. 224)



## Automaten TX<sup>3</sup> 6000 - 6 kA

magneto-thermische automaten van 1 A tot 63 A  
curve C

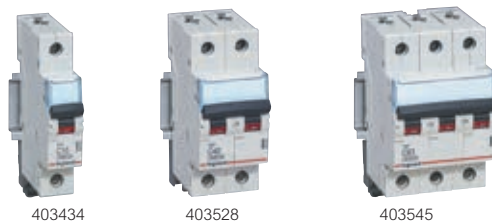

Technische kenmerken zie [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Voldoen aan de norm EN 60898-1

Onderbrekingsvermogen:

6000 - EN 60898-1 - 230/400 V~

6 kA - IEC 60947-2 - 400 V~

10 kA - IEC 60947-2 - 230 V~ (2P/3P/4P)

Niet compatibel met differentieelblokken (zie gamma DX<sup>3</sup> blz. 182)

Uitrustbaar met hulpstukken (zie blz. 181)

Aansluitrails met vorken en tanden (zie blz. 224)

Ref.	Automaten TX <sup>3</sup> 3000 - curve C	
Curve C	Eenpolig - 230/400 V~	Aantal modules
	Nominale stroomsterkte (A)	
403091	1	1
403092	2	1
403093	4	1
403094	6	1
403095	10	1
403096	16	1
403097	20	1
403098	25	1
403099	32	1
403100	40	1
	Tweepolig - 230/400 V~	
403111	1	2
403112	2	2
403113	4	2
403114	6	2
403115	10	2
403116	16	2
403117	20	2
403118	25	2
403119	32	2
403120	40	2
	Driepolig - 400 V~	
403123	4	3
403124	6	3
403125	10	3
403126	16	3
403127	20	3
403128	25	3
403129	32	3
403130	40	3
	Vierpolig - 400 V~	
403133	4	4
403134	6	4
403135	10	4
403136	16	4
403137	20	4
403138	25	4
403139	32	4
403140	40	4

Ref.	Automaten TX <sup>3</sup> 6000 - 6 kA - curve C	
Curve C	Eenpolig - 230/400 V~	Aantal modules
	Nominale stroomsterkte (A)	
403426	1	1
403427	2	1
403429	4	1
403430	6	1
403432	10	1
403434	16	1
403435	20	1
403436	25	1
403437	32	1
403438	40	1
403439	50	1
403440	63	1
	Tweepolig - 230/400 V~	
403520	1	2
403521	2	2
403523	4	2
403524	6	2
403526	10	2
403528	16	2
403529	20	2
403530	25	2
403531	32	2
403532	40	2
403533	50	2
403534	63	2
	Driepolig - 400 V~	
403540	4	3
403541	6	3
403543	10	3
403545	16	3
403546	20	3
403547	25	3
403548	32	3
403549	40	3
403550	50	3
403551	63	3
	Vierpolig - 400 V~	
403557	4	4
403558	6	4
403560	10	4
403562	16	4
403563	20	4
403564	25	4
403565	32	4
403566	40	4
403567	50	4
403568	63	4