

## Differentieelschakelaars TX<sup>3</sup> differentieelschakelaars van 16 A tot 80 A types A en F



411911



411933



Technische kenmerken zie [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Voldoen aan de norm EN 60898-1

- Type A : detecteren fouten met wisselstroom- en gelijkstroomcomponent
- Type F : Detecteren fouten met wisselstroom- en gelijkstroomcomponent (type A) met een versterkte bestendigheid tegen ongewilde uitschakelingen (verstoorde omgevingen: informaticacircuits, blikseminslagen, fluorescentielampen...) en detectie van hoogfrequente foutstromen


Conform de thermische belasting (3000 A 22,5 kA<sup>2</sup>s) en geleverd met klemafschermingen (behalve de kalibers 80 A en het type F) Uitrustbaar met hulpstukken (zie hiernaast)

Ref.	Tweepolig 230 V~	
	<b>Type A - 10mA</b>	Aantal modules
	Nominale stroomsterkte (A)	
411910	16	2
	<b>Type A - 30mA</b>	
411911	25	2
411912	40	2
411913	63	2
411914	80	2
	<b>Type A - 300mA</b>	
411922	40	2
411923	63	2
411924	80	2
	<b>Type A - 300mA selectief</b>	
411927	40	2
411928	63	2
	<b>Type F - 30mA</b>	
411595	25	2
411596	40	2
411597	63	2

Ref.	Vierpolig 230/400 V~	
	Nulleiderpool rechts	
	<b>Type A - 30mA</b>	Aantal modules
	Nominale stroomsterkte (A)	
411931	25	4
411932	40	4
411933	63	4
411767	80	4
	<b>Type A - 100mA</b>	
411936	25	4
411937	40	4
411938	63	4
	<b>Type A - 300mA</b>	
411942	40	4
411943	63	4
411787	80	4
	<b>Type A - 300mA selectief</b>	
411947	40	4
411948	63	4
411806	80	4
	<b>Type F - 30mA</b>	
411814	25	4
411815	40	4
411816	63	4
411817	80	4

Aansluitrails met vorken en tanden  
Zie blz. 224

# XL PRO<sup>3</sup>

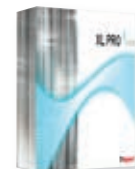


## De software voor al uw installaties

### Eenvoudige keuze van de producten



### Keuze van het verdeelbord

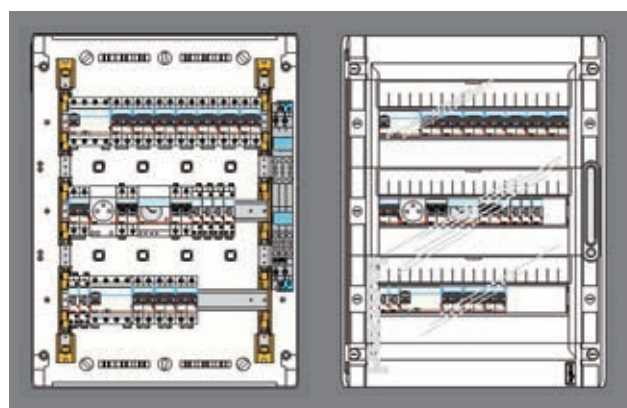

### Realisatie van uw labels voor de rijen en de producten



### Materiaallijst + berekening

Legenda	Referentie	Omschrijving	Quantiteit	Stukprijs	Totaalprijs
Legenda	30433	Contactklem 2-polig 16-32A met verdelers	1	20,7500	20,7500
Legenda	30441	16/25 fase 3 open 2P module beschermde deur	1	125,4000	125,4000
Legenda	40121	Aus. 1P 300A 3P CA 230/400V - 3 module	1	13,4000	13,4000
Legenda	40123	Aus. 1P 300A 3P CA 230/400V - 2 module	1	14,0000	14,0000
Legenda	40122	Van-voor-af 60A 3-fase	1	102,0000	102,0000
Legenda	40180	Klemmen 2P 60A/100A 3P CA 230/400V - 2 module	1	38,0000	38,0000
Legenda	42332	20P uitval 1P 4P 300A 30A Type A - 4 module	1	121,0000	121,0000
Legenda	40394	20P uitval 1P 4P 300A 30A Type A - 4 module	1	100,0000	100,0000
Legenda	30388	Termostaat 2P 10A bescherming 200V	1	38,2000	38,2000
Legenda	30383	Schakelkast met 20A afgegronde	1	208,2000	208,2000

Zie [www.ecatalog.be/services](http://www.ecatalog.be/services)