

DX³

Het gamma
voor al uw
toepassingen



AUTOMATEN


- Onderbrekingsvermogens
6000 - 10 kA
10000 - 16 kA
25 kA, 36 kA en 50 kA
- 1P tot 4P
- 1 tot 125 A
- Curves B,C,D
- Enkel magnetisch en
gelijkstroom

Aanpasbare differentieelblokken (blz. 192)



- Types AC, A en F
- 2P, 3P en 4P tot 125 A
- Geïntegreerde meet- en tellerfuncties

Geschikt voor uw geoptimaliseerde verdeling (blz. 246)

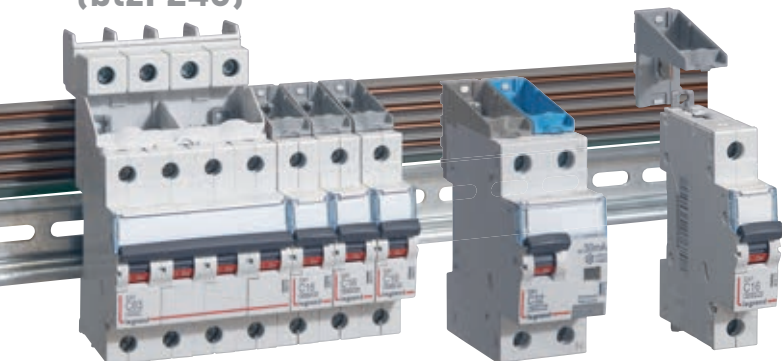


Verdeelklem HX³ plug 125A
met achteraansluitingen

Automaten DX³ 6000 - 10 kA magneto-thermische automaten van 1 A tot 63 A curve C



407673

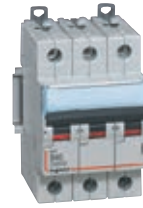

407863

Technische kenmerken zie www.ecatalog.be

Voldoen aan de norm EN 60898-1

Onderbrekingsvermogen:

6000 - EN 60898-1 - 400 V~

10 kA - IEC 60947-2 - 400 V~

25 kA - IEC 60947-2 - 230 V~ (2P/3P/4P)

Kunnen uitgerust worden met koppelbare differentieelblokken, hulpstukken en toebehoren DX³ (zie blz. 192 en 196)

Aansluitrails met vorken en tanden (zie blz. 224)

Ref.	Automaten DX ³ 6000 - 10 kA - curve C	
	Eenpolig - 230/400V~	
	Nominale stroomsterkte (A)	Aantal modules
Curve C		
407662	1	1
407663	2	1
407664	3	1
407665	4	1
407666	6	1
407668	10	1
407670	16	1
407671	20	1
407672	25	1
407673	32	1
407674	40	1
407675	50	1
407676	63	1
	Tweepolig - 230/400V~	
407792	1	2
407793	2	2
407794	3	2
407795	4	2
407796	6	2
407798	10	2
407800	16	2
407801	20	2
407802	25	2
407803	32	2
407804	40	2
407805	50	2
407806	63	2
	Driepolig - 400V~	
407851	1	3
407852	2	3
407853	3	3
407854	4	3
407855	6	3
407857	10	3
407859	16	3
407860	20	3
407861	25	3
407862	32	3
407863	40	3
407864	50	3
407865	63	3
	Vierpolig - 400V~	
407920	1	4
407921	2	4
407922	3	4
407923	4	4
407924	6	4
407926	10	4
407928	16	4
407929	20	4
407930	25	4
407931	32	4
407932	40	4
407933	50	4
407934	63	4