

Automaten DX³ 10000 - 16 kA

magneto-thermische automaten van 1 A tot 100 A
curve B




408869



408943



409015

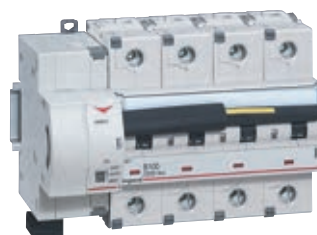

409090 + 406292 (blz. 181)

DX³ 1,5 module/pool :
geschikt voor
gemotoriseerde
bediening ref. 406292



Technische kenmerken zie www.ecatalog.be

Voldoen aan de norm EN 60898-1

Onderbrekingsvermogen:

10000 - EN 60898-1 - 400 V~

16 kA - IEC 60947-2 - 400 V~

32 kA - IEC 60947 - 2 - 230 V~ (2P/3P/4P)

Kunnen uitgerust worden met koppelbare differentieelblokken, hulpstukken en toebehoren DX³ (zie blz. 192 en 196)

Aansluitrails met vorken en tanden (zie blz. 224) behalve ref.⁽¹⁾

Ref.	Automaten DX ³ 10000 - 16 kA - curve B	
	Eenpolig - 230/400V~	
	Nominale stroomsterkte (A)	Aantal modules
Curve B		
408865	1	1
408866	2	1
408867	3	1
408868	4	1
408869	6	1
408870	10	1
408872	16	1
408873	20	1
408874	25	1
408875	32	1
408876	40	1
408877	50	1
408878	63	1
	Tweepolig - 230/400V~	
408935	1	2
408936	2	2
408937	3	2
408938	4	2
408939	6	2
408940	10	2
408942	16	2
408943	20	2
408944	25	2
408945	32	2
408946	40	2
408947	50	2
408948	63	2
408966 ¹	80	3
408967 ¹	100	3

Ref.	Automaten DX ³ 10000 - 16 kA - curve B (vervolg)	
	Driepolig - 400V~	
	Nominale stroomsterkte (A)	Aantal modules
Curve B		
408984	1	3
408985	2	3
408986	3	3
408987	4	3
408988	6	3
408989	10	3
408991	16	3
408992	20	3
408993	25	3
408994	32	3
408995	40	3
408996	50	3
408997	63	3
409015 ¹	80	4,5
409016 ¹	100	4,5
	Vierpolig - 400V~	
409058	1	4
409059	2	4
409060	3	4
409061	4	4
409062	6	4
409063	10	4
409065	16	4
409066	20	4
409067	25	4
409068	32	4
409069	40	4
409070	50	4
409071	63	4
409089 ¹	80	6
409090 ¹	100	6

¹ Niet geschikt voor aansluitrails



Frontale bediening
blz. 197

