


Automaten DX³ **10000** - 16 kA

magneto-thermische automaten van 2 A tot 125 A
curve D

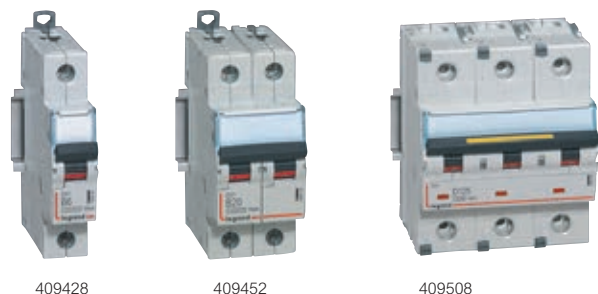

Automaten DX³ - 16 kA

gelijkstroom



Technische kenmerken **zie www.ecatalog.be**

Voldoen aan de norm EN 60898-1
Onderbrekingsvermogen:
10000 - EN 60898-1 - 400 V \sim
16 kA - EN 60947-2 - 400 V \sim
32 kA - EN 60947-2 - 230 V \sim
Kunnen uitgerust worden met koppelbare differentieelblokken, hulpstukken en toebehoren DX³ (zie blz. 192 en 196)
Aansluitrails met vorken en tanden (zie blz. 224) behalve ref.⁽¹⁾

Technische kenmerken **zie www.ecatalog.be**

Minimumspanning : 12 V \equiv
Onderbrekingsvermogen:
16 kA - EN 60947-2 - 250 V \equiv
10 kA - EN 60947-2 - 440 V \equiv
6 kA - EN 60947-2 - 500 V \equiv
Uitrustbaar met hulpstukken (blz. 196)
Magnetische drempel ingesteld tussen 5 en 7 In

Ref.	Automaten DX³ 10000 - 16 kA - curve D	
	Eenpolig - 230/400V\sim	
	Nominale stroomsterkte (A)	Aantal modules
Curve D		
409425	2	1
409428	6	1
409430	10	1
409432	16	1
409433	20	1
409434	25	1
409435	32	1
409436	40	1
409438	63	1
	Tweepolig - 230/400V\sim	
409444	2	2
409447	6	2
409449	10	2
409451	16	2
409452	20	2
409453	25	2
409454	32	2
409455	40	2
409457	63	2
409458 ¹	80	3
409459 ¹	100	3
409460 ¹	125	3
	Driepolig - 400V\sim	
409497	10	3
409499	16	3
409500	20	3
409501	25	3
409502	32	3
409503	40	3
409505	63	3
409506 ¹	80	4,5
409507 ¹	100	4,5
409508 ¹	125	4,5
	Vierpolig - 400V\sim	
409531	10	4
409533	16	4
409534	20	4
409535	25	4
409536	32	4
409537	40	4
409539	63	4
409540 ¹	80	6
409541 ¹	100	6
409542 ¹	125	6

¹ Niet geschikt voor aansluitrails

Ref.	Gelijkstroomautomaten		
	Nominale stroomsterkte (A)	Aantal beschermde polen	Aantal modules
409559	0,5	2	2
409560	1	2	2
409561	1,6	2	2
409562	2	2	2
409563	3	2	2
409564	4	2	2
409565	6	2	2
409566	8	2	2
409567	10	2	2
409568	16	2	2
409569	20	2	2
409570	25	2	2
409571	32	2	2
409572	40	2	2
409573	50	2	2
409574	63	2	2

Selectiviteit tussen automaten, gebruik de XLPro³ Tool op **legrand.be**

Hulpstukken DX³ **blz. 196**

