


Automaten DX³ - 25 kA

magneto-thermische automaten van 6 A tot 125 A
curve C

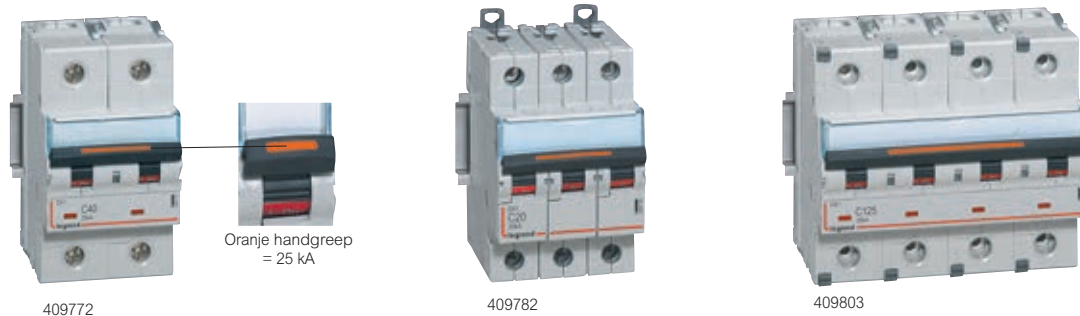

Technische kenmerken zie www.ecatalog.be

Onderbrekingsvermogen:
25 kA - EN 60947-2 - 400 V~
50 kA - EN 60947-2 - 230 V~
Uitrustbaar met hulpstukken (blz. 196)
Aansluitrails met vorken en tanden (zie blz. 224) behalve ref.⁽¹⁾
Kunnen uitgerust worden met koppelbare differentieelblokken (zie blz. 191 en 192)

Ref. Automaten DX³ - 25 kA - curve C

| Ref. | Curve C | Nominale stroomsterkte (A) | Aantal modules |
|-----------------------------|---------|----------------------------|----------------|
| Tweepolig 230/400 V~ | | | |
| 409766 | | 6 | 2 |
| 409767 | | 10 | 2 |
| 409768 | | 16 | 2 |
| 409769 | | 20 | 2 |
| 409770 | | 25 | 2 |
| 409771 ¹ | | 32 | 3 |
| 409772 ¹ | | 40 | 3 |
| 409773 ¹ | | 50 | 3 |
| 409774 ¹ | | 63 | 3 |
| 409775 ¹ | | 80 | 3 |
| 409776 ¹ | | 100 | 3 |
| 409777 ¹ | | 125 | 3 |
| Driepolig 400 V~ | | | |
| 409779 | | 6 | 3 |
| 409780 | | 10 | 3 |
| 409781 | | 16 | 3 |
| 409782 | | 20 | 3 |
| 409783 | | 25 | 3 |
| 409784 ¹ | | 32 | 4,5 |
| 409785 ¹ | | 40 | 4,5 |
| 409786 ¹ | | 50 | 4,5 |
| 409787 ¹ | | 63 | 4,5 |
| 409788 ¹ | | 80 | 4,5 |
| 409789 ¹ | | 100 | 4,5 |
| 409790 ¹ | | 125 | 4,5 |

Ref. Automaten DX³ - 25 kA - curve C (vervolg)

| Ref. | Curve C | Nominale stroomsterkte (A) | Aantal modules |
|-------------------------|---------|----------------------------|----------------|
| Vierpolig 400 V~ | | | |
| 409792 | | 6 | 4 |
| 409793 | | 10 | 4 |
| 409794 | | 16 | 4 |
| 409795 | | 20 | 4 |
| 409796 | | 25 | 4 |
| 409797 ¹ | | 32 | 6 |
| 409798 ¹ | | 40 | 6 |
| 409799 ¹ | | 50 | 6 |
| 409800 ¹ | | 63 | 6 |
| 409801 ¹ | | 80 | 6 |
| 409802 ¹ | | 100 | 6 |
| 409803 ¹ | | 125 | 6 |

¹ Niet geschikt voor aansluitrails

Koppelbare differentieelblokken
Zie blz. 191 en 192

