



## Automaten DX<sup>3</sup> - 25 kA

magneto-thermische automaten van 10 A tot 125 A  
curve B

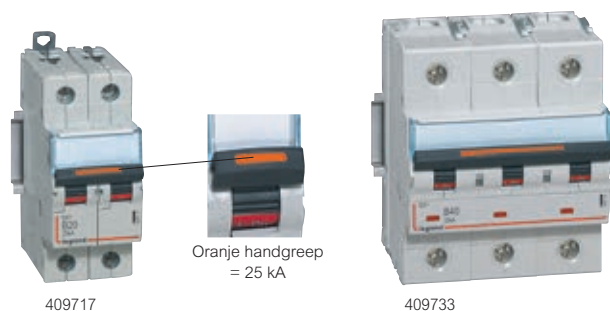

## Automaten DX<sup>3</sup> - 25 kA

magneto-thermische automaten van 6 A tot 125 A  
curve D

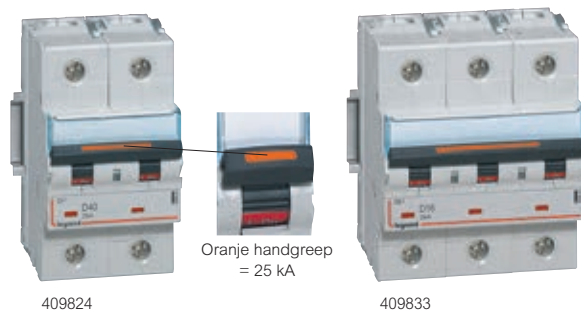

Technische kenmerken zie [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Onderbrekingsvermogen:  
25 kA - EN 60947-2 - 400 V $\sim$   
50 kA - EN 60947-2 - 230 V $\sim$   
Uitrustbaar met hulpstukken (blz. 196)  
Aansluitrails met vorken en tanden (zie blz. 224) behalve ref.<sup>(1)</sup>  
Kunnen uitgerust worden met koppelbare differentieelblokken (blz. 191 en 192)

Technische kenmerken zie [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Onderbrekingsvermogen:  
25 kA - EN 60947-2 - 400 VA  
50 kA - EN 60947-2 - 230 VA  
Uitrustbaar met hulpstukken (blz. 196)  
Aansluitrails met vorken en tanden (zie blz. 224) behalve ref.<sup>(1)</sup>  
Kunnen uitgerust worden met koppelbare differentieelblokken (blz. 191 en 192)

Ref.	Automaten DX <sup>3</sup> - 25 kA - curve B	
Curve B	In (A)	Aantal modules
<b>Tweepolig 230/400 V<math>\sim</math></b>		
409715	10	2
409716	16	2
409717	20	2
409718	25	2
409719	32	2
409720 <sup>1</sup>	40	3
409721 <sup>1</sup>	50	3
409722 <sup>1</sup>	63	3
<b>Driepolig 400 V<math>\sim</math></b>		
409728	10	3
409729	16	3
409730	20	3
409731	25	3
409732 <sup>1</sup>	32	4,5
409733 <sup>1</sup>	40	4,5
409734 <sup>1</sup>	50	4,5
409735 <sup>1</sup>	63	4,5
<b>Vierpolig 400 V<math>\sim</math></b>		
409741	10	4
409742	16	4
409743	20	4
409744	25	4
409745 <sup>1</sup>	32	6
409746 <sup>1</sup>	40	6
409747 <sup>1</sup>	50	6
409748 <sup>1</sup>	63	6
409749 <sup>1</sup>	80	6
409750 <sup>1</sup>	100	6
409751 <sup>1</sup>	125	6

Ref.	Automaten DX <sup>3</sup> - 25 kA - curve D	
Curve D	In (A)	Aantal modules
<b>Tweepolig 230/400 V<math>\sim</math></b>		
409818	6	2
409819	10	2
409820	16	2
409821	20	2
409822	25	2
409823 <sup>1</sup>	32	3
409824 <sup>1</sup>	40	3
<b>Driepolig 400 V<math>\sim</math></b>		
409832	10	3
409833 <sup>1</sup>	16	4,5
409834 <sup>1</sup>	20	4,5
409835 <sup>1</sup>	25	4,5
409836 <sup>1</sup>	32	4,5
409837 <sup>1</sup>	40	4,5
409838 <sup>1</sup>	50	4,5
409839 <sup>1</sup>	63	4,5
409840 <sup>1</sup>	80	4,5
409841 <sup>1</sup>	100	4,5
409842 <sup>1</sup>	125	4,5
<b>Vierpolig 400 V<math>\sim</math></b>		
409845	10	4
409846 <sup>1</sup>	16	6
409847 <sup>1</sup>	20	6
409848 <sup>1</sup>	25	6
409849 <sup>1</sup>	32	6
409850 <sup>1</sup>	40	6
409851 <sup>1</sup>	50	6
409852 <sup>1</sup>	63	6
409853 <sup>1</sup>	80	6
409854 <sup>1</sup>	100	6
409855 <sup>1</sup>	125	6

<sup>1</sup> Niet geschikt voor aansluitrails