



Automaten DX³ MA - 25 kA enkel magnetisch

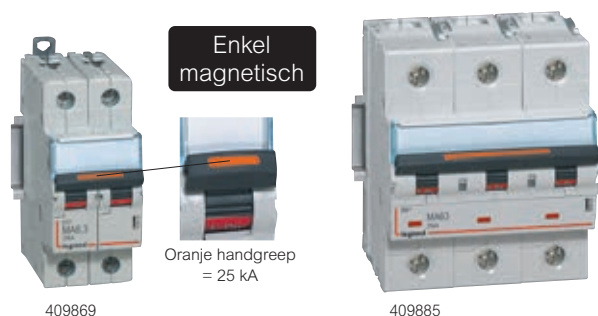

409869

409885

Automaten DX³ - 36 kA magneto-thermische automaten van 10 A tot 80 A curve C

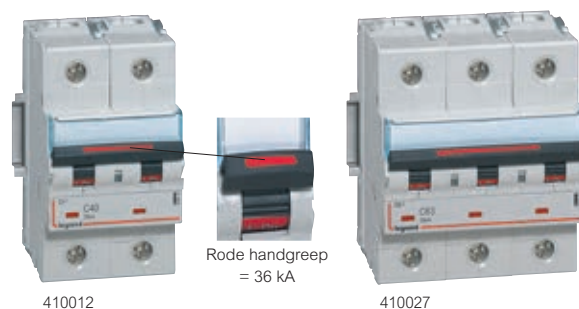

410012

410027

Technische kenmerken **zie www.ecatalog.be**

Onderbrekingsvermogen:
25 kA - EN 60947-2 - 400 V~
50 kA - EN 60947-2 - 230 V~
Uitrustbaar met hulpstukken (blz. 196)
Aansluitrails met vorken en tanden (zie blz. 224) behalve ref.⁽¹⁾
Kunnen uitgerust worden met koppelbare differentieelblokken (blz. 191 en 192)
Magnetische drempel ingesteld tussen 12 en 14 In

Technische kenmerken **zie www.ecatalog.be**

Onderbrekingsvermogen:
36 kA - EN 60947-2 - 400 V~
72 kA - EN 60947-2 - 230 V~
Uitrustbaar met hulpstukken (blz. 196)
Niet geschikt voor aansluitrails
Kunnen uitgerust worden met koppelbare differentieelblokken (blz. 192)

Ref.	Automaten DX ³ MA - 25 kA enkel magnetisch		
	Tweepolig 230/400 V~		
	In (A)	Magnetische drempelwaarde (A)	Aantal modules
409866	1,6	20	2
409867	2,5	32	2
409868	4	50	2
409869	6,3	80	2
409870	10	125	2
409871	12,5	160	2
409872	16	200	2
409873	25	320	2
	Driepolig 400 V~		
409876	1,6	20	3
409877	2,5	32	3
409878	4	50	3
409879	6,3	80	3
409880	10	125	3
409881 ¹	12,5	160	4,5
409882 ¹	16	200	4,5
409883 ¹	25	320	4,5
409884 ¹	40	500	4,5
409885 ¹	63	780	4,5
	Vierpolig 400 V~		
409886	1,6	20	4
409887	2,5	32	4
409888	4	50	4
409889	6,3	80	4
409890	10	125	4
409891 ¹	12,5	160	6
409892 ¹	16	200	6
409893 ¹	25	320	6
409894 ¹	40	500	6
409895 ¹	63	780	6

¹ Niet geschikt voor aansluitrails

Ref.	Automaten DX ³ - 36 kA - curve C	
	Tweepolig 230/400 V~	
	In (A)	Aantal modules
410007	10	3
410008	16	3
410009	20	3
410010	25	3
410011	32	3
410012	40	3
410013	50	3
410014	63	3
410015	80	3
	Driepolig 400 V~	
410020	10	4,5
410021	16	4,5
410022	20	4,5
410023	25	4,5
410024	32	4,5
410025	40	4,5
410026	50	4,5
410027	63	4,5
410028	80	4,5
	Vierpolig 400 V~	
410033	10	6
410034	16	6
410035	20	6
410036	25	6
410037	32	6
410038	40	6
410039	50	6
410040	63	6
410041	80	6

Koppelbare differentieelblokken type F
Zie blz. 191 en 192

