



Automaten DX³ - 50 kA

magneto-thermische automaten van 10 A tot 63 A
curve C

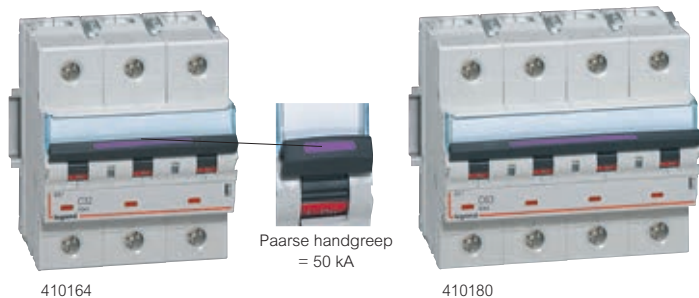

Automaten DX³ - 50 kA

magneto-thermische automaten van 10 A tot 63 A
curve B

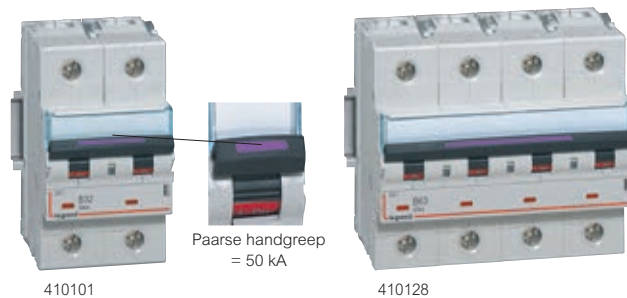

Technische kenmerken zie www.ecataleg.be

Onderbrekingsvermogen:
50 kA - EN 60947-2 - 400 V \sim
100 kA - EN 60947-2 - 230 V \sim
Uitrustbaar met hulpstukken (blz. 196)
Niet geschikt voor aansluitrails
Kunnen uitgerust worden met koppelbare differentieelblokken (blz. 192)

Technische kenmerken zie www.ecataleg.be

Onderbrekingsvermogen:
50 kA - EN 60947-2 - 400 V \sim
100 kA - EN 60947-2 - 230 V \sim
Uitrustbaar met hulpstukken (blz. 196)
Niet geschikt voor aansluitrails
Kunnen uitgerust worden met koppelbare differentieelblokken (blz. 192)

Ref.	Automaten DX ³ - 50 kA - curve C	
	Tweepolig 230/400 V\sim	
	In (A)	Aantal modules
410147	10	3
410148	16	3
410149	20	3
410150	25	3
410151	32	3
410152	40	3
410153	50	3
410154	63	3
	Driepolig 400 V\sim	
410160	10	4,5
410161	16	4,5
410162	20	4,5
410163	25	4,5
410164	32	4,5
410165	40	4,5
410166	50	4,5
410167	63	4,5
	Vierpolig 400 V\sim	
410173	10	6
410174	16	6
410175	20	6
410176	25	6
410177	32	6
410178	40	6
410179	50	6
410180	63	6

Ref.	Automaten DX ³ - 50 kA - curve B	
	Tweepolig 230/400 V\sim	
	In (A)	Aantal modules
410097	10	3
410098	16	3
410099	20	3
410100	25	3
410101	32	3
410102	40	3
	Vierpolig 400 V\sim	
410121	10	6
410122	16	6
410123	20	6
410124	25	6
410125	32	6
410126	40	6
410127	50	6
410128	63	6

Hulpstukken DX³
Zie blz. 196



Ontwerpsoftware XL-Pro³ Borden **blz. 121**

