



Automaten DX³ - 50 kA

magneto-thermische automaten van 10 A tot 63 A
curve D

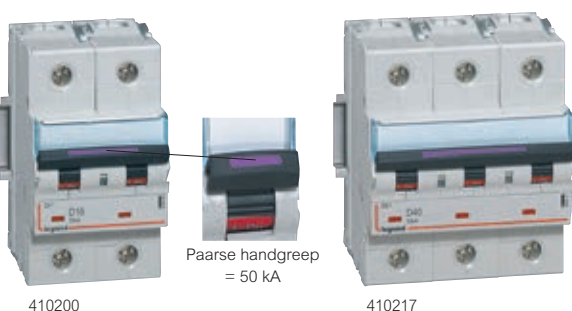

Automaten DX³ MA - 50 kA

enkel magnetisch

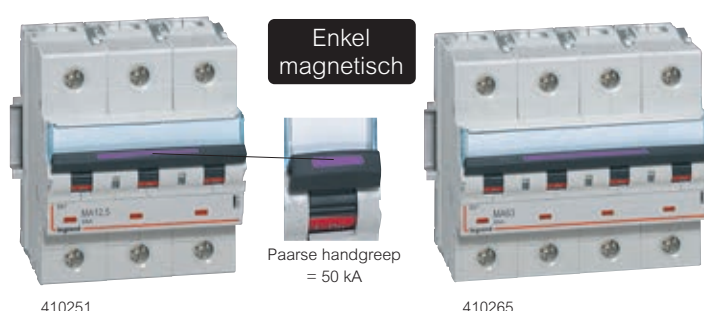

Technische kenmerken zie www.ecatalog.be

Onderbrekingsvermogen:
50 kA - EN 60947-2 - 400 V \sim
100 kA - EN 60947-2 - 230 V \sim
Uitrustbaar met hulpstukken (blz. 196)
Niet geschikt voor aansluitrails
Kunnen uitgerust worden met koppelbare differentieelblokken (blz. 192)

Technische kenmerken zie www.ecatalog.be

Onderbrekingsvermogen:
50 kA - EN 60947-2 - 400 V \sim
Uitrustbaar met hulpstukken (blz. 196)
Niet geschikt voor aansluitrails
Kunnen uitgerust worden met koppelbare differentieelblokken (blz. 192)
Magnetische drempel ingesteld tussen 12 en 14 In

Ref.	Automaten DX ³ - 50 kA - curve D	
	Tweepolig 230/400 V\sim	
	In (A)	Aantal modules
410199	10	3
410200	16	3
410201	20	3
410202	25	3
410203	32	3
410204	40	3
	Driepolig 400 V\sim	
410212	10	4,5
410213	16	4,5
410214	20	4,5
410215	25	4,5
410216	32	4,5
410217	40	4,5
410218	50	4,5
410219	63	4,5
	Vierpolig 400 V\sim	
410225	10	6
410226	16	6
410227	20	6
410228	25	6
410229	32	6
410230	40	6
410231	50	6
410232	63	6

Ref.	Automaten DX ³ MA - 50 kA enkel magnetisch		
	Driepolig 400 V\sim		
	In (A)	Magnetische drempelwaarde (A)	Aantal modules
410246	1,6	20	4,5
410247	2,5	32	4,5
410248	4	50	4,5
410249	6,3	80	4,5
410250	10	125	4,5
410251	12,5	160	4,5
410252	16	200	4,5
410253	25	320	4,5
410254	40	500	4,5
410255	63	780	4,5
	Vierpolig 400 V\sim		
410256	1,6	20	6
410257	2,5	32	6
410258	4	50	6
410259	6,3	80	6
410260	10	125	6
410261	12,5	160	6
410262	16	200	6
410263	25	320	6
410264	40	500	6
410265	63	780	6

Hulpstukken DX³ en gemotoriseerde bedieningen
Zie blz. 196 en 197

