

## Koppelbare differentieelblokken DX<sup>3</sup>


voor automaten 1 module/pool



410401



410471

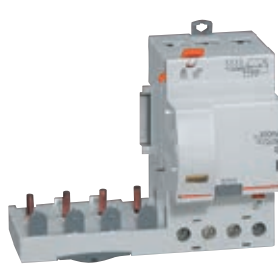

410555



Technische kenmerken zie [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)

Voldoen aan de norm IEC 61009-1 en 62423 (type F)

- Type AC : detecteren fouten met wisselstroomcomponent
- Type A : detecteren fouten met wisselstroom- en gelijkstroomcomponent
- Type F : detecteren fouten met wisselstroom- en gelijkstroomcomponent (type A) met verhoogde gevoeligheid tegen ongewilde uitschakelingen en detectie van hoogfrequente foutstromen

Worden rechts gemonteerd van de automaten DX<sup>3</sup> met 1 module/pool

Niet compatibel met TX<sup>3</sup> automaten

Ref.	Tweepolig 230/400 V~			Ref.	Vierpolig 400 V~		
	<b>Type AC</b>				<b>Type AC</b>		
	Gevoeligheid (mA)	Stroomsterkte (A)	Aantal modules		Gevoeligheid (mA)	Stroomsterkte (A)	Aantal modules
410401	30	40	2	410499	30	40	3
410402	30	63	2	410500	30	63	3
410413	300	40	2	410511	300	40	3
410414	300	63	2	410512	300	63	3
410424	300 selectief	63	2	410520	300 selectief	40	3
410426	1000 selectief	63	2	410521	300 selectief	63	3
				410523	1000 selectief	63	3
	<b>Type A</b>				<b>Type A</b>		
410428	30	40	2	410525	30	40	3
410429	30	63	2	410526	30	63	3
410410	100	40	2	410508	100	40	3
410411	100	63	2	410509	100	63	3
410431	300	40	2	410528	300	40	3
410432	300	63	2	410529	300	63	3
	<b>Type F</b>			410531	300 selectief	63	3
410434	30	40	2		<b>Type F</b>		
410435	30	63	2	410533	30	40	3
410446	300	40	2	410534	30	63	3
410457	300 selectief	63	2	410545	300	40	3
410462	1000 selectief	63	2	410546	300	63	3
				410555	300 selectief	63	3
				410560	1000 selectief	63	3
	<b>Driepolig 400 V~</b>						
	<b>Type AC</b>						
	Gevoeligheid (mA)	Stroomsterkte (A)	Aantal modules				
410471	30	40	3				
410472	30	63	3				
410474	300	40	3				
410475	300	63	3				
410477	300 selectief	63	3				
	<b>Type A</b>						
410480	30	63	3				
410483	300	63	3				
	<b>Type F</b>						
410486	30	63	3				
410489	300	63	3				
410493	300 selectief	63	3				