


Tijdrelais

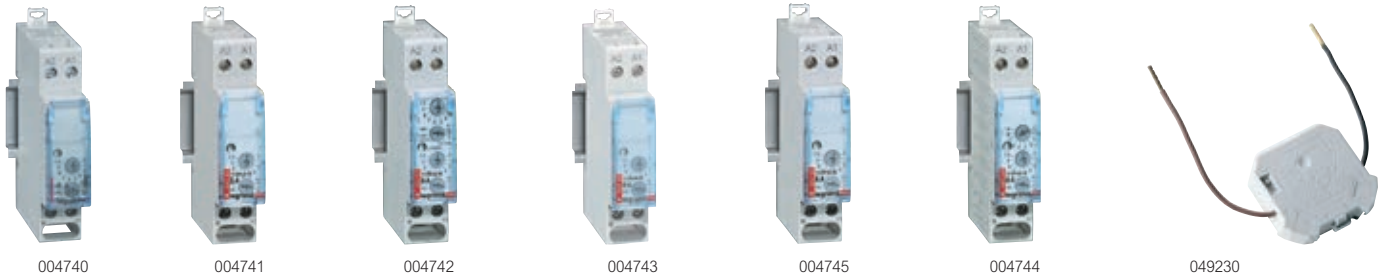

Maken in- en/of uitschakeling van een apparaat mogelijk (verlichting, ventilatie, automatisatie, signalisatie) afhankelijk van een vooraf ingestelde tijdsduur van 0,1 s tot 100 uur
 Voedingsspanning: 12 tot 230 V~ en $\overline{\text{---}}$ - 50/60 Hz
 Uitgang: 8 A - 250 V~ $\mu \cos \varphi = 1$ via wisselcontact

Ref.	Tijdrelais	Aantal modules van 17,5 mm	Ref.	Tijdrelais (vervolg)	Aantal modules van 17,5 mm
004740	<p>Vertraagd bij het sluiten Vertraagt het onder spanning plaatsen van een belasting (alarm, verlichting, contactor)</p> <p>De tijdsinstelling start bij het onder spanning plaatsen van het relais. Bij het einde van de tijdsinstelling (T), wordt de belasting onder spanning geplaatst</p>	1	004743	<p>Tijdschakelaar bij het sluiten Brengt een belasting onder spanning gedurende een vooraf ingestelde tijd (contactor)</p> <p>De tijdsinstelling (T) start bij het sluiten van de schakelaar of drukknop zonder verklikker Bij het einde van de tijdsinstelling wordt de belasting buiten spanning geplaatst</p>	1
004741	<p>Vertraagd bij het openen Vertraagt het buiten spanning plaatsen van een belasting (ventilatie...)</p> <p>De tijdsinstelling (T) start bij het openen van de schakelaar of drukknop zonder verklikker Bij het einde van de tijdsinstelling wordt de belasting buiten spanning geplaatst</p>	1	004745	<p>Onmiddellijke tijdsinstelling bij het onder spanning plaatsen Brengt een belasting onder spanning gedurende een vooraf ingestelde tijd</p> <p>De tijdsinstelling (T) start bij het onder spanning plaatsen van het relais Bij het einde van de tijdsinstelling (T) wordt de belasting buiten spanning gezet</p>	1
004742	<p>Impulstijdschakelaar Brengt een belasting onder spanning en buiten spanning (verlichting, waarschuwingstoestellen) op verschillende tijdstippen en op cyclische wijze</p>	1	004744	<p>Multifunctioneel Brengt een belasting onder spanning voor verschillende toepassingen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vertraagd bij het sluiten • Vertraagd bij het openen • Vertraagd bij het sluiten en het openen • Tijdschakelaar bij sluiting • Tijdschakelaar en doorgangscontact • Onmiddellijke tijdsinstelling bij het onder spanning plaatsen • Impulstijdschakelaar (open uitgang) • Vertraagde teller bij het sluiten • Vertraagde teller bij het onder spanning plaatsen 	1
			049230	<p>Tijdrelais - DuftyRex Bij opening van het contact Aansluiting: 220 V + 10 % tot - 15 %, 50 Hz Bediening 230 V - 200 VA maxi - 10 VA mini Instelbare tijdsvertraging: 3, 6 of 12 min Mogelijkheid tot plaatsing in een inbouwdoos</p>	

Teleruptoren en tijdrelais voor inbouwdozen
Zie blz. 205

